

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Corps de base en aluminium.
Arbre en inox.

Finition :

Corps de base à revêtement dur.

Nota :

Ces griffes à serrage rapide pivotantes peuvent être montées sans outil sur les griffes à serrage rapide et plaques de base ou les tables de positionnement, et peuvent être associées et reliées à tous les produits dotés d'une fixation rapide.

La griffe à serrage rapide pivote. Sa plage de pivotement est de 360° en continu. Sa fixation s'effectue par vis moletée.

Le réglage de l'angle est gradué par 2°.

Accessoires :

Plaques de base 34031.

Tables de positionnement 34031-05.

Griffes à serrage rapide de base 33227-05.

Griffes à serrage rapide de base 34006.

Griffes à serrage rapide de base 34021.

Tables croisées 34031-10.

Griffes à serrage rapide avec élément d'angle 33227-10.

Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d'angle 34007.

Étaux de précision 33225-5003511.

Étaux autocentrants de précision 34010.

Adaptateurs 33225-20.

Mandrins de précision à trois°mors 34011.

Adaptateurs 33226-05.

Supports d'aiguille 33227.

Pincettes pour petites pièces 34012.

Vés magnétiques 34013.

Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.


Vés 34013-10.

Indication de dessin :

Forme A : avec verrouillage à 90°

Forme B : avec réglage fin

Dessins

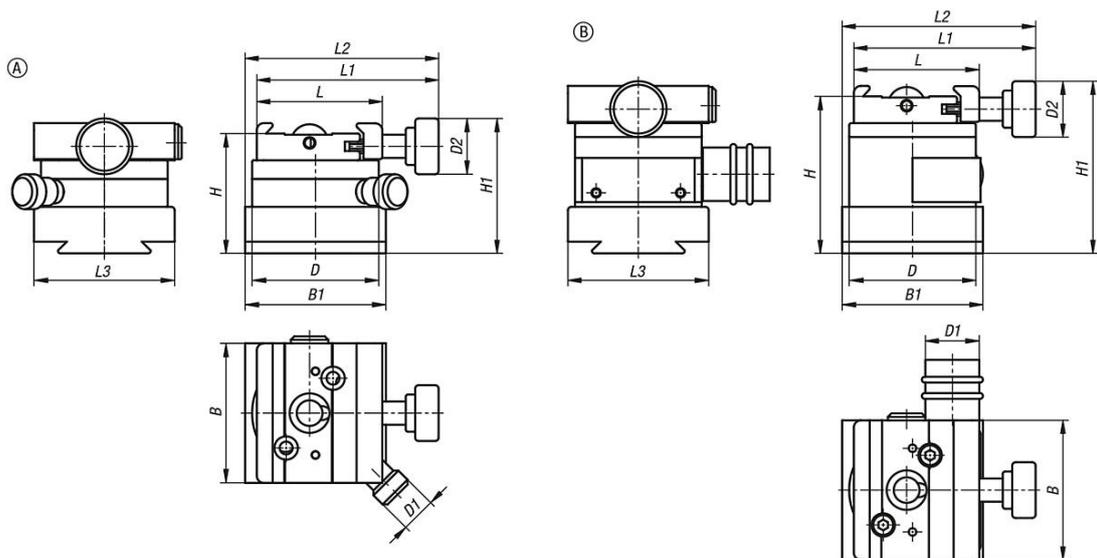

Aperçu des articles

Griffes à serrage rapide pivotantes en aluminium

Référence	Forme	Type de forme	B	B1	D	D1	D2	H	H1	L	L1	L2	L3
34007-02-1	A	réglable	60	60	54	15	24	51,5	58	53,5	77,5	82,5	60
34007-02-2	B	-	60	60	56	23	24	67,5	74	53,5	77,5	82,5	60