

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

## Matière :

Poignée en thermoplastique.

Douille en laiton, acier 5.8 ou inox 1.4305.


Tige filetée en acier 5.8 ou inox 1.4305.

## Finition :

Poignée gris foncé. Acier zingué passivé bleu

Inox naturel.

## Dessins

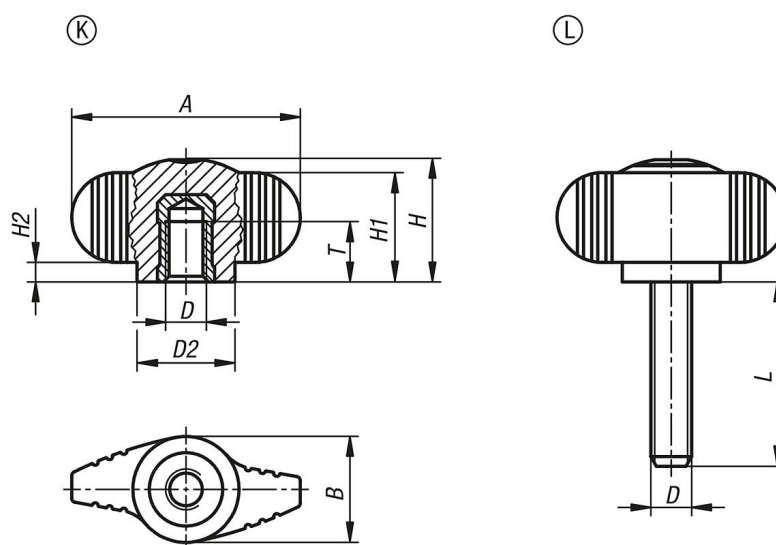

## Aperçu des articles

| Référence    | Forme | Matière des composants | A  | B  | D       | D2   | H  | H1   | H2  | T  | L  |
|--------------|-------|------------------------|----|----|---------|------|----|------|-----|----|----|
| 06652-0AE    | K     | laiton                 | 28 | -  | 8-32    | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | 6  | -  |
| 06652-0A1    | K     | laiton                 | 28 | -  | 10-32   | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | 8  | -  |
| 06652-0A2    | K     | laiton                 | 28 | -  | 1/4-20  | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | 8  | -  |
| 06652-8A2    | K     | acier                  | 40 | 16 | 1/4-20  | 14,6 | 21 | 19   | 4   | 12 | -  |
| 06652-8A3    | K     | acier                  | 40 | 16 | 5/16-18 | 14,6 | 21 | 19   | 4   | 12 | -  |
| 06652-00AE   | K     | acier inoxydable       | 28 | -  | 8-32    | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | 6  | -  |
| 06652-00A1   | K     | acier inoxydable       | 28 | -  | 10-32   | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | 8  | -  |
| 06652-00A2   | K     | acier inoxydable       | 28 | -  | 1/4-20  | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | 8  | -  |
| 06652-08A2   | K     | acier inoxydable       | 40 | 16 | 1/4-20  | 14,6 | 21 | 19   | 4   | 12 | -  |
| 06652-08A3   | K     | acier inoxydable       | 40 | 16 | 5/16-18 | 14,6 | 21 | 19   | 4   | 12 | -  |
| 06652-0AEX10 | L     | acier                  | 28 | -  | 8-32    | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | -  | 10 |
| 06652-0AEX20 | L     | acier                  | 28 | -  | 8-32    | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | -  | 20 |
| 06652-0A1X10 | L     | acier                  | 28 | -  | 10-32   | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | -  | 10 |
| 06652-0A1X20 | L     | acier                  | 28 | -  | 10-32   | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | -  | 20 |
| 06652-0A2X20 | L     | acier                  | 28 | -  | 1/4-20  | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | -  | 20 |
| 06652-0A2X30 | L     | acier                  | 28 | -  | 1/4-20  | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | -  | 30 |
| 06652-0A3X20 | L     | acier                  | 28 | -  | 5/16-18 | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | -  | 20 |
| 06652-0A3X40 | L     | acier                  | 28 | -  | 5/16-18 | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | -  | 40 |
| 06652-8A2X20 | L     | acier                  | 40 | 16 | 1/4-20  | 14,6 | 21 | 19   | 4   | -  | 20 |
| 06652-8A2X30 | L     | acier                  | 40 | 16 | 1/4-20  | 14,6 | 21 | 19   | 4   | -  | 30 |
| 06652-8A3X20 | L     | acier                  | 40 | 16 | 5/16-18 | 14,6 | 21 | 19   | 4   | -  | 20 |
| 06652-8A3X40 | L     | acier                  | 40 | 16 | 5/16-18 | 14,6 | 21 | 19   | 4   | -  | 40 |

## Aperçu des articles

| Référence     | Forme | Matière des composants | A  | B  | D       | D2   | H  | H1   | H2  | T | L  |
|---------------|-------|------------------------|----|----|---------|------|----|------|-----|---|----|
| 06652-00AEX10 | L     | acier inoxydable       | 28 | -  | 8-32    | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | - | 10 |
| 06652-00AEX20 | L     | acier inoxydable       | 28 | -  | 8-32    | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | - | 20 |
| 06652-00A1X10 | L     | acier inoxydable       | 28 | -  | 10-32   | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | - | 10 |
| 06652-00A1X20 | L     | acier inoxydable       | 28 | -  | 10-32   | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | - | 20 |
| 06652-00A2X20 | L     | acier inoxydable       | 28 | -  | 1/4-20  | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | - | 20 |
| 06652-00A2X30 | L     | acier inoxydable       | 28 | -  | 1/4-20  | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | - | 30 |
| 06652-00A3X20 | L     | acier inoxydable       | 28 | -  | 5/16-18 | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | - | 20 |
| 06652-00A3X40 | L     | acier inoxydable       | 28 | -  | 5/16-18 | 12   | -  | 13,3 | 2,3 | - | 40 |
| 06652-08A2X20 | L     | acier inoxydable       | 40 | 16 | 1/4-20  | 14,6 | 21 | 19   | 4   | - | 20 |
| 06652-08A2X30 | L     | acier inoxydable       | 40 | 16 | 1/4-20  | 14,6 | 21 | 19   | 4   | - | 30 |
| 06652-08A3X20 | L     | acier inoxydable       | 40 | 16 | 5/16-18 | 14,6 | 21 | 19   | 4   | - | 20 |
| 06652-08A3X40 | L     | acier inoxydable       | 40 | 16 | 5/16-18 | 14,6 | 21 | 19   | 4   | - | 40 |