
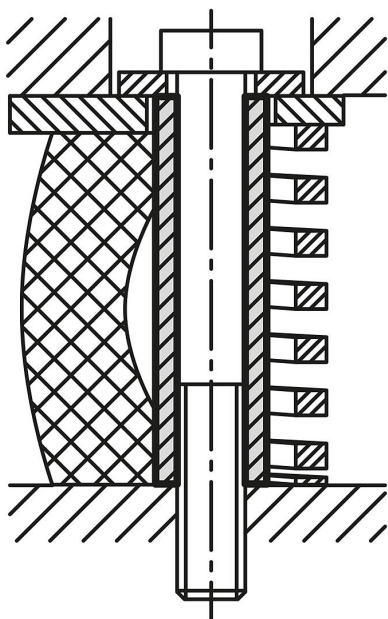


## Descrizione articolo/immagini prodotto

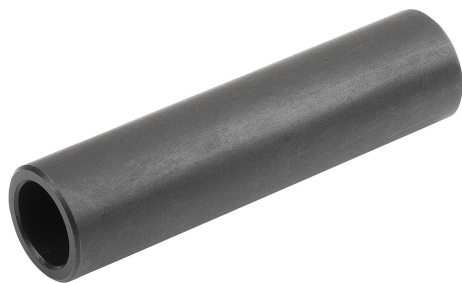

## Descrizione


**Materiale:**

Acciaio 1.0308.

**Versione:**brunito, temprato  $57 \pm 1$  HRC.**Nota:**

Tubi distanziatori per la guida delle molle. Questi determinano la posizione delle molle e ne impediscono la deformazione laterale.

## Disegni

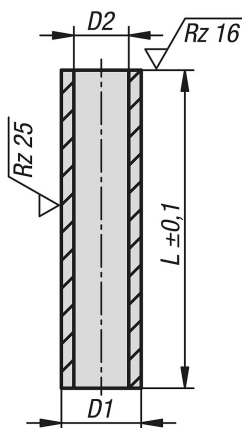

## Sintesi articoli

| N. ordine       | D1 | D2 | L  |
|-----------------|----|----|----|
| 26095-10070X020 | 10 | 7  | 20 |
| 26095-10070X030 | 10 | 7  | 30 |
| 26095-10070X040 | 10 | 7  | 40 |
| 26095-10070X050 | 10 | 7  | 50 |
| 26095-10070X063 | 10 | 7  | 63 |

## Sintesi articoli

| N. ordine       | D1   | D2 | L   |
|-----------------|------|----|-----|
| 26095-10070X080 | 10   | 7  | 80  |
| 26095-12090X030 | 12,5 | 9  | 30  |
| 26095-12090X040 | 12,5 | 9  | 40  |
| 26095-12090X050 | 12,5 | 9  | 50  |
| 26095-12090X063 | 12,5 | 9  | 63  |
| 26095-12090X080 | 12,5 | 9  | 80  |
| 26095-12090X100 | 12,5 | 9  | 100 |
| 26095-13090X020 | 13   | 9  | 20  |
| 26095-13090X030 | 13   | 9  | 30  |
| 26095-13090X040 | 13   | 9  | 40  |
| 26095-13090X050 | 13   | 9  | 50  |
| 26095-13090X063 | 13   | 9  | 63  |
| 26095-13090X080 | 13   | 9  | 80  |
| 26095-13090X100 | 13   | 9  | 100 |
| 26095-16110X030 | 16   | 11 | 30  |
| 26095-16110X040 | 16   | 11 | 40  |
| 26095-16110X050 | 16   | 11 | 50  |
| 26095-16110X060 | 16   | 11 | 60  |
| 26095-16110X063 | 16   | 11 | 63  |
| 26095-16110X080 | 16   | 11 | 80  |
| 26095-16110X100 | 16   | 11 | 100 |
| 26095-16110X125 | 16   | 11 | 125 |
| 26095-16110X160 | 16   | 11 | 160 |
| 26095-16110X200 | 16   | 11 | 200 |
| 26095-19130X030 | 19   | 13 | 30  |
| 26095-19130X040 | 19   | 13 | 40  |
| 26095-19130X050 | 19   | 13 | 50  |
| 26095-19130X060 | 19   | 13 | 60  |
| 26095-19130X063 | 19   | 13 | 63  |
| 26095-19130X080 | 19   | 13 | 80  |
| 26095-19130X100 | 19   | 13 | 100 |
| 26095-19130X125 | 19   | 13 | 125 |
| 26095-19130X200 | 19   | 13 | 200 |
| 26095-20130X030 | 20   | 13 | 30  |
| 26095-20130X040 | 20   | 13 | 40  |
| 26095-20130X050 | 20   | 13 | 50  |
| 26095-20130X060 | 20   | 13 | 60  |
| 26095-20130X063 | 20   | 13 | 63  |
| 26095-20130X080 | 20   | 13 | 80  |
| 26095-20130X100 | 20   | 13 | 100 |
| 26095-20130X125 | 20   | 13 | 125 |
| 26095-20130X200 | 20   | 13 | 200 |
| 26095-25170X050 | 25   | 17 | 50  |
| 26095-25170X060 | 25   | 17 | 60  |
| 26095-25170X063 | 25   | 17 | 63  |
| 26095-25170X070 | 25   | 17 | 70  |
| 26095-25170X080 | 25   | 17 | 80  |
| 26095-25170X090 | 25   | 17 | 90  |
| 26095-25170X100 | 25   | 17 | 100 |
| 26095-25170X125 | 25   | 17 | 125 |
| 26095-25170X200 | 25   | 17 | 200 |
| 26095-30220X070 | 30   | 22 | 70  |
| 26095-30220X080 | 30   | 22 | 80  |
| 26095-30220X090 | 30   | 22 | 90  |
| 26095-30220X100 | 30   | 22 | 100 |
| 26095-30220X120 | 30   | 22 | 120 |
| 26095-30220X125 | 30   | 22 | 125 |
| 26095-30220X150 | 30   | 22 | 150 |
| 26095-30220X200 | 30   | 22 | 200 |
| 26095-36260X080 | 36   | 26 | 80  |
| 26095-36260X100 | 36   | 26 | 100 |
| 26095-36260X125 | 36   | 26 | 125 |
| 26095-36260X150 | 36   | 26 | 150 |
| 26095-36260X200 | 36   | 26 | 200 |

