

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Bussola di centraggio in acciaio da cementazione 1.7139.


Versione:

cementato.

Nota:

Le bussole di centraggio in acciaio sono componenti che possono essere utilizzati nella costruzione di utensili e stampi. Vengono utilizzate per garantire l'esatto allineamento e centraggio di utensili, stampi o componenti. Queste bussole sono particolarmente importanti per ottenere un'elevata qualità e precisione nella produzione.

Disegni

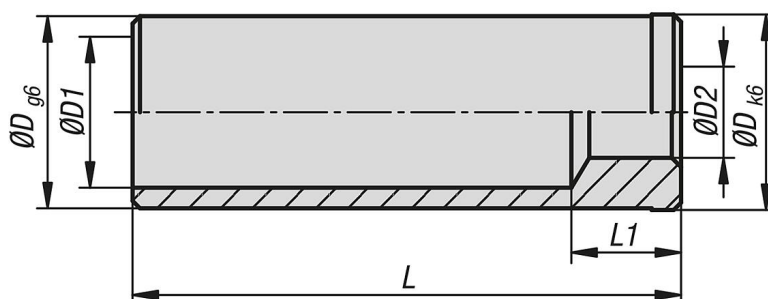

Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	D2	L	L1
03152-20-14020	14	11	M8	20	8
03152-20-14030	14	11	M8	30	8
03152-20-14040	14	11	M8	40	8
03152-20-14050	14	11	M8	50	8
03152-20-14060	14	11	M8	60	8
03152-20-14070	14	11	M8	70	8
03152-20-14080	14	11	M8	80	8
03152-20-14100	14	11	M8	100	8
03152-20-20030	20	16	M12	30	12
03152-20-20040	20	16	M12	40	12
03152-20-20050	20	16	M12	50	12
03152-20-20060	20	16	M12	60	12
03152-20-20070	20	16	M12	70	12
03152-20-20080	20	16	M12	80	12
03152-20-20100	20	16	M12	100	12
03152-20-20120	20	16	M12	120	12
03152-20-20140	20	16	M12	140	12
03152-20-20160	20	16	M12	160	12
03152-20-26030	26	21	M12	30	12
03152-20-26040	26	21	M12	40	12
03152-20-26050	26	21	M12	50	12
03152-20-26060	26	21	M12	60	12
03152-20-26070	26	21	M12	70	12
03152-20-26080	26	21	M12	80	12
03152-20-26100	26	21	M12	100	12
03152-20-26120	26	21	M12	120	12
03152-20-26140	26	21	M12	140	12
03152-20-26160	26	21	M12	160	12

Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	D2	L	L1
03152-20-26180	26	21	M12	180	12
03152-20-30040	30	25	M12	40	12
03152-20-30050	30	25	M12	50	12
03152-20-30060	30	25	M12	60	12
03152-20-30080	30	25	M12	80	12
03152-20-30100	30	25	M12	100	12
03152-20-30120	30	25	M12	120	12
03152-20-30140	30	25	M12	140	12
03152-20-30160	30	25	M12	160	12
03152-20-30180	30	25	M12	180	12
03152-20-30200	30	25	M12	200	12
03152-20-30220	30	25	M12	220	12
03152-20-30240	30	25	M12	240	12
03152-20-42040	42	33	M12	40	12
03152-20-42060	42	33	M12	60	12
03152-20-42080	42	33	M12	80	12
03152-20-42100	42	33	M12	100	12
03152-20-42120	42	33	M12	120	12
03152-20-42140	42	33	M12	140	12
03152-20-42160	42	33	M12	160	12
03152-20-42180	42	33	M12	180	12
03152-20-42200	42	33	M12	200	12
03152-20-42220	42	33	M12	220	12
03152-20-42240	42	33	M12	240	12
03152-20-42260	42	33	M12	260	12
03152-20-42280	42	33	M12	280	12
03152-20-42300	42	33	M12	300	12
03152-20-54060	54	43	M12	60	12
03152-20-54080	54	43	M12	80	12
03152-20-54100	54	43	M12	100	12
03152-20-54120	54	43	M12	120	12
03152-20-54140	54	43	M12	140	12
03152-20-54160	54	43	M12	160	12
03152-20-54200	54	43	M12	200	12
03152-20-54240	54	43	M12	240	12
03152-20-54280	54	43	M12	280	12
03152-20-54320	54	43	M12	320	12