

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.

Nota:

Cinghie dentate senza fine con profilo trapezoidale secondo la norma ISO 17396 e passo metrico. Ideali per trasmissioni che richiedono un'elevata flessibilità della cinghia. Consentono l'utilizzo di diametri di puleggia molto ridotti. Le cinghie dentate sono adatte per trasmissioni che richiedono precisione, in ambienti dove è importante la pulizia o in presenza di agenti chimici.

Il colore della cinghia dentata può differire da quello mostrato nella foto del prodotto.


Range di temperatura:

da -10 °C a +80 °C

Caratteristiche:

- privo di manutenzione
- elevata trasmissione delle prestazioni
- ridotta estensione della cinghia
- posizionamento esatto e mantenimento dell'angolo
- ottima resistenza chimica in particolare nei confronti di oli, grassi e carburanti
- massima resistenza all'abrasione
- potenza trasmissibile fino a 30 kW
- velocità consentita fino a 10.000 giri/min

Disegni

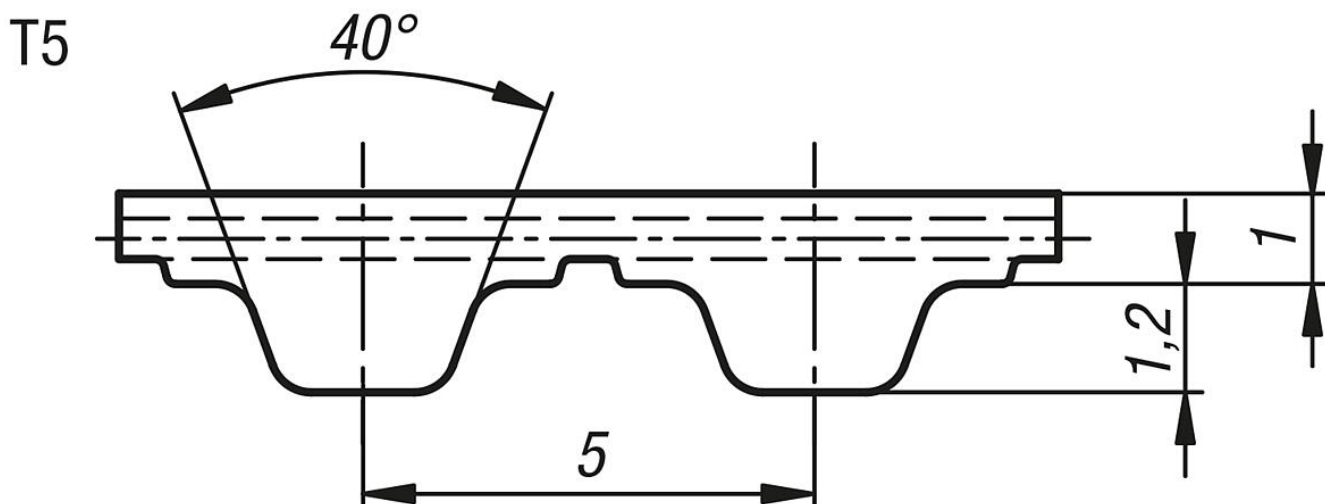

Sintesi articoli

N. ordine	Larghezza cinghia	Numero denti	Lunghezza effettiva
22052-0510X0165	10	33	165
22052-0510X0185	10	37	185
22052-0510X0200	10	40	200
22052-0510X0215	10	43	215
22052-0510X0220	10	44	220
22052-0510X0225	10	45	225

Sintesi articoli

N. ordine	Larghezza cinghia	Numero denti	Lunghezza effettiva
22052-0510X0245	10	49	245
22052-0510X0250	10	50	250
22052-0510X0255	10	51	255
22052-0510X0260	10	52	260
22052-0510X0270	10	54	270
22052-0510X0275	10	55	275
22052-0510X0280	10	56	280
22052-0510X0295	10	59	295
22052-0510X0300	10	60	300
22052-0510X0305	10	61	305
22052-0510X0325	10	65	325
22052-0510X0330	10	66	330
22052-0510X0340	10	68	340
22052-0510X0350	10	70	350
22052-0510X0355	10	71	355
22052-0510X0365	10	73	365
22052-0510X0375	10	75	375
22052-0510X0390	10	78	390
22052-0510X0400	10	80	400
22052-0510X0410	10	82	410
22052-0510X0420	10	84	420
22052-0510X0425	10	85	425
22052-0510X0450	10	90	450
22052-0510X0455	10	91	455
22052-0510X0475	10	95	475
22052-0510X0480	10	96	480
22052-0510X0500	10	100	500
22052-0510X0510	10	102	510
22052-0510X0525	10	105	525
22052-0510X0545	10	109	545
22052-0510X0550	10	110	550
22052-0510X0560	10	112	560
22052-0510X0575	10	115	575
22052-0510X0600	10	120	600
22052-0510X0610	10	122	610
22052-0510X0620	10	124	620
22052-0510X0630	10	126	630
22052-0510X0640	10	128	640
22052-0510X0650	10	130	650
22052-0510X0660	10	132	660
22052-0510X0690	10	138	690
22052-0510X0700	10	140	700
22052-0510X0720	10	144	720
22052-0510X0750	10	150	750
22052-0510X0780	10	156	780
22052-0510X0815	10	163	815
22052-0510X0840	10	168	840
22052-0510X0850	10	170	850
22052-0510X0900	10	180	900
22052-0510X0990	10	198	990
22052-0510X1000	10	200	1000
22052-0510X1075	10	215	1075
22052-0510X1100	10	220	1100
22052-0510X1215	10	243	1215
22052-0510X1380	10	276	1380
22052-0510X1440	10	288	1440
22052-0516X0165	16	33	165
22052-0516X0185	16	37	185
22052-0516X0200	16	40	200
22052-0516X0215	16	43	215
22052-0516X0220	16	44	220
22052-0516X0225	16	45	225
22052-0516X0245	16	49	245
22052-0516X0250	16	50	250
22052-0516X0255	16	51	255

Sintesi articoli

N. ordine	Larghezza cinghia	Numero denti	Lunghezza effettiva
22052-0516X0260	16	52	260
22052-0516X0270	16	54	270
22052-0516X0275	16	55	275
22052-0516X0280	16	56	280
22052-0516X0295	16	59	295
22052-0516X0300	16	60	300
22052-0516X0305	16	61	305
22052-0516X0325	16	65	325
22052-0516X0330	16	66	330
22052-0516X0340	16	68	340
22052-0516X0350	16	70	350
22052-0516X0355	16	71	355
22052-0516X0365	16	73	365
22052-0516X0375	16	75	375
22052-0516X0390	16	78	390
22052-0516X0400	16	80	400
22052-0516X0410	16	82	410
22052-0516X0420	16	84	420
22052-0516X0425	16	85	425
22052-0516X0450	16	90	450
22052-0516X0455	16	91	455
22052-0516X0475	16	95	475
22052-0516X0480	16	96	480
22052-0516X0500	16	100	500
22052-0516X0510	16	102	510
22052-0516X0525	16	105	525
22052-0516X0545	16	109	545
22052-0516X0550	16	110	550
22052-0516X0560	16	112	560
22052-0516X0575	16	115	575
22052-0516X0600	16	120	600
22052-0516X0610	16	122	610
22052-0516X0620	16	124	620
22052-0516X0630	16	126	630
22052-0516X0640	16	128	640
22052-0516X0650	16	130	650
22052-0516X0660	16	132	660
22052-0516X0690	16	138	690
22052-0516X0700	16	140	700
22052-0516X0720	16	144	720
22052-0516X0750	16	150	750
22052-0516X0780	16	156	780
22052-0516X0815	16	163	815
22052-0516X0840	16	168	840
22052-0516X0850	16	170	850
22052-0516X0900	16	180	900
22052-0516X0990	16	198	990
22052-0516X1000	16	200	1000
22052-0516X1075	16	215	1075
22052-0516X1100	16	220	1100
22052-0516X1215	16	243	1215
22052-0516X1380	16	276	1380
22052-0516X1440	16	288	1440
22052-0525X0185	25	37	185
22052-0525X0215	25	43	215
22052-0525X0220	25	44	220
22052-0525X0225	25	45	225
22052-0525X0245	25	49	245
22052-0525X0250	25	50	250
22052-0525X0255	25	51	255
22052-0525X0260	25	52	260
22052-0525X0270	25	54	270
22052-0525X0275	25	55	275
22052-0525X0280	25	56	280
22052-0525X0295	25	59	295

Sintesi articoli

N. ordine	Larghezza cinghia	Numero denti	Lunghezza effettiva
22052-0525X0300	25	60	300
22052-0525X0305	25	61	305
22052-0525X0325	25	65	325
22052-0525X0330	25	66	330
22052-0525X0340	25	68	340
22052-0525X0350	25	70	350
22052-0525X0355	25	71	355
22052-0525X0365	25	73	365
22052-0525X0375	25	75	375
22052-0525X0390	25	78	390
22052-0525X0400	25	80	400
22052-0525X0410	25	82	410
22052-0525X0420	25	84	420
22052-0525X0425	25	85	425
22052-0525X0450	25	90	450
22052-0525X0455	25	91	455
22052-0525X0475	25	95	475
22052-0525X0480	25	96	480
22052-0525X0500	25	100	500
22052-0525X0510	25	102	510
22052-0525X0525	25	105	525
22052-0525X0545	25	109	545
22052-0525X0550	25	110	550
22052-0525X0560	25	112	560
22052-0525X0575	25	115	575
22052-0525X0600	25	120	600
22052-0525X0610	25	122	610
22052-0525X0620	25	124	620
22052-0525X0630	25	126	630
22052-0525X0650	25	130	650
22052-0525X0660	25	132	660
22052-0525X0690	25	138	690
22052-0525X0700	25	140	700
22052-0525X0720	25	144	720
22052-0525X0750	25	150	750
22052-0525X0780	25	156	780
22052-0525X0815	25	163	815
22052-0525X0840	25	168	840
22052-0525X0850	25	170	850
22052-0525X0900	25	180	900
22052-0525X0990	25	198	990
22052-0525X1000	25	200	1000
22052-0525X1075	25	215	1075
22052-0525X1100	25	220	1100
22052-0525X1215	25	243	1215
22052-0525X1380	25	276	1380
22052-0525X1440	25	288	1440