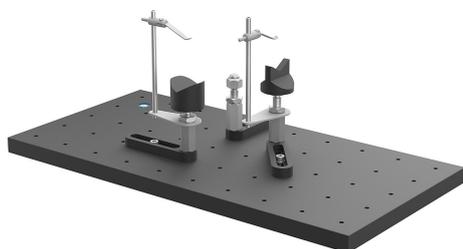
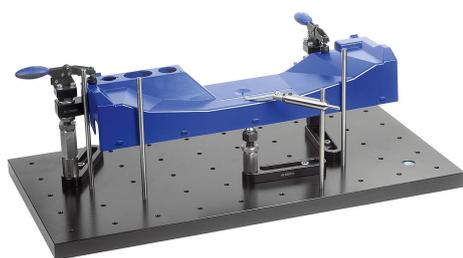


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alluminio.

Versione:

con rivestimento duro.

Nota:

La guida di base può essere avvitata sulle piastre d'appoggio 01042 con una vite a testa cilindrica e regolata individualmente. Nel foro filettato si possono avvitare le prolunghe adatte.

Fornitura:

Vite a testa cilindrica M6X14 e una rondella adatta.

Accessori:

Piastre d'appoggio 01042.

Prolunghe 02035 e 02035-01.

Supporti regolabili 02037-01.


Supporti 02156.

Supporti oscillanti 02005.

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni

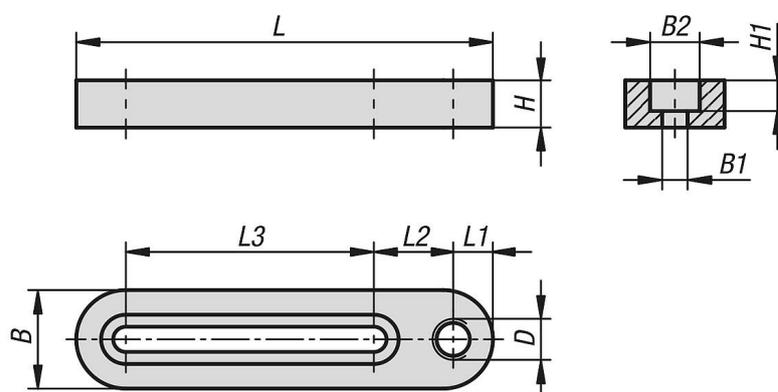

Sintesi articoli

N. ordine	B	B1	B2	D	H	H1	L	L1	L2	L3
34000-15-10610	25	6,4	12,5	M10	12	7,8	105	10	20	62,5