

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alloggiamento e dado in zinco pressofuso.
Impugnatura a T in plastica PA6 GF 30.
Guarnizione piatta in gomma.

Versione:

Alloggiamento e dado cromato.
Impugnatura a T colore nero.

Nota:

Serratura girevole con impugnatura a T. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°.

La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La chiusura è un sistema con chiusure uguali, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).


Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.

Accessori:

linguetta per serratura girevole acciaio 05569.

Disegni

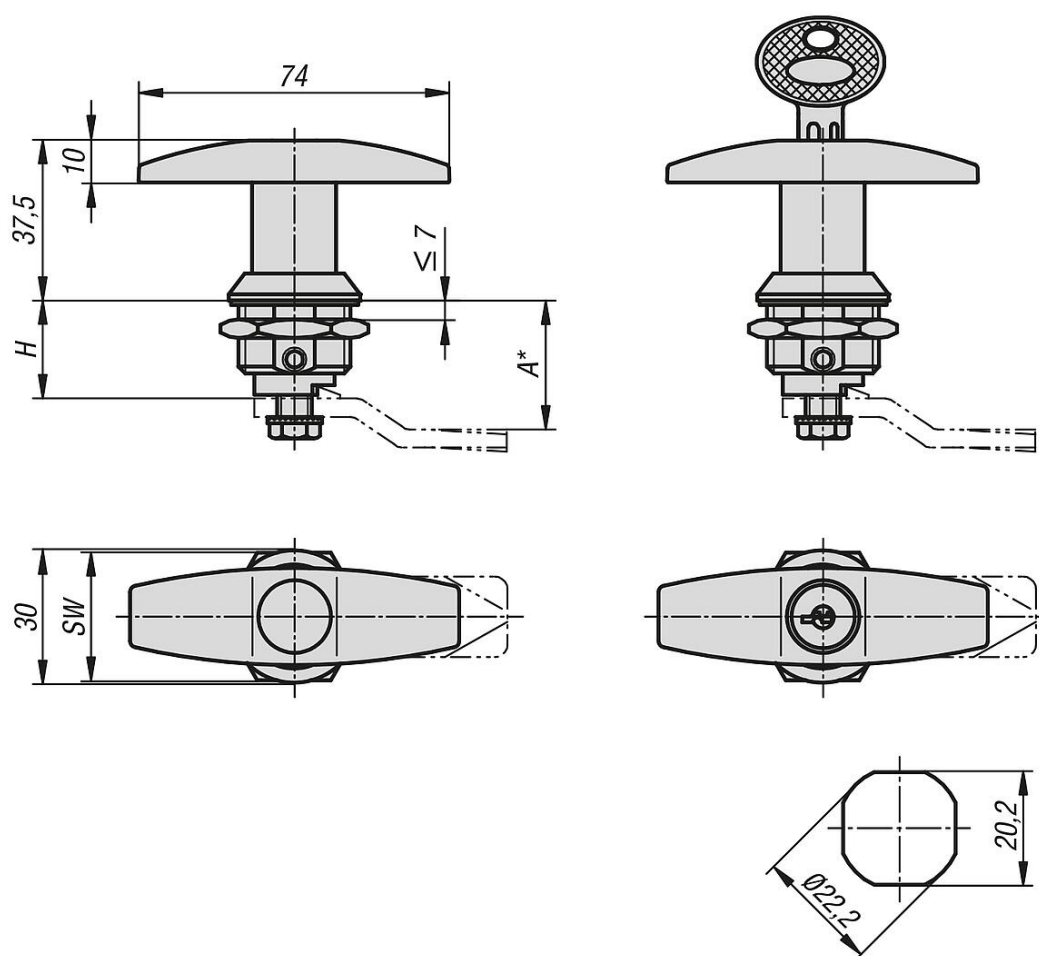

Sintesi articoli

N. ordine	Azionamento	H	SW
05572-01-1183	impugnatura a T	18,5	27
05572-01-2183	impugnatura a T con serratura	18,5	27