

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição


Material:

Termoplástico preto, pino roscado em aço ou aço inoxidável.

Versão:

Pino roscado em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.

Desenhos

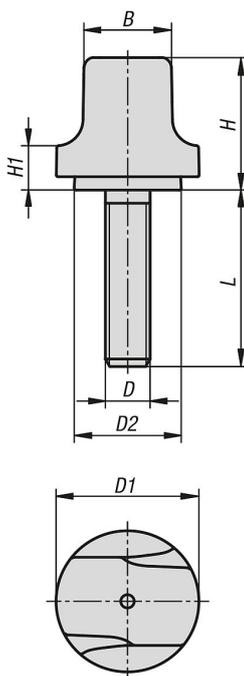

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Materiais	B	D	D1	D2	H	H1	L
06666-103X8	aço	10	M3	16	12	15	5	8
06666-103X10	aço	10	M3	16	12	15	5	10
06666-103X12	aço	10	M3	16	12	15	5	12
06666-103X15	aço	10	M3	16	12	15	5	15
06666-104X10	aço	10	M4	16	12	15	5	10
06666-104X15	aço	10	M4	16	12	15	5	15
06666-104X20	aço	10	M4	16	12	15	5	20
06666-105X10	aço	10	M5	16	12	15	5	10
06666-105X15	aço	10	M5	16	12	15	5	15
06666-105X20	aço	10	M5	16	12	15	5	20
06666-204X10	aço	12,3	M4	20	15	18,5	6	10
06666-204X15	aço	12,3	M4	20	15	18,5	6	15
06666-204X20	aço	12,3	M4	20	15	18,5	6	20
06666-205X10	aço	12,3	M5	20	15	18,5	6	10
06666-205X15	aço	12,3	M5	20	15	18,5	6	15
06666-205X20	aço	12,3	M5	20	15	18,5	6	20
06666-205X25	aço	12,3	M5	20	15	18,5	6	25
06666-206X10	aço	12,3	M6	20	15	18,5	6	10
06666-206X15	aço	12,3	M6	20	15	18,5	6	15
06666-206X20	aço	12,3	M6	20	15	18,5	6	20
06666-206X25	aço	12,3	M6	20	15	18,5	6	25
06666-305X10	aço	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	10

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Materiais	B	D	D1	D2	H	H1	L
06666-305X15	aço	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-305X20	aço	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-305X25	aço	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-306X10	aço	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	10
06666-306X15	aço	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-306X20	aço	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-306X25	aço	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-308X15	aço	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-308X20	aço	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-308X25	aço	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-308X30	aço	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	30
06666-1003X8	aço inoxidável	10	M3	16	12	15	5	8
06666-1003X10	aço inoxidável	10	M3	16	12	15	5	10
06666-1003X12	aço inoxidável	10	M3	16	12	15	5	12
06666-1003X15	aço inoxidável	10	M3	16	12	15	5	15
06666-1004X10	aço inoxidável	10	M4	16	12	15	5	10
06666-1004X15	aço inoxidável	10	M4	16	12	15	5	15
06666-1004X20	aço inoxidável	10	M4	16	12	15	5	20
06666-1005X10	aço inoxidável	10	M5	16	12	15	5	10
06666-1005X15	aço inoxidável	10	M5	16	12	15	5	15
06666-1005X20	aço inoxidável	10	M5	16	12	15	5	20
06666-2004X10	aço inoxidável	12,3	M4	20	15	18,5	6	10
06666-2004X15	aço inoxidável	12,3	M4	20	15	18,5	6	15
06666-2004X20	aço inoxidável	12,3	M4	20	15	18,5	6	20
06666-2005X10	aço inoxidável	12,3	M5	20	15	18,5	6	10
06666-2005X15	aço inoxidável	12,3	M5	20	15	18,5	6	15
06666-2005X20	aço inoxidável	12,3	M5	20	15	18,5	6	20
06666-2005X25	aço inoxidável	12,3	M5	20	15	18,5	6	25
06666-2006X10	aço inoxidável	12,3	M6	20	15	18,5	6	10
06666-2006X15	aço inoxidável	12,3	M6	20	15	18,5	6	15
06666-2006X20	aço inoxidável	12,3	M6	20	15	18,5	6	20
06666-2006X25	aço inoxidável	12,3	M6	20	15	18,5	6	25
06666-3005X10	aço inoxidável	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	10
06666-3005X15	aço inoxidável	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-3005X20	aço inoxidável	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-3005X25	aço inoxidável	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-3006X10	aço inoxidável	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	10
06666-3006X15	aço inoxidável	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-3006X20	aço inoxidável	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-3006X25	aço inoxidável	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-3008X15	aço inoxidável	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	15
06666-3008X20	aço inoxidável	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	20
06666-3008X25	aço inoxidável	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	25
06666-3008X30	aço inoxidável	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	30