

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Carcaça, acionamento, porca e chave em zamak.
Anel de vedação plano em borracha.

Versão:

Carcaça e acionamento banhados em cromo ou preto revestido a pó.
Chave banhada a cromo.

Indicação:

Fecho lingueta com trava de segurança com lingueta de mancal com mola. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.

Protegida contra água e poeira conforme IP65.

Pedir a chave separadamente. O cadeado pode ser aberto apenas com a chave específica. A chave pode ser retirada apenas na posição fechada. Com o cadeado aberto, a chave funciona adicionalmente como manípulo.

Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.


Acessórios:

Lingueta para fecho lingueta de aço 05569.

Indicação de desenho:

- 1) A chave pode ser retirada na posição trancada
- 2) A chave não pode ser retirada na posição trancada

Desenhos

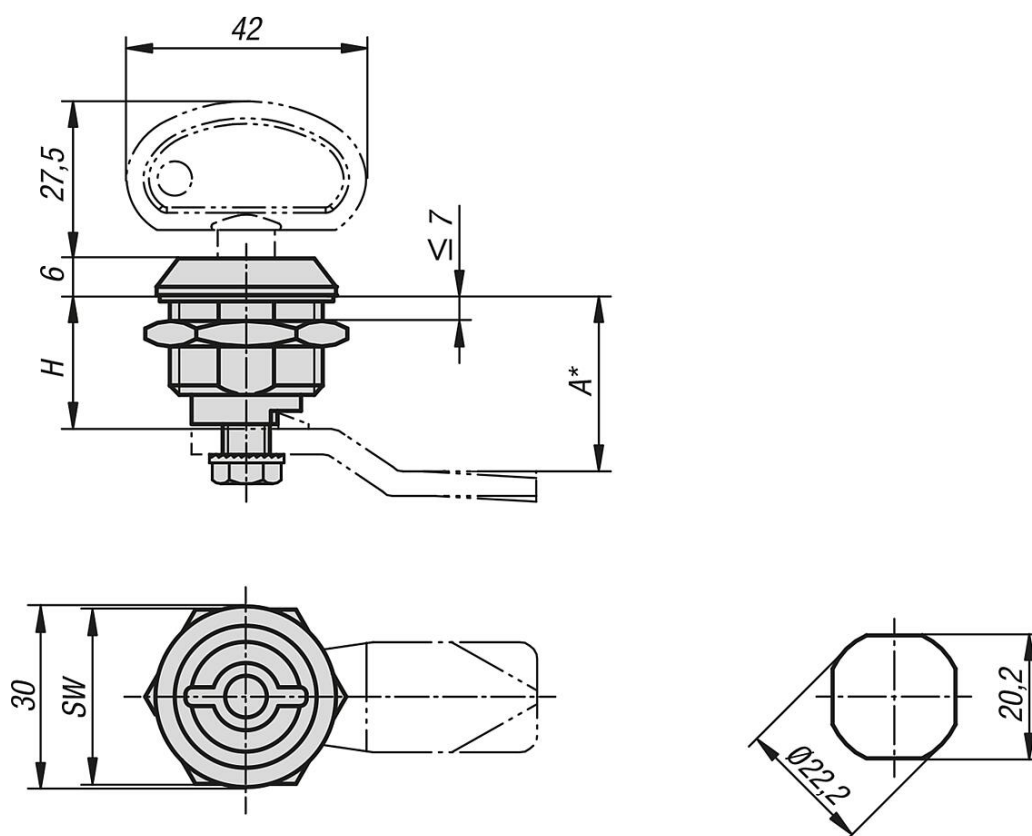

Visão geral dos artigos