

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Carcaça e porca banhadas a cromo.
Cabo em T de plástico PA6 GF 30.
Anel de vedação plano em borracha.

Versão:

Carcaça e porca banhadas a cromo.
Cabo em T preto.

Indicação:

Fecho lingueta com manípulo T. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.

Protegida contra água e poeira conforme IP65.

Os fechos lingueta com cilindro são fornecidas com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). O fechamento é simultâneo, isto significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (chave Euro 5333).


Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.

Acessórios:

Lingueta para fecho lingueta de aço 05569.

Desenhos

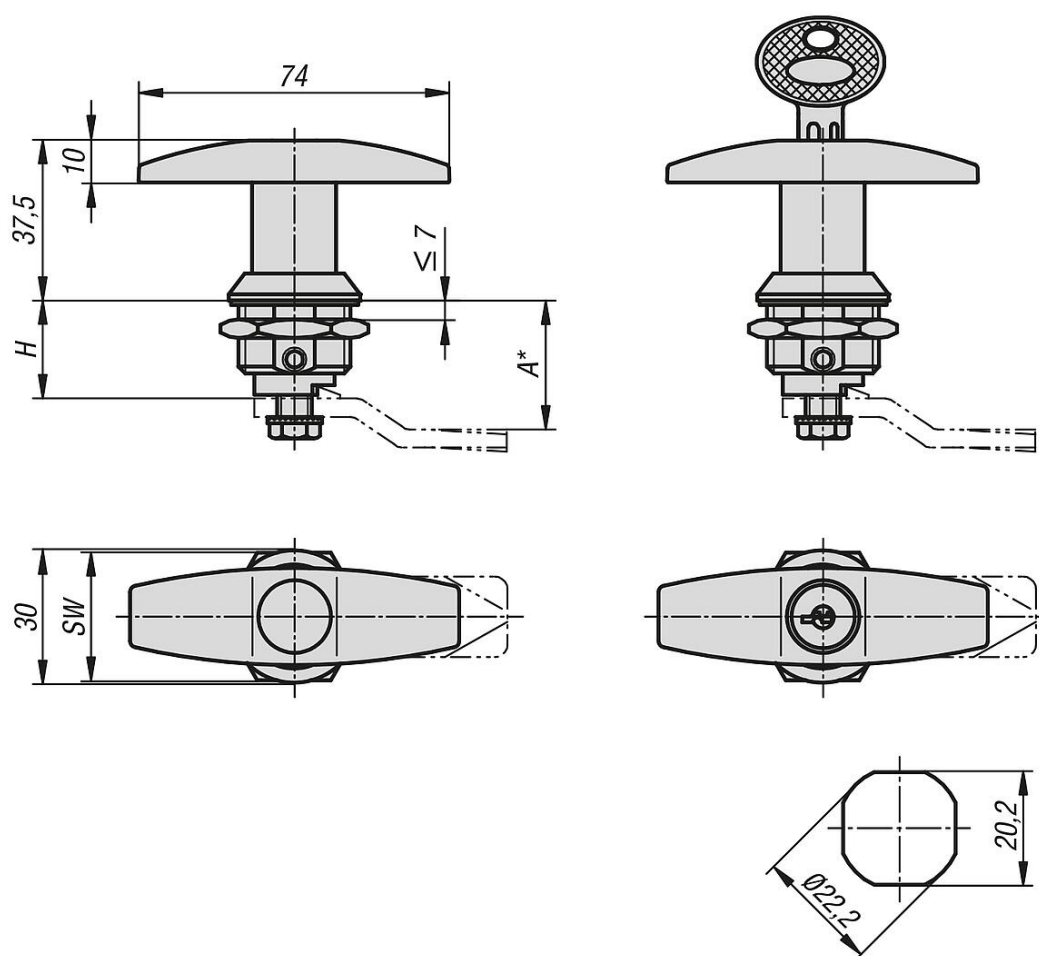

Visão geral dos artigos