
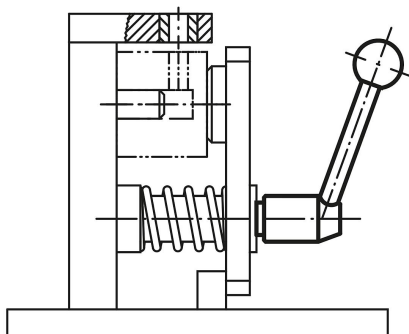


Descrição do artigo/Imagens dos produtos

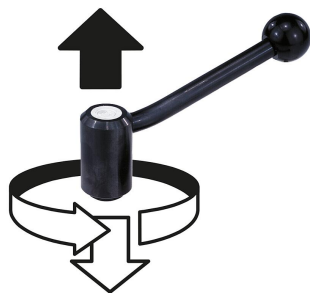

Desengate
através de elevação

**Descrição****Material:**

Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:

com revestimento plástico e estrutura fina, preto.


Sob consulta:

Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas "H1" e "A" podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.

Indicação de desenho:

1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753

Desenhos

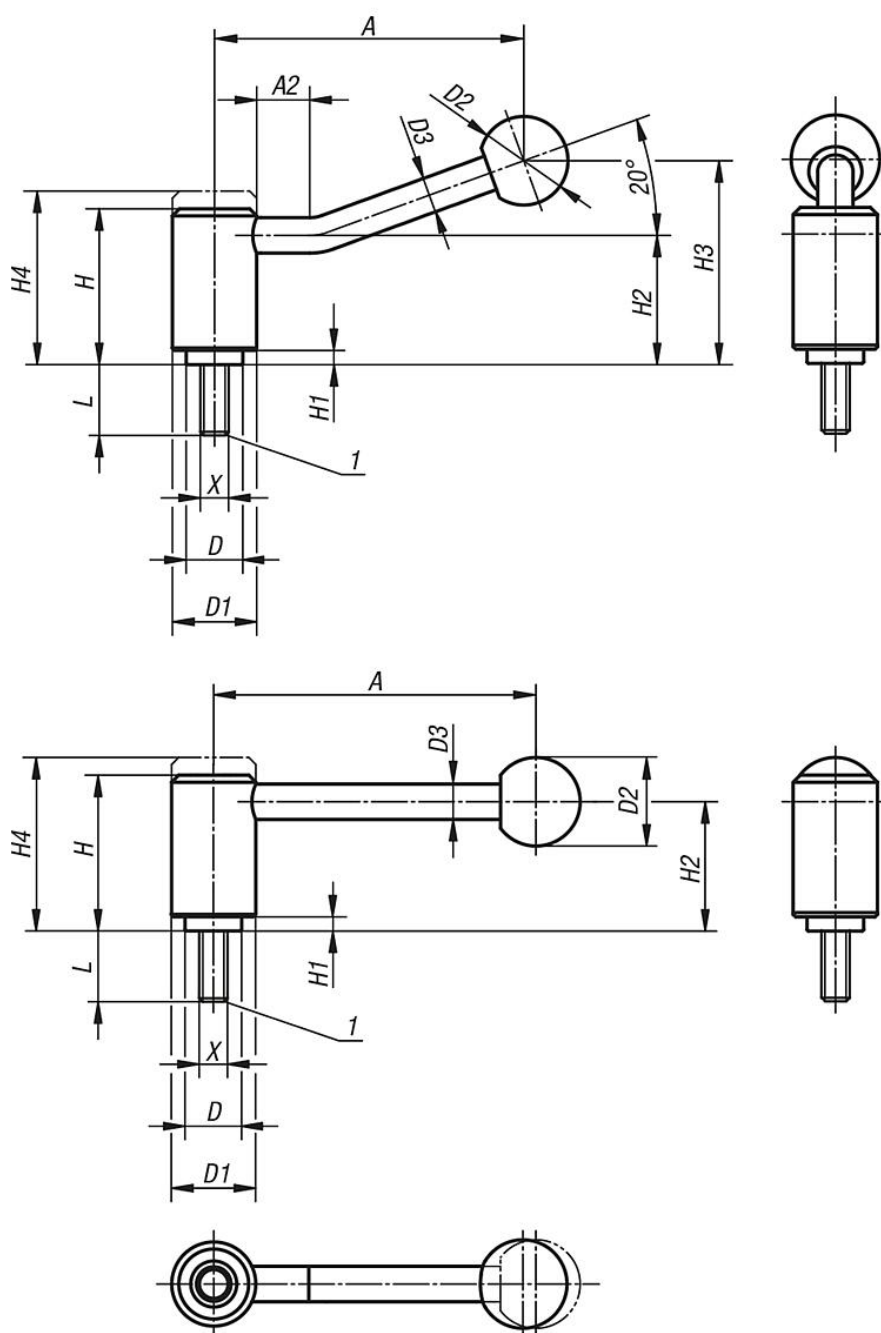

Visão geral dos artigos

Código do artigo 0°	Código do artigo 20°	X	A=Comprimento do cabo	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	L	Quantidade de dentes
06380-1082X	06380-1081X	M8	92/88	-15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-58,5	49,5	15/20/25/30/40/50/60	22
06380-1102X	06380-1101X	M10	92/88	-15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-58,5	49,5	15/20/25/30/40/50/60	22
06380-1122X	06380-1121X	M12	92/88	-15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-58,5	49,5	15/20/25/30/40/50/60	22
06380-2122X	06380-2121X	M12	111/106	-15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-68,5	57,5	20/25/30/40/50/60	24
06380-3122X	06380-3121X	M12	134,5/128,5	-15	23	33	32	13	58	6	47	-81	65	20/25/30/40/50/60/70/80/90	26
06380-3162X	06380-3161X	M16	134,5/128,5	-15	23	33	32	13	58	6	47	-81	65	20/25/30/40/50/60/70/80/90	26
06380-4162X	06380-4161X	M16	134/128,5	-15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-89,5	76,5	30/40/50/60/70/80/90	36
06380-4202X	06380-4201X	M20	134/128,5	-15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-89,5	76,5	30/40/50/60/70/80/90	36
06380-4242X	06380-4241X	M24	134/128,5	-15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-89,5	76,5	30/40/50/60/70/80/90	36

