



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.

Ausführung:

Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager.


Hinweis:

Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.


Ab dem Durchmesser 125 mm haben die Räder Speichen.

Zeichnungen


Lenkrolle

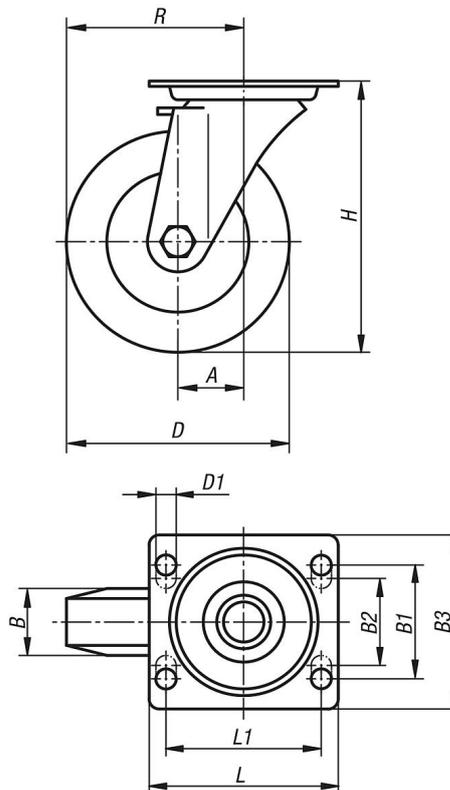

Drehkranzlagerung bis R1 = 125

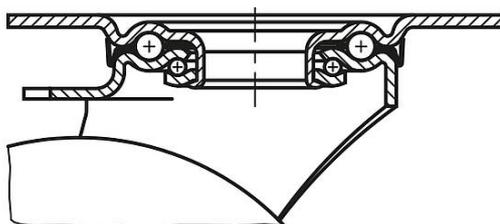

Drehkranzlagerung ab R1 = 160

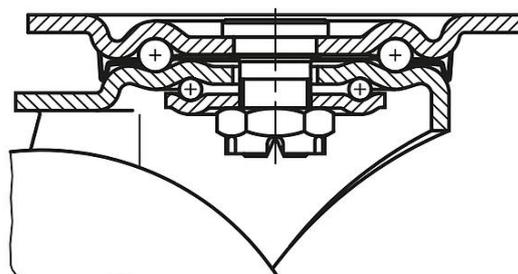

Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung	Ausführung 1	Radlagerung	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Tragfähigkeit kg
95028-10040	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	45	40	60	-	85	100	9	130	100	80	95	250
95028-12540	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	48	40	60	-	85	125	9	155	100	80	110,5	250
95028-16050	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	143	550
95028-20050	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	800