



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.

Ausführung:

Gehäuse gepresst. Räder mit Präzisionskugellager.


Hinweis:

Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.

Ab dem Durchmesser 125 mm haben die Räder Speichen.

Zeichnungen

Bockrolle

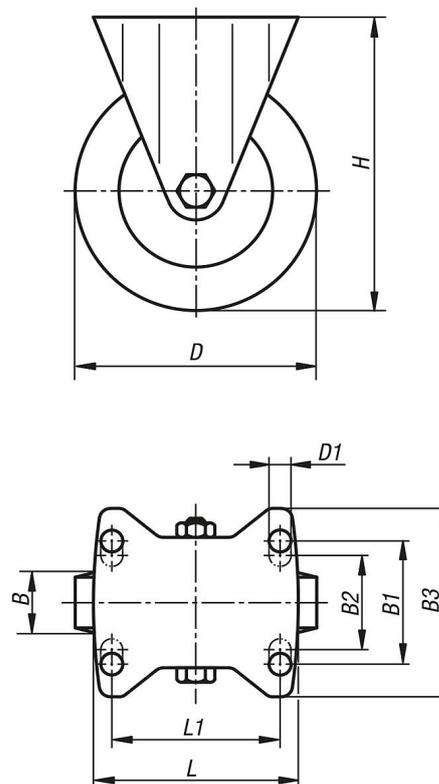

Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung	Ausführung 1	Radlagerung	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	Tragfähigkeit kg
95028-100401	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	40	60	-	85	100	9	130	100	80	250
95028-125401	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	40	60	-	85	125	9	155	100	80	250
95028-160501	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	50	80	75	110	160	11	202	140	105	550
95028-200501	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	50	80	75	110	200	11	245	140	105	800

