

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.

Nota :

La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.

Indication de dessin :

Surfaces usinées: ±0,25 mm


Surfaces brutes: ±2 mm

Tolérances sur longueur:


≤200 mm: +3/+10

de 201 mm à 590 mm: +8/+15

≥600 mm: +20/+50

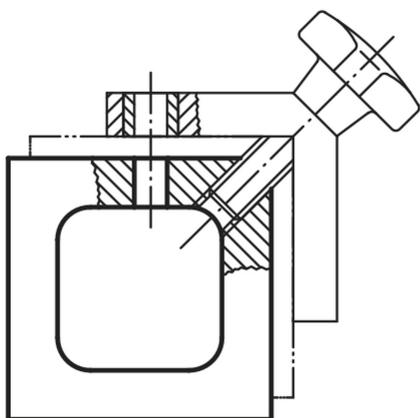

Dessins

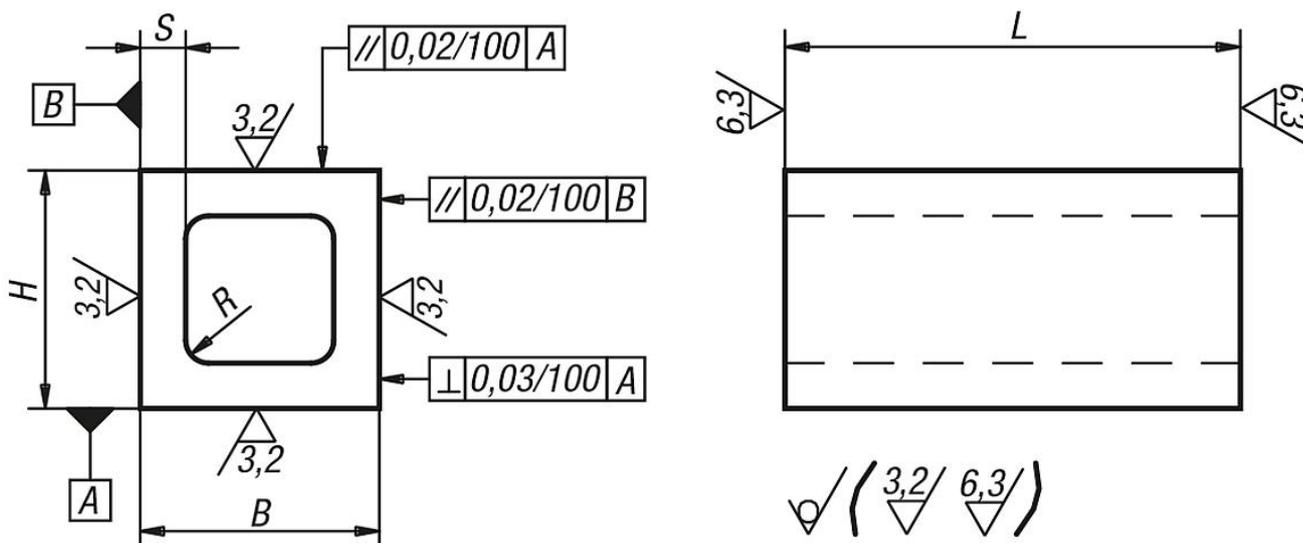

Aperçu des articles

Référence	L = Longueur	B	H	≈ S	R
01740-04X	100/200	63	63	12	6

Aperçu des articles

Référence	L = Longueur	B	H	≈ S	R
01740-05X	200/400	80	80	18	8
01740-06X	200/400	100	100	20	10
01740-07X	200/400/600	125	125	22	12
01740-08X	200/300/600	160	160	25	16
01740-09X	200/300/600	200	200	28	20
01740-12X	600	250	250	36	20
01740-15X	600	315	315	56	20