

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière :**

Inox 1.4125.

**Finition :**

Naturel.

**Nota :**

Étanchés des deux côtés, avec des rondelles d'étanchéité sans contact.

Application dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et la construction de machines spéciales.


Excellente résistance à la corrosion.

**Sur demande :**

Sans joint.

Sans cage à billes.

## Dessins

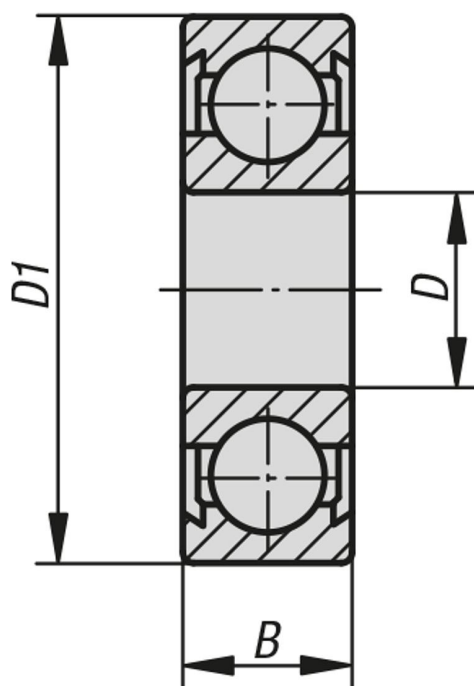

## Aperçu des articles

| Référence          | B  | D  | D1 | Charge de base dynamique<br>N | Charge de base statique<br>N | Vitesse de rotation limite en<br>1/min |
|--------------------|----|----|----|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 23800-01-100802207 | 7  | 8  | 22 | 3320                          | 1380                         | 26000                                  |
| 23800-01-101002608 | 8  | 10 | 26 | 4580                          | 1980                         | 22000                                  |
| 23800-01-101202808 | 8  | 12 | 28 | 5100                          | 2380                         | 20000                                  |
| 23800-01-101503209 | 9  | 15 | 32 | 5580                          | 2850                         | 19000                                  |
| 23800-01-101703510 | 10 | 17 | 35 | 6000                          | 3250                         | 17000                                  |
| 23800-01-102004212 | 12 | 20 | 42 | 9380                          | 5020                         | 16000                                  |
| 23800-01-102504712 | 12 | 25 | 47 | 10000                         | 5850                         | 12000                                  |
| 23800-01-103005513 | 13 | 30 | 55 | 13200                         | 8300                         | 11000                                  |

Aperçu des articles

---