

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Acier de traitement.


Finition :

Bruni.


Nota :

Les plaques de fixation servent à positionner les crampons ajustables et les crampons étagés.

Les trous (G) pour les vis CHC DIN 912 servent à la fixation de la plaque de base sur un corps de base approprié. Les trous filetés (F) servent à la fixation des crampons.

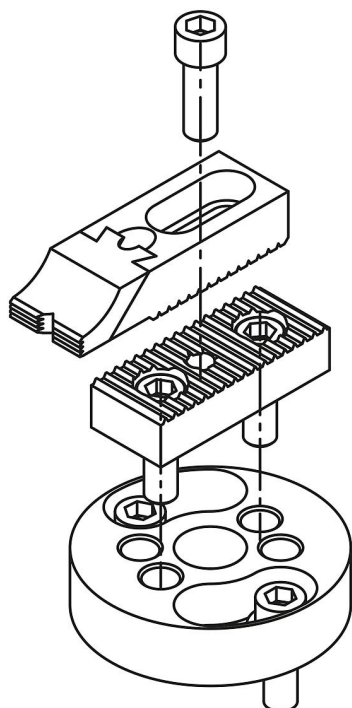

Dessins

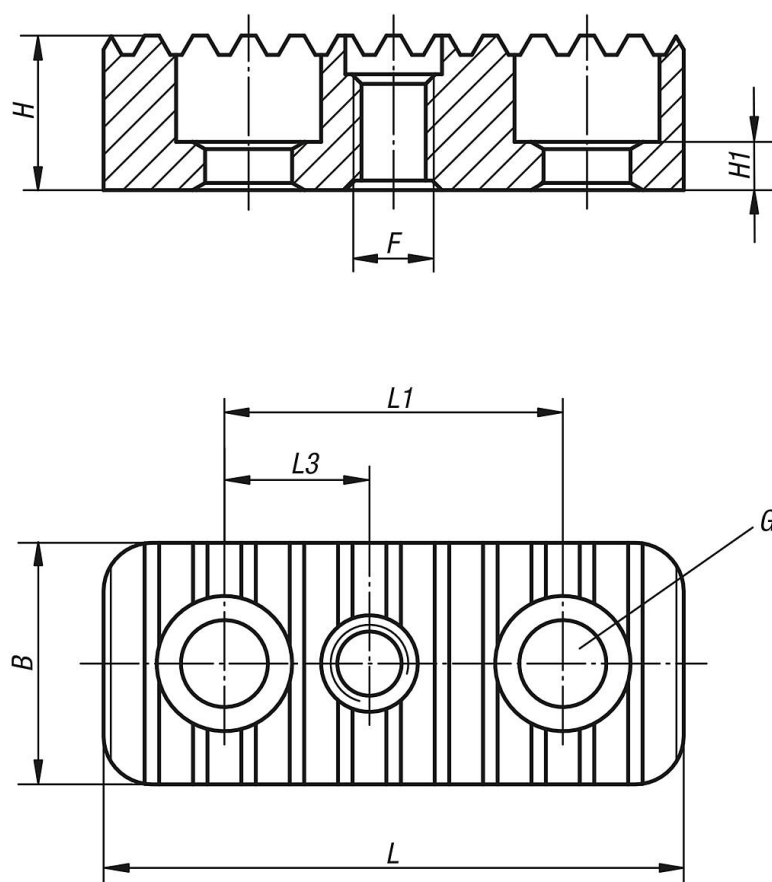

Aperçu des articles

Référence	B	F	G Trou lamé pour vis CHC, DIN 912	H	H1	L	L1	L3
04470-05-94008116	25	M8	M8	16	7	50	25	12,5
04470-05-94008120	25	M8	M8	20	9	50	25	12,5
04470-05-94008125	25	M8	M8	25	13	50	25	12,5
04470-05-94008132	25	M8	M8	32	20	50	25	12,5
04470-05-94008140	25	M8	M8	40	28	50	25	12,5
04470-05-94012020	35	M12	M12	20	5	85	50	20
04470-05-94012025	35	M12	M12	25	12	85	50	20
04470-05-94012032	35	M12	M12	32	12	85	50	20
04470-05-94012040	35	M12	M12	40	12	85	50	20
04470-05-94012050	35	M12	M12	50	12	85	50	20
04470-05-94016025	40	M16	M16	25	6	90	50	25
04470-05-94016032	40	M16	M16	32	13	90	50	25
04470-05-94016040	40	M16	M16	40	15	90	50	25
04470-05-94016050	40	M16	M16	50	15	90	50	25
04470-05-94016063	40	M16	M16	63	15	90	50	25