


## 商品描述/产品说明

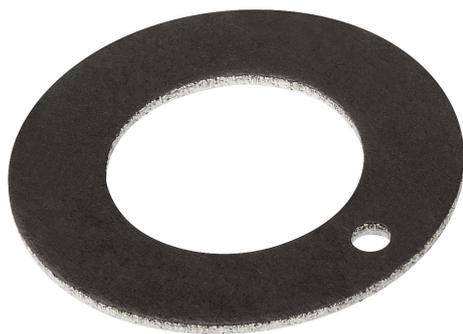

## 产品说明


材料：  
钢制承载板。  
烧结青铜制中间层。  
PTFE 制滑面。

规格：  
钢制镀锌。

提示：  
免维护钢制组合滑动轴承尤其适合干运行。同时也十分适合用于润滑（油润滑）。它们用于接收旋转运动时的轴向负载。可以是变化的负载或持续的负载。极低磨损和摩擦系数，无黏滑效应。高耐化学性，低吸水性。

技术参数：  
静态负载：最大值 250 N/mm<sup>2</sup>  
动态负载：最大值 140 N/mm<sup>2</sup>  
干摩擦系数：0.03 - 0.20  
干滑动速度：最大值 2 m/s  
油润滑滑动速度：最大值 5 m/s  
导热系数：42 W(m\*K)-1  
热膨胀系数：11\*10<sup>-6</sup> K-1  
温度范围：-195 °C 至 +280 °C

## 图纸

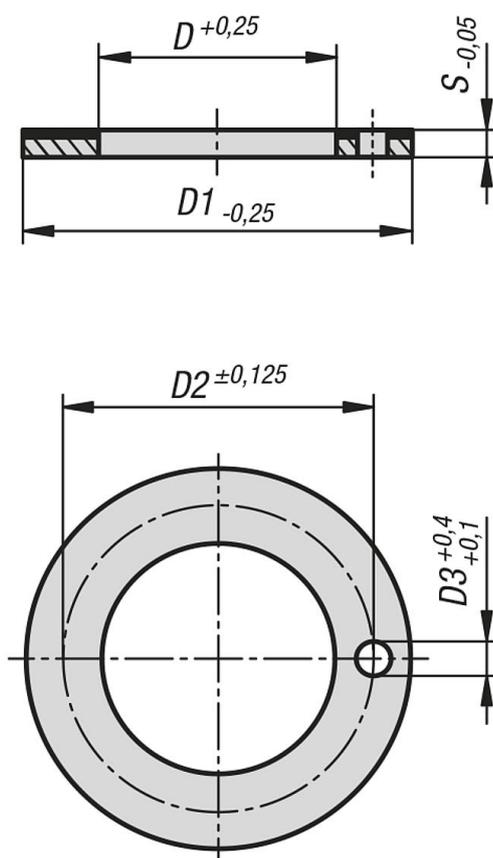

## 商品概述

订货号	D	D1	D2	D3	D4	H	S
23732-01002015	10	20	15	1,5	20	1	1,5
23732-01202415	12	24	18	1,5	24	1	1,5
23732-01402615	14	26	20	2	26	1	1,5
23732-01603015	16	30	23	2	30	1	1,5
23732-01803215	18	32	25	2	32	1	1,5
23732-02003615	20	36	28	3	36	1	1,5
23732-02203815	22	38	30	3	38	1	1,5
23732-02404215	24	42	33	3	42	1	1,5
23732-02604415	26	44	35	3	44	1	1,5
23732-02804815	28	48	38	4	48	1	1,5
23732-03205415	32	54	43	4	54	1	1,5
23732-03806215	38	62	50	4	62	1	1,5
23732-04206615	42	66	54	4	66	1	1,5
23732-04807420	48	74	61	4	74	1,5	2
23732-05207820	52	78	65	4	78	1,5	2
23732-06209020	62	90	76	4	90	1,5	2