



产品说明

材料：

把手材质为铸铝 EN AC-46200。

压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X，玻璃纤维增强。

轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。

螺柱和垫圈为钢制，强度等级为 5.8 级，或不锈钢 1.4305。

规格：

经粉末喷涂处理的把手，黑色精密结构或红色 RAL 3003 精密结构。

压力垫圈为黑色。


轴螺栓为亮色。

钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。

提示：

塑料在承受负载的情况下会发生蠕变（阻滞）。

图纸

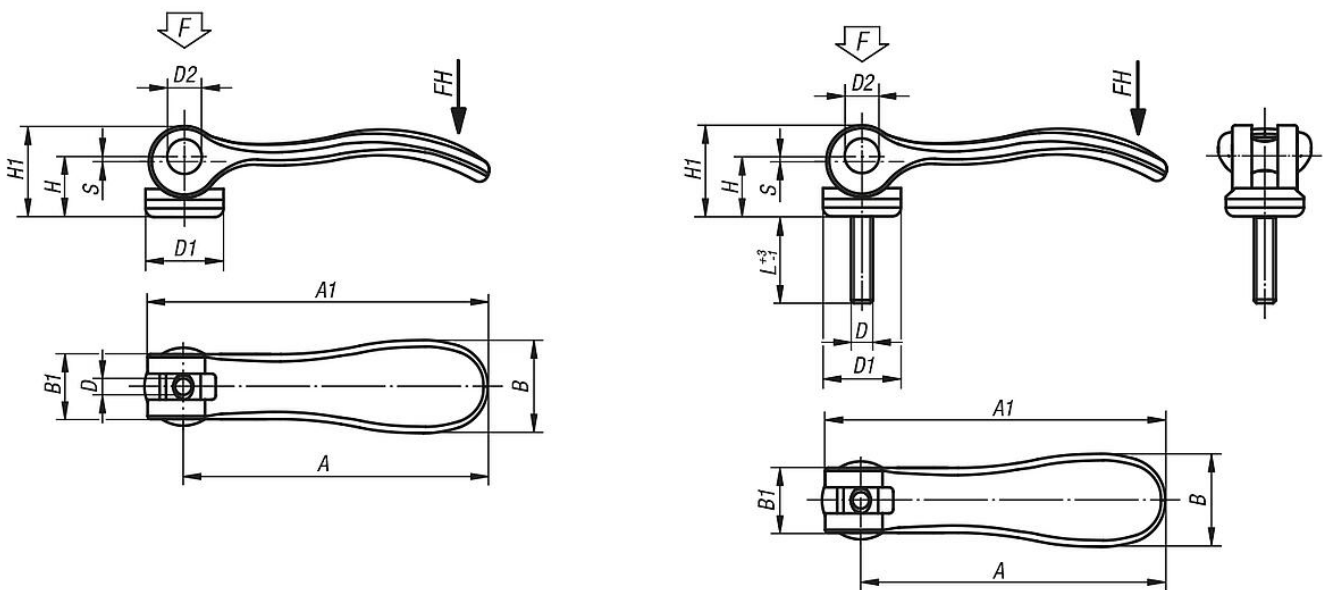

商品概述

偏心把手，带内螺纹，黑色把手

订货号	材料	主体颜色	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	L	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-9501103	钢制	黑色	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	-	1,5	90
04232-9501104	钢制	黑色	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	-	1,5	90
04232-0501104	钢制	黑色	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	-	2,5	100
04232-0501105	钢制	黑色	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	-	2,5	100
04232-1501105	钢制	黑色	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	-	4	120
04232-1501106	钢制	黑色	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	-	4	120
04232-2501108	钢制	黑色	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	-	8	350
04232-9511103	不锈钢	黑色	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	-	1,5	90
04232-9511104	不锈钢	黑色	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	-	1,5	90
04232-0511104	不锈钢	黑色	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	-	2,5	100

04232 铝制凸轮手柄，带内螺纹和外螺纹，塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺栓



商品概述

订货号	材料	主体颜色	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	L	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-0511105	不锈钢	黑色	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	-	2,5	100
04232-1511105	不锈钢	黑色	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	-	4	120
04232-1511106	不锈钢	黑色	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	-	4	120
04232-2511108	不锈钢	黑色	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	-	8	350
04232-9501403	钢制	红色 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	-	1,5	90
04232-9501404	钢制	红色 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	-	1,5	90
04232-0501404	钢制	红色 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	-	2,5	100
04232-0501405	钢制	红色 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	-	2,5	100
04232-1501405	钢制	红色 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	-	4	120
04232-1501406	钢制	红色 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	-	4	120
04232-2501408	钢制	红色 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	-	8	350
04232-9511403	不锈钢	红色 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	-	1,5	90
04232-9511404	不锈钢	红色 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	-	1,5	90
04232-0511404	不锈钢	红色 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	-	2,5	100
04232-0511405	不锈钢	红色 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	-	2,5	100
04232-1511405	不锈钢	红色 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	-	4	120
04232-1511406	不锈钢	红色 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	-	4	120
04232-2511408	不锈钢	红色 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	-	8	350
04232-9501103X10	钢制	黑色	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-9501103X15	钢制	黑色	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-9501103X30	钢制	黑色	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-9501104X10	钢制	黑色	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-9501104X15	钢制	黑色	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-9501104X30	钢制	黑色	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-0501104X15	钢制	黑色	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04232-0501104X20	钢制	黑色	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-0501104X30	钢制	黑色	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-0501105X20	钢制	黑色	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-0501105X30	钢制	黑色	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-0501105X40	钢制	黑色	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-0501105X50	钢制	黑色	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-1501105X20	钢制	黑色	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-1501105X30	钢制	黑色	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-1501105X40	钢制	黑色	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-1501105X50	钢制	黑色	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-1501106X20	钢制	黑色	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-1501106X30	钢制	黑色	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-1501106X40	钢制	黑色	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-1501106X50	钢制	黑色	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-2501108X25	钢制	黑色	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-2501108X30	钢制	黑色	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-2501108X40	钢制	黑色	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-2501108X50	钢制	黑色	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-2501110X25	钢制	黑色	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-2501110X30	钢制	黑色	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-2501110X40	钢制	黑色	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-2501110X50	钢制	黑色	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-9511103X10	不锈钢	黑色	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-9511103X15	不锈钢	黑色	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-9511103X30	不锈钢	黑色	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-9511104X10	不锈钢	黑色	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-9511104X15	不锈钢	黑色	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-9511104X30	不锈钢	黑色	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-0511104X15	不锈钢	黑色	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04232-0511104X20	不锈钢	黑色	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-0511104X30	不锈钢	黑色	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-0511105X20	不锈钢	黑色	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-0511105X30	不锈钢	黑色	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-0511105X40	不锈钢	黑色	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-0511105X50	不锈钢	黑色	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-1511105X20	不锈钢	黑色	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-1511105X30	不锈钢	黑色	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-1511105X40	不锈钢	黑色	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-1511105X50	不锈钢	黑色	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120

04232 铝制凸轮手柄，带内螺纹和外螺纹，塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺栓



商品概述

订货号	材料	主体颜色	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	L	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-1511106X20	不锈钢	黑色	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-1511106X30	不锈钢	黑色	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-1511106X40	不锈钢	黑色	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-1511106X50	不锈钢	黑色	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-2511108X25	不锈钢	黑色	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-2511108X30	不锈钢	黑色	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-2511108X40	不锈钢	黑色	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-2511108X50	不锈钢	黑色	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-2511110X25	不锈钢	黑色	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-2511110X30	不锈钢	黑色	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-2511110X40	不锈钢	黑色	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-2511110X50	不锈钢	黑色	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-9501403X10	钢制	红色 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-9501403X15	钢制	红色 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-9501403X30	钢制	红色 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-9501404X10	钢制	红色 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-9501404X15	钢制	红色 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-9501404X30	钢制	红色 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-0501404X15	钢制	红色 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04232-0501404X20	钢制	红色 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-0501404X30	钢制	红色 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-0501405X20	钢制	红色 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-0501405X30	钢制	红色 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-0501405X40	钢制	红色 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-0501405X50	钢制	红色 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-1501405X20	钢制	红色 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-1501405X30	钢制	红色 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-1501405X40	钢制	红色 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-1501405X50	钢制	红色 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-1501406X20	钢制	红色 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-1501406X30	钢制	红色 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-1501406X40	钢制	红色 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-1501406X50	钢制	红色 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-2501408X25	钢制	红色 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-2501408X30	钢制	红色 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-2501408X40	钢制	红色 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-2501408X50	钢制	红色 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-2501410X25	钢制	红色 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-2501410X30	钢制	红色 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-2501410X40	钢制	红色 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-2501410X50	钢制	红色 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-9511403X10	不锈钢	红色 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-9511403X15	不锈钢	红色 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-9511403X30	不锈钢	红色 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-9511404X10	不锈钢	红色 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04232-9511404X15	不锈钢	红色 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04232-9511404X30	不锈钢	红色 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04232-0511404X15	不锈钢	红色 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04232-0511404X20	不锈钢	红色 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-0511404X30	不锈钢	红色 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-0511405X20	不锈钢	红色 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04232-0511405X30	不锈钢	红色 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04232-0511405X40	不锈钢	红色 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04232-0511405X50	不锈钢	红色 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04232-1511405X20	不锈钢	红色 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-1511405X30	不锈钢	红色 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-1511405X40	不锈钢	红色 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-1511405X50	不锈钢	红色 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-1511406X20	不锈钢	红色 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04232-1511406X30	不锈钢	红色 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04232-1511406X40	不锈钢	红色 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04232-1511406X50	不锈钢	红色 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04232-2511408X25	不锈钢	红色 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-2511408X30	不锈钢	红色 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350

04232 铝制凸轮手柄，带内螺纹和外螺纹，塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱



商品概述

订货号	材料	主体颜色	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	L	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-2511408X40	不锈钢	红色 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-2511408X50	不锈钢	红色 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04232-2511410X25	不锈钢	红色 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04232-2511410X30	不锈钢	红色 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04232-2511410X40	不锈钢	红色 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04232-2511410X50	不锈钢	红色 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350