

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

主体：调质钢。

顶珠：防锈和防酸型钢制。

嵌入件：

C、F、M 型为工具钢。

K 型为 POM。

E 型为不锈钢。

O 型为不锈钢，金刚石表面。

P 型为不锈钢，聚氨酯表面。

规格：

主体经调质和黑色氧化处理。

顶珠经硬化处理，亮色。

嵌入件：

C、F 型经硬化和黑色氧化处理。

M 型为齿面硬质合金，经黑色氧化处理。

K 型白色。

E 型经硬化处理，亮色。

O 型金刚石表面，类似 100 磨削粒度。

P 型配聚氨酯表面，硬度达到 60° 邵氏硬度。

提示：

自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。

此外，自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。

轻轻按压圆柱头螺栓便可以将顶珠从外壳中取出。

顶珠防转动保险。

优点：

由于嵌入件是可以进行更换的，故此实现了较高的经济性。

内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入，确保稳定可靠。

图纸提示：

C 型：平头钢制插件，平面

E 型：平头不锈钢插件，平面

F 型：平头夹持件，齿面


K 型：平头 POM 插件，平面

M 型：平头夹持件，硬质合金齿面

O 型：不锈钢插件，金刚石表面

P 型：不锈钢插件，聚氨酯表面

图纸

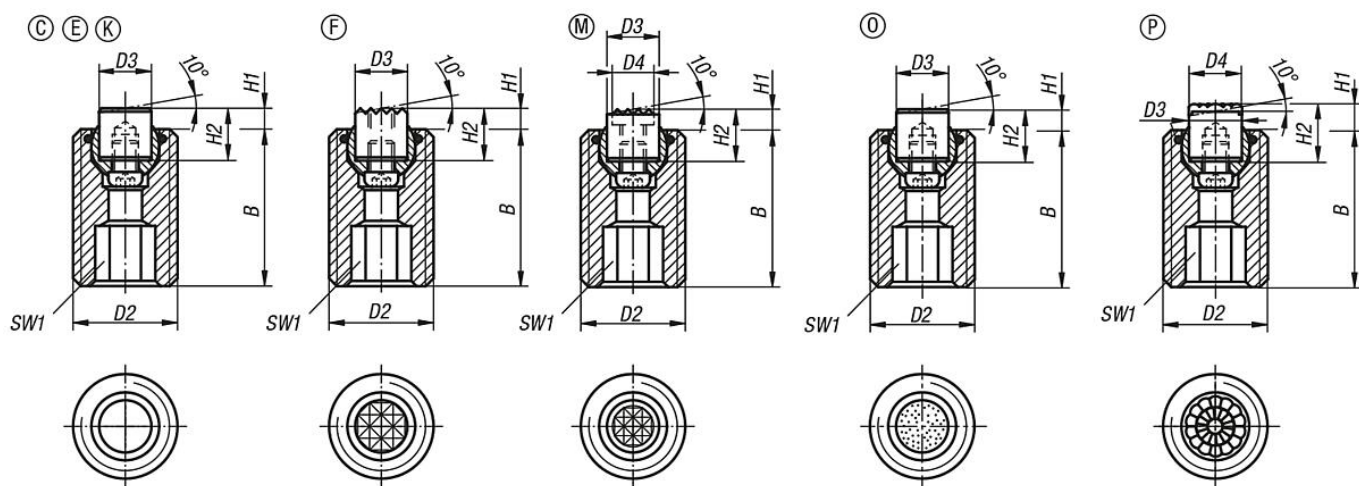

商品概述

订货号	类型	B	D2	D3	H1	H2	SW1	顶珠 ϕ	负载能力 max. kN (静态负载)	钢制嵌入件 订货号
02009-120X030	C	30	M20	10	4	10	10	13	37	07113-10108
02009-120X050	C	50	M20	10	4	10	10	13	37	07113-10108
02009-120X070	C	70	M20	10	4	10	10	13	37	07113-10108
02009-124X040	C	40	M24	12	4	10	10	15	55	07113-12108
02009-124X080	C	80	M24	12	4	10	10	15	55	07113-12108

订货号	类型	B	D2	D3	H1	H2	SW1	顶珠 ϕ	负载能力 max. kN (静态负载)	不锈钢嵌入件 的 订货号
02009-220X030	E	30	M20	10	4	10	10	13	37	07113-10102
02009-220X050	E	50	M20	10	4	10	10	13	37	07113-10102
02009-220X070	E	70	M20	10	4	10	10	13	37	07113-10102
02009-224X040	E	40	M24	12	4	10	10	15	55	07113-12102
02009-224X080	E	80	M24	12	4	10	10	15	55	07113-12102

订货号	类型	B	D2	D3	H1	H2	SW1	顶珠 ϕ	负载能力 max. kN (静态负载)	夹持件 订货号
02009-320X030	F	30	M20	10	4	10	10	13	37	07113-1010
02009-320X050	F	50	M20	10	4	10	10	13	37	07113-1010
02009-320X070	F	70	M20	10	4	10	10	13	37	07113-1010
02009-324X040	F	40	M24	12	4	10	10	15	55	07113-1210
02009-324X080	F	80	M24	12	4	10	10	15	55	07113-1210

订货号	类型	B	D2	D3	H1	H2	SW1	顶珠 ϕ	负载能力 max. kN (静态负载)	POM 插件的订货号
02009-720X030	K	30	M20	10	4	10	10	13	4	07113-10109
02009-720X050	K	50	M20	10	4	10	10	13	4	07113-10109
02009-720X070	K	70	M20	10	4	10	10	13	4	07113-10109
02009-724X040	K	40	M24	12	4	10	10	15	7	07113-12109
02009-724X080	K	80	M24	12	4	10	10	15	7	07113-12109

订货号	类型	B	D2	D3	D4	H1	H2	SW1	顶珠 ϕ	负载能力 max. kN (静态负载)	夹持件 订货号
02009-920X030	M	30	M20	10	7,9	4	10	10	13	37	07113-10107
02009-920X050	M	50	M20	10	7,9	4	10	10	13	37	07113-10107
02009-920X070	M	70	M20	10	7,9	4	10	10	13	37	07113-10107
02009-924X040	M	40	M24	12	9,5	4	10	10	15	55	07113-12107
02009-924X080	M	80	M24	12	9,5	4	10	10	15	55	07113-12107

商品概述

订货号	类型	B	D2	D3	H1	H2	SW1	顶珠 $\varnothing$	负载能力 max. kN (静态负载)	不锈钢嵌入件 订货号 金刚石表面
02009-520X030	O	30	M20	10	4	10	10	13	37	07113-10105
02009-520X050	O	50	M20	10	4	10	10	13	37	07113-10105
02009-520X070	O	70	M20	10	4	10	10	13	37	07113-10105
02009-524X040	O	40	M24	12	4	10	10	15	55	07113-12105
02009-524X080	O	80	M24	12	4	10	10	15	55	07113-12105

订货号	类型	B	D2	D3	D4	H1	H2	SW1	顶珠 $\varnothing$	负载能力 max. kN (静态负载)	不锈钢嵌入件 订货号 聚氨酯表面
02009-620X030	P	30	M20	10	10	6	12	10	13	37	07113-10126
02009-620X050	P	50	M20	10	10	6	12	10	13	37	07113-10126
02009-620X070	P	70	M20	10	10	6	12	10	13	37	07113-10126
02009-624X040	P	40	M24	12	13	6	12	10	15	55	07113-12126
02009-624X080	P	80	M24	12	13	6	12	10	15	55	07113-12126