



产品说明

材料：

调质钢主体。

顶珠为防锈和防酸型钢制。

嵌入件：

M 型为工具钢，齿面硬质合金。

规格：

主体经调质和黑色氧化处理。

顶珠经硬化处理，亮色。

嵌入件：

M 型经黑色氧化处理。

提示：

自适应球头支撑块用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外，自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。


轻轻按压圆柱头螺栓便可以将球头从外壳中取出。

球头稳定，可防止转动。

优点：

由于嵌入件是可以进行更换的，故此实现了较高的经济性。

内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入，确保稳定可靠。

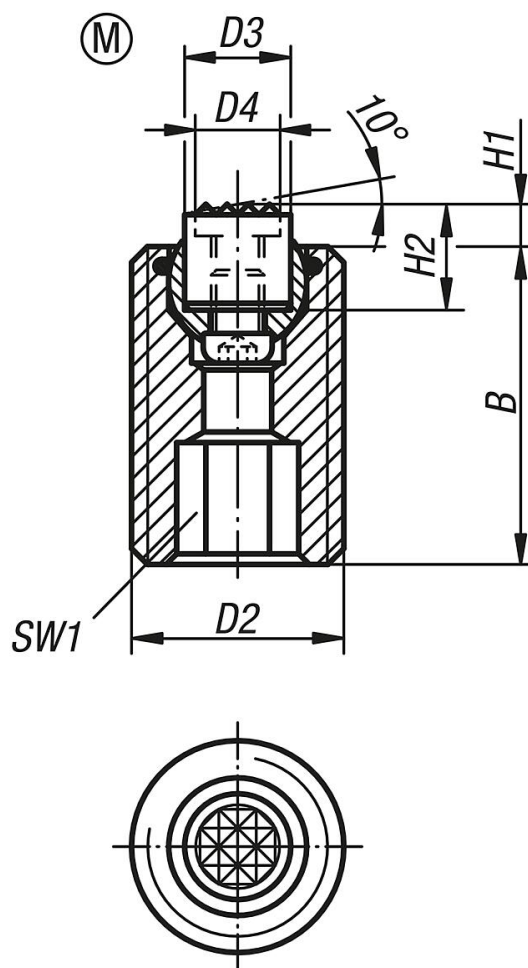

商品概述

订货号	类型	B	D2	D3	D4	H1	H2	SW1	顶珠 $\varnothing$	负载能力 max. kN (静态负载)	夹持件 订货号
02009-920X030	M	30	M20	10	7,9	4	10	10	13	37	07113-10107
02009-920X050	M	50	M20	10	7,9	4	10	10	13	37	07113-10107
02009-920X070	M	70	M20	10	7,9	4	10	10	13	37	07113-10107
02009-924X040	M	40	M24	12	9,5	4	10	10	15	55	07113-12107
02009-924X080	M	80	M24	12	9,5	4	10	10	15	55	07113-12107