


## 商品描述/产品说明

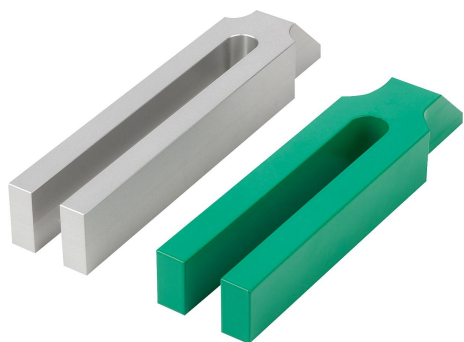


## 产品说明


材料：  
调质钢或 EN AW-7022。

规格：  
经喷漆处理，铝制，亮色。

提示：  
使用球面垫圈 07420 时要使用 G 型。

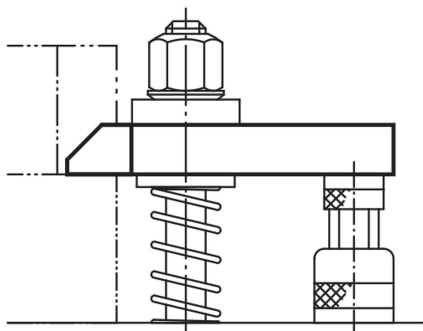

## 图纸

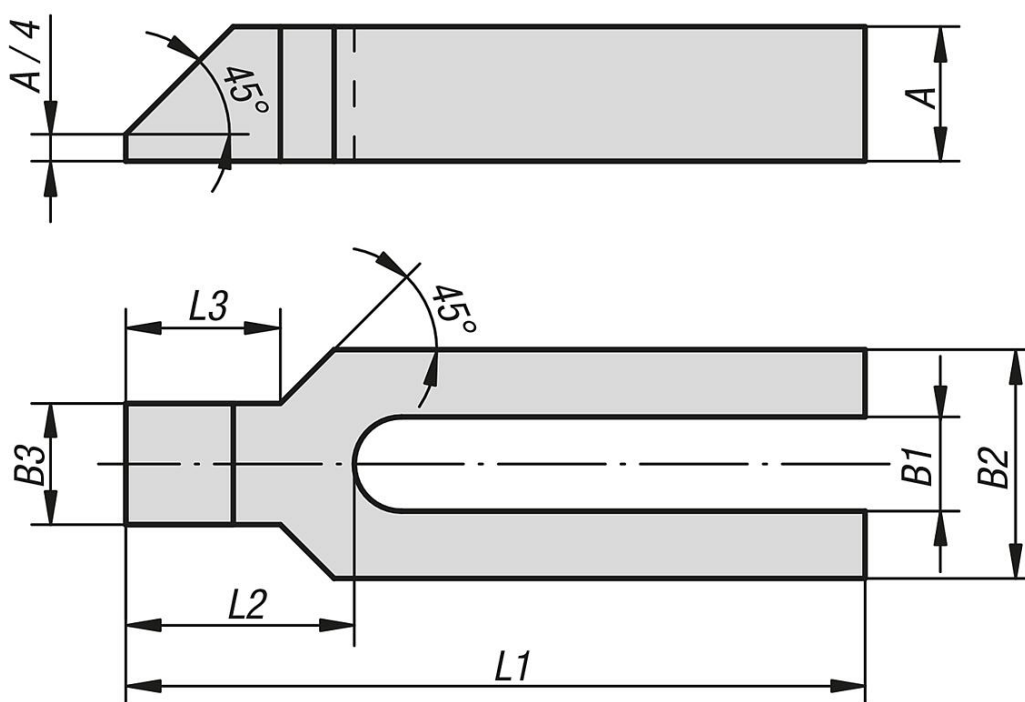

## 商品概述

订货号	主体材料	L1	A	B1	B2	B3	L2	L3	适用螺栓
04130-08	调质钢	100	15	9	30	16	32	18	M8
04130-10	调质钢	125	20	11	30	20	38	24	M10
04130-12	调质钢	160	25	14	40	24	47	30	M12/M14
04130-121	调质钢	200	25	14	40	24	47	30	M12/M14

## 商品概述

订货号	主体材料	L1	A	B1	B2	B3	L2	L3	适用螺栓
04130-16	调质钢	200	30	18	50	28	57	36	M16/M18
04130-161	调质钢	250	30	18	50	28	57	36	M16/M18
04130-20	调质钢	250	40	22	60	35	68	45	M20/M22
04130-201	调质钢	315	40	22	60	35	68	45	M20/M22
04130-24	调质钢	250	40	26	70	43	83	56	M24
04130-241	调质钢	315	40	26	70	43	83	56	M24
04130-30	调质钢	315	50	34	80	50	88	56	M30/M32
04130-301	调质钢	400	50	34	80	50	88	56	M30/M32
04130-208	铝制	100	15	9	30	16	32	18	M8
04130-210	铝制	125	20	11	30	20	38	24	M10
04130-212	铝制	160	28	14	40	24	47	30	M12/M14
04130-2121	铝制	200	36	14	40	24	47	30	M12/M14
04130-216	铝制	200	36	18	50	28	57	36	M16/M18
04130-2161	铝制	250	40	18	50	28	57	36	M16/M18
04130-220	铝制	250	40	22	60	35	68	45	M20/M22
04130-2201	铝制	315	48	22	60	35	68	45	M20/M22
04130-224	铝制	250	40	26	70	43	83	56	M24
04130-2241	铝制	315	48	26	70	43	83	56	M24
04130-230	铝制	315	50	34	80	50	88	56	M30/M32
04130-2301	铝制	400	50	34	80	50	88	56	M30/M32