



产品说明

材料:

热塑性塑料材质把手支脚,玻璃珠增强型,黑色。 连接管,铝制。

规格:


连接管经打磨和自然色阳极氧化处理 连接管,具有齿面塑料涂层,黑色

提示:

固定握把的孔洞中有四个挡片。插入握把时,他们会被挤掉,从而能够

随供了黑色镀锌固定螺栓以及相匹配的垫圈和螺母。

装配: 正面安装。

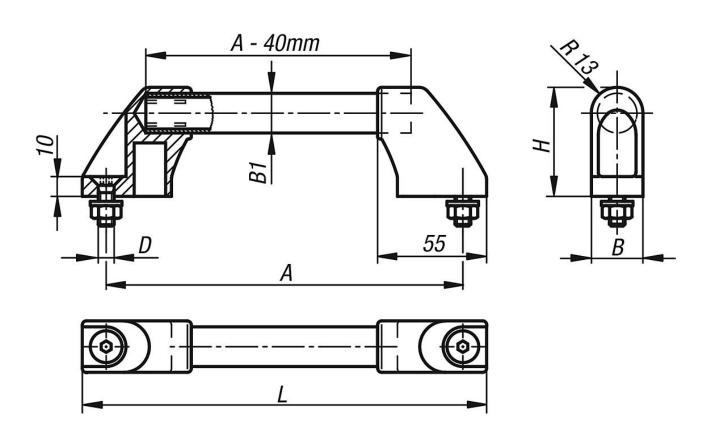

商品概述

订货号 经打磨和阳极氧化处理的	订货号 塑料涂层,齿面	А	В	B1	D	Н	L	负载能力 N
06926-180	06926-1803	180	26	20X2	M8x20	55	204	500
06926-200	06926-2003	200	26	20X2	M8x20	55	224	500
06926-250	06926-2503	250	26	20X2	M8x20	55	274	500
06926-300	06926-3003	300	26	20X2	M8x20	55	324	500
06926-350	06926-3503	350	26	20X2	M8x20	55	374	500
06926-400	06926-4003	400	26	20X2	M8x20	55	424	500

06926 带塑料手柄和双侧斜式的铝制管状把手



商品概述

订货号 经打磨和阳极氧化处理的	订货号 塑料涂层,齿面	А	В	B1	D	Н	L	负载能力 N
06926-500	06926-5003	500	26	20X2	M8x20	55	524	500
06926-600	06926-6003	600	26	20X2	M8x20	55	624	500

© norelem www.norelem.com 2/2