

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
外壳为钢制。  
磁芯材质为 NdFeB (钕)。  
橡胶保护套，合成橡胶。

规格：  
外壳，镀锌。  
橡胶保护套，黑色。


提示：  
带钻孔的带座磁铁，带遮盖保护。通过橡胶保护套保护敏感的表面。通过橡胶保护套，摩擦系数提高，从而获得了较高的侧面附着摩擦力。

温度范围：  
最大 60 °C。

图纸提示：

- 1) 附着面
- 2) 磁铁
- 3) 橡胶

## 图纸

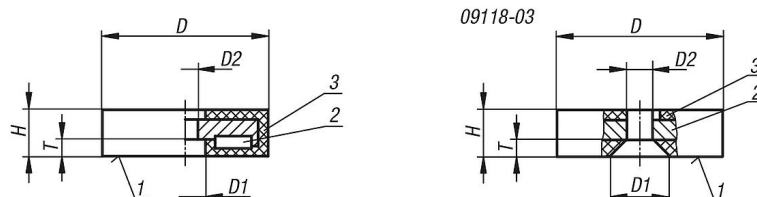

## 商品概述

订货号	D	D1	D2	H	T	吸力 N
09118-01	22	8,2	4	6	3,5	35
09118-02	31	9	6	6	3,5	75
09118-03	43	12,8	7,5	6	4,2	85
09118-04	57	25,3	8	7,6	3,3	175
09118-05	66	22	5,5	8,5	3,2	210