

产品说明

材料：
PE-UHMW 聚乙烯 (超高分子聚乙烯)。

规格：
绿色。

提示：
用于滚子链的滑轨符合 DIN ISO 606，滑轨起支撑作用，并在皮带松弛侧引导滚子链，以此来确保延长使用寿命，因为它们明显减少了滚子链的磨损。滑轨减少链传动中产生的震荡和噪音。

滑轨具备很高的耐摩擦磨损性。滑轨均为免维护、耐酸并具有极高的耐化学性。


附加的 C 型轨用于固定设备的底部结构，防止滑轨受到横向力及发生扭转。

温度范围：
-200 °C 到 +60 °C (短时温度达 +80 °C)。


装配：
将滑轨推入固定在设备上的 C 型轨中。

安装滑轨必须要使材料膨胀。热塑性塑料在温度波动时会比金属具有更强的热胀冷缩性。

商品描述/产品说明

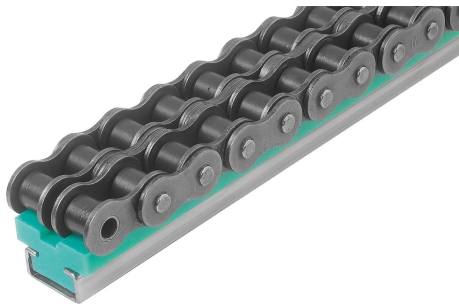

图纸

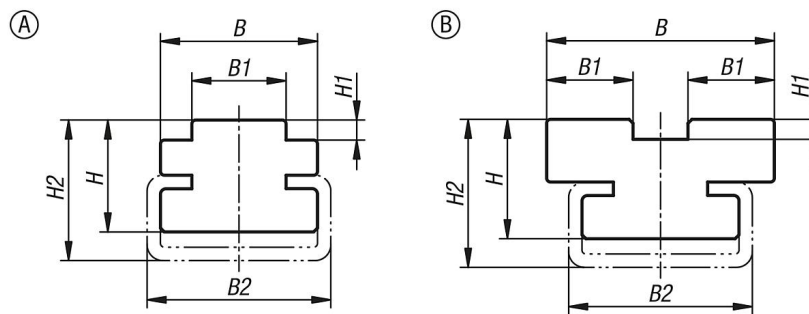

商品概述

订货号	类型	ISO 编号	节距, 英寸	B	B1	B2	H	H1	H2	L	适配的 C 型面
22282-05-0812010X2000	A	08 B-1	1/2X5/16	20	7,4	24	10	2,2	11	2000	C1
22282-05-0811714X2000	A	08 B-1	1/2X5/16	17	7,4	20	14	2,2	17	2000	C3
22282-05-1011714X2000	A	10 B-1	5/8X3/8	17	9,3	20	14	2,6	17	2000	C3
22282-05-1212014X2000	A	12 B-1	3/4X7/16	20	11,3	20	14	2,4	17	2000	C3
22282-05-1212414X2000	A	12 B-1	3/4X7/16	24	11,3	28	14	2,4	18	2000	C5
22282-05-1612414X2000	A	16 B-1	1X17mm	24	16	28	14	3,5	18	2000	C5
22282-05-2012814X2000	A	20 B-1	1 1/4X3/4	28	18	28	14	4,2	18	2000	C5
22282-05-2413323X2000	A	24 B-1	1 1/2X1	33	24	38	23	5,5	30	2000	C9
22282-05-0822114X2000	B	08 B-2	1/2X5/16	21,2	7,4	20	14	2,2	17	2000	C3
22282-05-1022514X2000	B	10 B-2	5/8X3/8	25,7	9,3	20	14	2,6	17	2000	C3
22282-05-1223015X2000	B	12 B-2	3/4X7/16	30,7	11,3	28	15	2,4	20	2000	C5
22282-05-1624820X2000	B	16 B-2	1X17mm	48	16	38	20	3,5	27	2000	C9
22282-05-2025522X2000	B	20 B-2	1 1/4X3/4	55	18	60	22	4,2	30	2000	C12
22282-05-2427225X2000	B	24 B-2	1 1/2X1	72	24	60	25	5,5	35	2000	C12