



## 产品说明

## 产品描述:

集成了夹紧加强垫的星形旋钮与标准星形旋钮相比,可实现双倍夹持

此外,此产品还可用于手力有限的人员(例如用于康复区),以较少的 力获得相当的夹持力。松开夹紧的星形旋钮时,同样不费力气。

内置的推力滚针轴承可增加夹持力,夹紧时可在紧固的接触面上产生非 常小的表面摩擦。经硬化处理的设备垫片专为高夹持力而设计,轴承额 定载荷高,使用寿命长。

通过大的紧固支承面来保护夹紧的工件。因此不再需要垫片。

由于采用模块化结构,因此可提供许多特殊规格。

## 材料:

热塑性塑料,黑色。

强度等级为 5.8 的钢制部件或者不锈钢 1.4305。


经蓝色钝化处理的钢制件或亮色不锈钢。

 
推力滚针轴承,带经硬化和磨光处理的限位垫片。

机械、仪器和设备制造,康复区。

## 优点:

在使用同样的紧固力矩的情况下,显著增加了夹持力。 高质量轴向滚针轴承,额定载荷高,使用寿命长。 稳固的支撑面保护了组件。

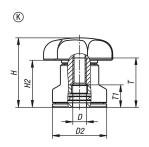



订货号	类型	材料	D	D1	D2	Н	H2	Т	T1
06210-10-206	K	钢制	M6	32	24	31	21	22	10
06210-10-208	K	钢制	M8	40	25	35	23	22	10

# 06210-10\_K 带夹紧加强垫的塑料星形旋钮,K 型,带螺纹轴套



## 商品概述

订货号	类型	材料	D	D1	D2	Н	H2	Т	T1
06210-10-210	K	钢制	M10	50	30	42	27	27	10
06210-10-212	K	钢制	M12	63	35	47	28	27	10
06210-10-306	K	不锈钢	M6	32	24	31	21	22	10
06210-10-308	K	不锈钢	M8	40	25	35	23	22	10
06210-10-310	K	不锈钢	M10	50	30	42	27	27	10
06210-10-312	K	不锈钢	M12	63	35	47	28	27	10