

商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明

材料：

旋钮，热固塑料 PF 31。


棒钢 或 不锈钢 1.4305。

规格：

热固塑料，黑色，高光泽抛光。

黑色氧化钢或亮色不锈钢。

图纸

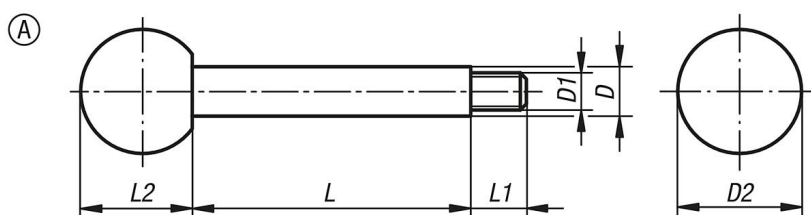

商品概述

订货号	主体材料	类型	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-2A2X35	钢制	A	8	1/4-20	20	35	9	18
06360-2A2X50	钢制	A	8	1/4-20	20	50	9	18
06360-2A2X65	钢制	A	8	1/4-20	20	65	9	18
06360-2A3X50	钢制	A	10	5/16-18	25	50	13	22,5
06360-2A3X65	钢制	A	10	5/16-18	25	65	13	22,5
06360-2A3X80	钢制	A	10	5/16-18	25	80	13	22,5
06360-2A3X100	钢制	A	10	5/16-18	25	100	13	22,5
06360-2A4X65	钢制	A	12	3/8-16	32	65	15	29
06360-2A4X80	钢制	A	12	3/8-16	32	80	15	29
06360-2A4X100	钢制	A	12	3/8-16	32	100	15	29
06360-2A4X125	钢制	A	12	3/8-16	32	125	15	29
06360-2A5X80	钢制	A	14	1/2-13	36	80	16	33
06360-2A5X100	钢制	A	14	1/2-13	36	100	16	33
06360-2A5X125	钢制	A	14	1/2-13	36	125	16	33
06360-2A5X160	钢制	A	14	1/2-13	36	160	16	33
06360-12A2X35	不锈钢	A	8	1/4-20	20	35	9	18
06360-12A2X50	不锈钢	A	8	1/4-20	20	50	9	18
06360-12A2X65	不锈钢	A	8	1/4-20	20	65	9	18
06360-12A3X50	不锈钢	A	10	5/16-18	25	50	13	22,5
06360-12A3X65	不锈钢	A	10	5/16-18	25	65	13	22,5
06360-12A3X80	不锈钢	A	10	5/16-18	25	80	13	22,5
06360-12A3X100	不锈钢	A	10	5/16-18	25	100	13	22,5
06360-12A4X65	不锈钢	A	12	3/8-16	32	65	15	29
06360-12A4X80	不锈钢	A	12	3/8-16	32	80	15	29
06360-12A4X100	不锈钢	A	12	3/8-16	32	100	15	29
06360-12A4X125	不锈钢	A	12	3/8-16	32	125	15	29
06360-12A5X80	不锈钢	A	14	1/2-13	36	80	16	33
06360-12A5X100	不锈钢	A	14	1/2-13	36	100	16	33
06360-12A5X125	不锈钢	A	14	1/2-13	36	125	16	33
06360-12A5X160	不锈钢	A	14	1/2-13	36	160	16	33

商品概述
