

商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明

材料：

旋钮，热固塑料 PF 31。


棒钢 或不锈钢 1.4305。

规格：

热固塑料，黑色，高光泽抛光。

黑色氧化钢或亮色不锈钢。

图纸

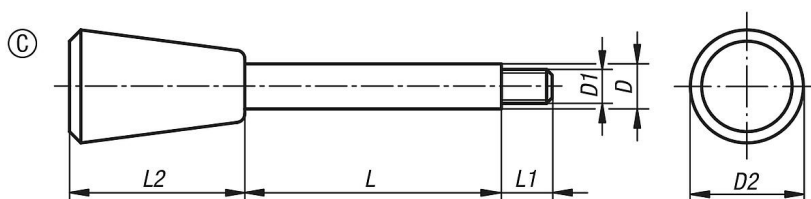

商品概述

订货号	主体材料	类型	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-4A2X35	钢制	C	8	1/4-20	20	35	9	31
06360-4A2X50	钢制	C	8	1/4-20	20	50	9	31
06360-4A2X65	钢制	C	8	1/4-20	20	65	9	31
06360-4A3X50	钢制	C	10	5/16-18	25	50	13	38
06360-4A3X65	钢制	C	10	5/16-18	25	65	13	38
06360-4A3X80	钢制	C	10	5/16-18	25	80	13	38
06360-4A3X100	钢制	C	10	5/16-18	25	100	13	38
06360-4A4X65	钢制	C	12	3/8-16	30	65	15	46
06360-4A4X80	钢制	C	12	3/8-16	30	80	15	46
06360-4A4X100	钢制	C	12	3/8-16	30	100	15	46
06360-4A4X125	钢制	C	12	3/8-16	30	125	15	46
06360-4A5X80	钢制	C	14	1/2-13	35	80	16	53
06360-4A5X100	钢制	C	14	1/2-13	35	100	16	53
06360-4A5X125	钢制	C	14	1/2-13	35	125	16	53
06360-4A5X160	钢制	C	14	1/2-13	35	160	16	53
06360-14A2X35	不锈钢	C	8	1/4-20	20	35	9	31
06360-14A2X50	不锈钢	C	8	1/4-20	20	50	9	31
06360-14A2X65	不锈钢	C	8	1/4-20	20	65	9	31
06360-14A3X50	不锈钢	C	10	5/16-18	25	50	13	38
06360-14A3X65	不锈钢	C	10	5/16-18	25	65	13	38
06360-14A3X80	不锈钢	C	10	5/16-18	25	80	13	38
06360-14A3X100	不锈钢	C	10	5/16-18	25	100	13	38
06360-14A4X65	不锈钢	C	12	3/8-16	30	65	15	46
06360-14A4X80	不锈钢	C	12	3/8-16	30	80	15	46
06360-14A4X100	不锈钢	C	12	3/8-16	30	100	15	46
06360-14A4X125	不锈钢	C	12	3/8-16	30	125	15	46
06360-14A5X80	不锈钢	C	14	1/2-13	35	80	16	53
06360-14A5X100	不锈钢	C	14	1/2-13	35	100	16	53
06360-14A5X125	不锈钢	C	14	1/2-13	35	125	16	53
06360-14A5X160	不锈钢	C	14	1/2-13	35	160	16	53

商品概述
