

商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明

材料：

旋钮，热固塑料 PF 31。


棒钢 或不锈钢 1.4305。

规格：

热固塑料，黑色，高光泽抛光。

黑色氧化钢或亮色不锈钢。

图纸

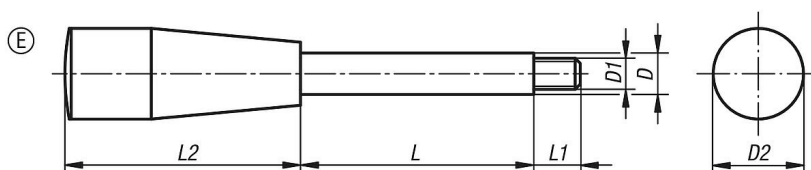

商品概述

订货号	规格	类型	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-6A2X35	钢制	E	8	1/4-20	17	35	9	45
06360-6A2X50	钢制	E	8	1/4-20	17	50	9	45
06360-6A2X65	钢制	E	8	1/4-20	17	65	9	45
06360-6A3X50	钢制	E	10	5/16-18	23	50	13	61
06360-6A3X65	钢制	E	10	5/16-18	23	65	13	61
06360-6A3X80	钢制	E	10	5/16-18	23	80	13	61
06360-6A3X100	钢制	E	10	5/16-18	23	100	13	61
06360-6A4X65	钢制	E	12	3/8-16	29	65	15	71
06360-6A4X80	钢制	E	12	3/8-16	29	80	15	71
06360-6A4X100	钢制	E	12	3/8-16	29	100	15	71
06360-6A4X125	钢制	E	12	3/8-16	29	125	15	71
06360-6A5X80	钢制	E	14	1/2-13	29	80	16	71
06360-6A5X100	钢制	E	14	1/2-13	29	100	16	71
06360-6A5X125	钢制	E	14	1/2-13	29	125	16	71
06360-6A5X160	钢制	E	14	1/2-13	29	160	16	71
06360-16A2X35	不锈钢	E	8	1/4-20	17	35	9	45
06360-16A2X50	不锈钢	E	8	1/4-20	17	50	9	45
06360-16A2X65	不锈钢	E	8	1/4-20	17	65	9	45
06360-16A3X50	不锈钢	E	10	5/16-18	23	50	13	61
06360-16A3X65	不锈钢	E	10	5/16-18	23	65	13	61
06360-16A3X80	不锈钢	E	10	5/16-18	23	80	13	61
06360-16A3X100	不锈钢	E	10	5/16-18	23	100	13	61
06360-16A4X65	不锈钢	E	12	3/8-16	29	65	15	71
06360-16A4X80	不锈钢	E	12	3/8-16	29	80	15	71
06360-16A4X100	不锈钢	E	12	3/8-16	29	100	15	71
06360-16A4X125	不锈钢	E	12	3/8-16	29	125	15	71
06360-16A5X80	不锈钢	E	14	1/2-13	29	80	16	71
06360-16A5X100	不锈钢	E	14	1/2-13	29	100	16	71
06360-16A5X125	不锈钢	E	14	1/2-13	29	125	16	71
06360-16A5X160	不锈钢	E	14	1/2-13	29	160	16	71

商品概述
