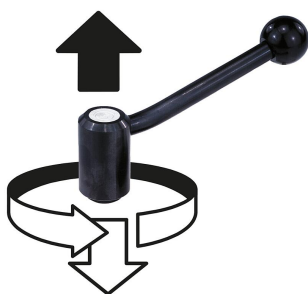


## 商品描述/产品说明

INCH  
Parts抬起  
脱开

## 产品说明

材料：  
金属件不锈钢 1.4305。  
塑料手柄球，黑色。


规格：  
钢制 亮色

订购须知：  
从 70 mm 的螺钉长度开始，这些螺钉被制成 60 mm 长。

根据要求：  
其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。  
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：  
1) 平端 DIN EN ISO 4753

## 图纸

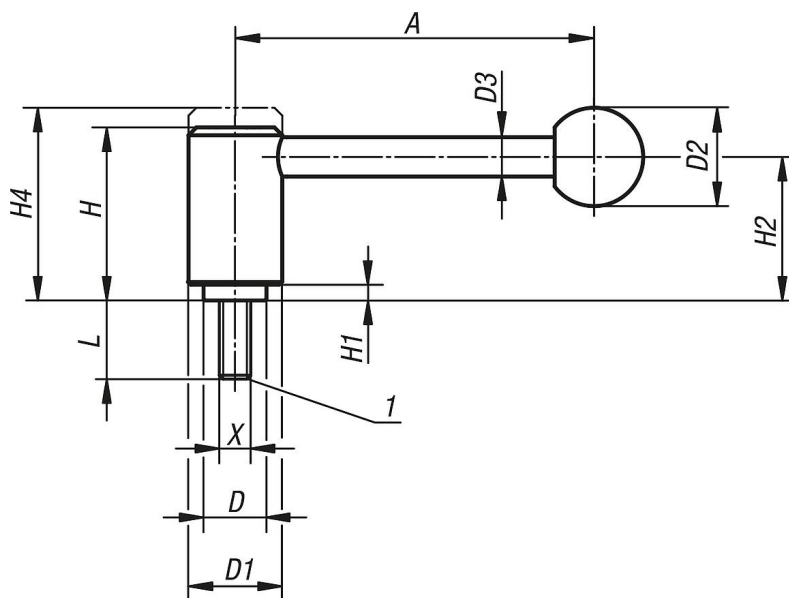

## 商品概述

| 订货号         | 类型 | 尺寸 | X       | A=手柄长度 | D  | D1 | D2 | D3 | H    | H1  | H2 | H4   | L                    | 齿数 |
|-------------|----|----|---------|--------|----|----|----|----|------|-----|----|------|----------------------|----|
| 06381-1A32X | 0° | 1  | 5/16-18 | 92     | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 15/20/25/30/40/50/60 | 22 |
| 06381-1A42X | 0° | 1  | 3/8-16  | 92     | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 15/20/25/30/40/50/60 | 22 |
| 06381-1A52X | 0° | 1  | 1/2-13  | 92     | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 15/20/25/30/40/50/60 | 22 |
| 06381-2A52X | 0° | 2  | 1/2-13  | 111    | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 20/25/30/40/50/60    | 24 |

## 商品概述

| 订货号         | 类型 | 尺寸 | X      | A=手柄长度 | D  | D1 | D2 | D3 | H    | H1  | H2   | H4   | L                          | 齿数 |
|-------------|----|----|--------|--------|----|----|----|----|------|-----|------|------|----------------------------|----|
| 06381-3A52X | 0° | 3  | 1/2-13 | 134,5  | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 65   | 20/25/30/40/50/60/70/80/90 | 26 |
| 06381-3A62X | 0° | 3  | 5/8-11 | 134,5  | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 65   | 20/25/30/40/50/60/70/80/90 | 26 |
| 06381-4A62X | 0° | 4  | 5/8-11 | 134    | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 30/40/50/60/70/80/90       | 36 |
| 06381-4A72X | 0° | 4  | 3/4-10 | 134    | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 30/40/50/60/70/80/90       | 36 |