

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制：
顶销硬化处理：
强度等级 5.8。

不锈钢：
顶销未经硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：
钢制：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。


不锈钢：
顶销未经硬化处理，抛光及氧化处理。

提示：
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间，为避免顶销弹回，可选用C型或D型。

根据要求：
特殊类型。

图纸

C型
带拔出锁槽
不带锁紧螺母

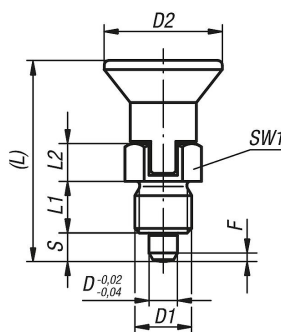

商品概述

订货号 钢制 短型	订货号 不锈钢 短型	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-7004AK	03089-17004AK	C	4	5/16-24	18	29,5	6	6	4	10	1	6	12
03089-7105AL	03089-17105AL	C	5	3/8-24	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
03089-7206A5	03089-17206A5	C	6	1/2-13	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
03089-7308A6	03089-17308A6	C	8	5/8-11	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
03089-7410A7	03089-17410A7	C	10	3/4-10	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32

商品概述
