

## 商品描述/产品说明

INCH  
Parts


## 产品说明

材料：  
钢制套筒 强度等级5.8。  
钢制顶销。  
弹簧为KI. D.弹簧钢。

规格：  
黑色氧化。顶销硬化处理。

提示：  
英制产品目录中的D型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

## 图纸

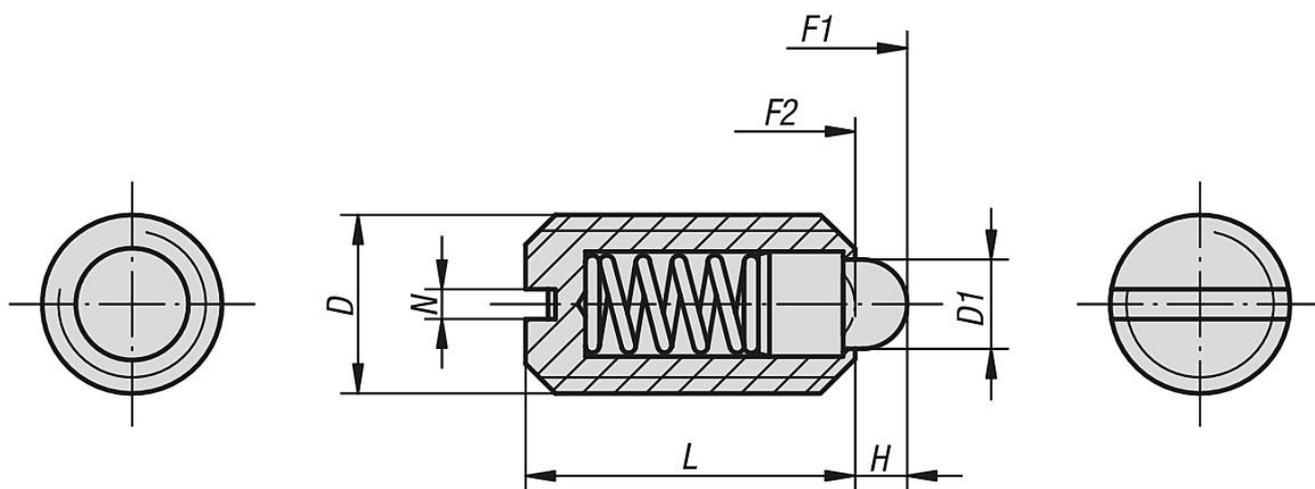

## 商品概述

订货号	弹簧弹力	D	D1	L	H	N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N
03020-AG	标准弹簧弹力	8-36	1,8	9	1,5	0,6	20	6
03020-AE	标准弹簧弹力	8-32	1,8	9	1,5	0,6	20	6
03020-A1	标准弹簧弹力	10-32	2,4	12	2	0,8	20	6
03020-A2	标准弹簧弹力	1/4-20	2,7	14	2	1	20	7
03020-AJ	标准弹簧弹力	1/4-28	2,7	14	2	1	20	7
03020-A3	标准弹簧弹力	5/16-18	4	16	2	1,2	30	15
03020-A4	标准弹簧弹力	3/8-16	4,5	19	2,5	1,6	35	20
03020-A5	标准弹簧弹力	1/2-13	6	22	3,5	2	55	30
03020-A6	标准弹簧弹力	5/8-11	8,5	24	4,5	2,5	100	45
03020-1AG	轻弹簧弹力	8-36	1,8	9	1,5	0,6	7	2
03020-1AE	轻弹簧弹力	8-32	1,8	9	1,5	0,6	10	3
03020-1A1	轻弹簧弹力	10-32	2,4	12	2	0,8	10	3
03020-1A2	轻弹簧弹力	1/4-20	2,7	14	2	1	10	4
03020-1AJ	轻弹簧弹力	1/4-28	2,7	14	2	1	9	3
03020-1A3	轻弹簧弹力	5/16-18	4	16	2	1,2	15	7
03020-1A4	轻弹簧弹力	3/8-16	4,5	19	2,5	1,6	16	9
03020-1A5	轻弹簧弹力	1/2-13	6	22	3,5	2	26	14
03020-1A6	轻弹簧弹力	5/8-11	8,5	24	4,5	2,5	50	22

商品概述

---