

商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明

材料：

钢制套筒强度等级为5.8。

钢制顶珠。

弹簧为KI. D.弹簧钢。


规格：

黑色氧化。顶珠硬化处理。


提示：

英制产品目录中的D型和S型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

Arbeitsbereich

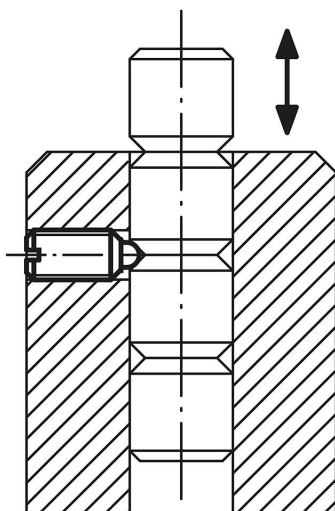

图纸

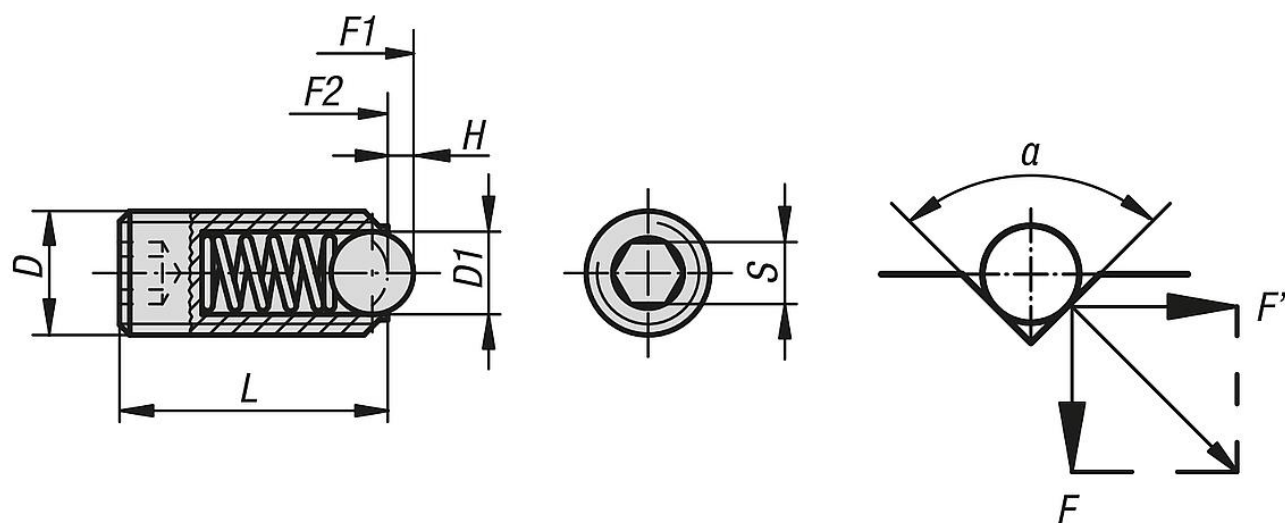

$$\alpha = 60^\circ, F' = 1,732 \times F$$

$$\alpha = 90^\circ, F' = F$$

$$\alpha = 120^\circ, F' = 0,577 \times F$$

商品概述

订货号	弹簧弹力	D	D1	H	L	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03030-A2	标准弹簧弹力	1/4-20	3,5	1	15	1/8	9	13
03030-AJ	标准弹簧弹力	1/4-28	3,5	1	15	1/8	9	13
03030-A3	标准弹簧弹力	5/16-18	5	1,5	18	5/32	15	30
03030-A4	标准弹簧弹力	3/8-16	6	2	23	3/16	20	40
03030-A5	标准弹簧弹力	1/2-13	8	2,5	26	7/32	30	55
03030-A6	标准弹簧弹力	5/8-11	10	3,5	33	5/16	65	125
03030-2A2	加强弹簧弹力	1/4-20	3,5	1	15	1/8	28	40
03030-2AJ	加强弹簧弹力	1/4-28	3,5	1	15	1/8	28	40
03030-2A3	加强弹簧弹力	5/16-18	5	1,5	18	5/32	47	73
03030-2A4	加强弹簧弹力	3/8-16	6	2	23	3/16	66	100
03030-2A5	加强弹簧弹力	1/2-13	8	2,5	26	7/32	66	120
03030-2A6	加强弹簧弹力	5/8-11	10	3,5	33	5/16	90	180