

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
套筒 1.4305。
顶珠 1.4034。
弹簧 1.4310。

规格：
亮色。顶珠硬化处理。

提示：
英制产品目录中的D型和S型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸

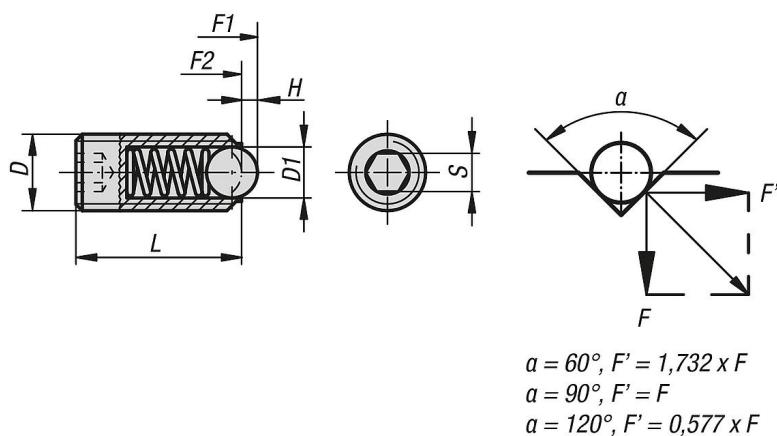

商品概述

订货号	弹簧弹力	D	D1	H	L	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03035-AJ	标准弹簧弹力	1/4-28	3,5	1	15	1/8	9	13
03035-A2	标准弹簧弹力	1/4-20	3,5	1	15	1/8	9	13
03035-A3	标准弹簧弹力	5/16-18	5	1,5	18	5/32	15	30
03035-A4	标准弹簧弹力	3/8-16	6	2	23	3/16	20	35
03035-A5	标准弹簧弹力	1/2-13	8	2,5	26	7/32	30	55
03035-A6	标准弹簧弹力	5/8-11	10	3,5	33	5/16	65	125
03035-2AJ	加强弹簧弹力	1/4-28	3,5	1	15	1/8	28	40
03035-2A2	加强弹簧弹力	1/4-20	3,5	1	15	1/8	28	40
03035-2A3	加强弹簧弹力	5/16-18	5	1,5	18	5/32	47	73
03035-2A4	加强弹簧弹力	3/8-16	6	2	23	3/16	66	100
03035-2A5	加强弹簧弹力	1/2-13	8	2,5	26	7/32	66	120
03035-2A6	加强弹簧弹力	5/8-11	10	3,5	33	5/16	90	180