

INCH
Parts



产品说明

材料：
钢制：
顶销硬化处理：
强度等级 5.8。

不锈钢：
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：
钢制：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。


不锈钢：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。

提示：
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。

根据要求：
特殊类型。

图纸提示：
A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母
C型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
D型: 带拔出锁槽, 带锁紧螺母

图纸

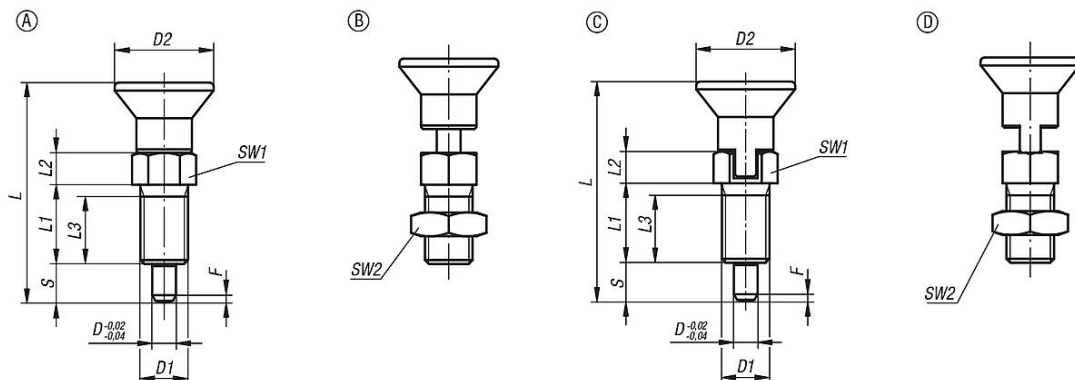

03089 inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞，带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销，inch



商品概述

订货号	尺寸	主体材料	定位销	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-21903AJ	9	钢制	经硬化处理	A	3	1/4-28	14	33	12	5	10	5	8	-	0,8	4,5	12
03089-21004AK	0	钢制	经硬化处理	A	4	5/16-24	18	40,5	15	6	13	6	10	-	1	6	15
03089-21105AL	1	钢制	经硬化处理	A	5	3/8-24	21	46,5	17	7	15	8	13	-	1,3	5	16
03089-21206A5	2	钢制	经硬化处理	A	6	1/2-13	25	55	20	8	17	9	14	-	1,8	6	18
03089-21308A6	3	钢制	经硬化处理	A	8	5/8-11	33	72	26	10	23	12	19	-	2,3	15	45
03089-21410A7	4	钢制	经硬化处理	A	10	3/4-10	33	79	28	12	25	15	22	-	2,8	15	43
03089-21412AO	4	钢制	经硬化处理	A	12	3/4-16	33	84	28	14	25	18	22	-	2,8	15	51
03089-21516A8	5	钢制	经硬化处理	A	16	1-8	40	104	32	18	28	24	27	-	3,2	20	50
03089-21903AJ	9	不锈钢	经硬化处理	A	3	1/4-28	14	33	12	5	10	5	8	-	0,8	4,5	12
03089-21004AK	0	不锈钢	经硬化处理	A	4	5/16-24	18	40,5	15	6	13	6	10	-	1	6	15
03089-21105AL	1	不锈钢	经硬化处理	A	5	3/8-24	21	46,5	17	7	15	8	13	-	1,3	5	16
03089-21206A5	2	不锈钢	经硬化处理	A	6	1/2-13	25	55	20	8	17	9	14	-	1,8	6	18
03089-21308A6	3	不锈钢	经硬化处理	A	8	5/8-11	33	72	26	10	23	12	19	-	2,3	15	45
03089-21410A7	4	不锈钢	经硬化处理	A	10	3/4-10	33	79	28	12	25	15	22	-	2,8	15	43
03089-21412AO	4	不锈钢	经硬化处理	A	12	3/4-16	33	84	28	14	25	18	22	-	2,8	15	51
03089-21516A8	5	不锈钢	经硬化处理	A	16	1-8	40	104	32	18	28	24	27	-	3,2	20	50
03089-211903AJ	9	不锈钢	未硬化处理	A	3	1/4-28	14	33	12	5	10	5	8	-	0,8	4,5	12
03089-211004AK	0	不锈钢	未硬化处理	A	4	5/16-24	18	40,5	15	6	13	6	10	-	1	6	15
03089-211105AL	1	不锈钢	未硬化处理	A	5	3/8-24	21	46,5	17	7	15	8	13	-	1,3	5	16
03089-211206A5	2	不锈钢	未硬化处理	A	6	1/2-13	25	55	20	8	17	9	14	-	1,8	6	18
03089-211308A6	3	不锈钢	未硬化处理	A	8	5/8-11	33	72	26	10	23	12	19	-	2,3	15	45
03089-211410A7	4	不锈钢	未硬化处理	A	10	3/4-10	33	79	28	12	25	15	22	-	2,8	15	43
03089-211412AO	4	不锈钢	未硬化处理	A	12	3/4-16	33	84	28	14	25	18	22	-	2,8	15	51
03089-211516A8	5	不锈钢	未硬化处理	A	16	1-8	40	104	32	18	28	24	27	-	3,2	20	50
03089-22903AJ	9	钢制	经硬化处理	B	3	1/4-28	14	33	12	5	10	5	8	7/16	0,8	4,5	12
03089-22004AK	0	钢制	经硬化处理	B	4	5/16-24	18	40,5	15	6	13	6	10	1/2	1	6	15
03089-22105AL	1	钢制	经硬化处理	B	5	3/8-24	21	46,5	17	7	15	8	13	9/16	1,3	5	16
03089-22206A5	2	钢制	经硬化处理	B	6	1/2-13	25	55	20	8	17	9	14	3/4	1,8	6	18
03089-22308A6	3	钢制	经硬化处理	B	8	5/8-11	33	72	26	10	23	12	19	15/16	2,3	15	45
03089-22410A7	4	钢制	经硬化处理	B	10	3/4-10	33	79	28	12	25	15	22	1-1/8	2,8	15	43
03089-22412AO	4	钢制	经硬化处理	B	12	3/4-16	33	84	28	14	25	18	22	1-1/8	2,8	15	51
03089-22516A8	5	钢制	经硬化处理	B	16	1-8	40	104	32	18	28	24	27	1-1/2	3,2	20	50
03089-202903AJ	9	不锈钢	经硬化处理	B	3	1/4-28	14	33	12	5	10	5	8	7/16	0,8	4,5	12
03089-202004AK	0	不锈钢	经硬化处理	B	4	5/16-24	18	40,5	15	6	13	6	10	1/2	1	6	15
03089-202105AL	1	不锈钢	经硬化处理	B	5	3/8-24	21	46,5	17	7	15	8	13	9/16	1,3	5	16
03089-202206A5	2	不锈钢	经硬化处理	B	6	1/2-13	25	55	20	8	17	9	14	3/4	1,8	6	18
03089-202308A6	3	不锈钢	经硬化处理	B	8	5/8-11	33	72	26	10	23	12	19	15/16	2,3	15	45
03089-202410A7	4	不锈钢	经硬化处理	B	10	3/4-10	33	79	28	12	25	15	22	1-1/8	2,8	15	43
03089-202412AO	4	不锈钢	经硬化处理	B	12	3/4-16	33	84	28	14	25	18	22	1-1/8	2,8	15	51
03089-202516A8	5	不锈钢	经硬化处理	B	16	1-8	40	104	32	18	28	24	27	1-1/2	3,2	20	50
03089-212903AJ	9	不锈钢	未硬化处理	B	3	1/4-28	14	33	12	5	10	5	8	7/16	0,8	4,5	12
03089-212004AK	0	不锈钢	未硬化处理	B	4	5/16-24	18	40,5	15	6	13	6	10	1/2	1	6	15
03089-212105AL	1	不锈钢	未硬化处理	B	5	3/8-24	21	46,5	17	7	15	8	13	9/16	1,3	5	16
03089-212206A5	2	不锈钢	未硬化处理	B	6	1/2-13	25	55	20	8	17	9	14	3/4	1,8	6	18
03089-212308A6	3	不锈钢	未硬化处理	B	8	5/8-11	33	72	26	10	23	12	19	15/16	2,3	15	45
03089-212410A7	4	不锈钢	未硬化处理	B	10	3/4-10	33	79	28	12	25	15	22	1-1/8	2,8	15	43
03089-212412AO	4	不锈钢	未硬化处理	B	12	3/4-16	33	84	28	14	25	18	22	1-1/8	2,8	15	51
03089-212516A8	5	不锈钢	未硬化处理	B	16	1-8	40	104	32	18	28	24	27	1-1/2	3,2	20	50