
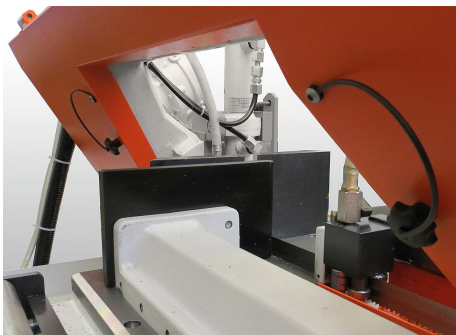


商品描述/产品说明

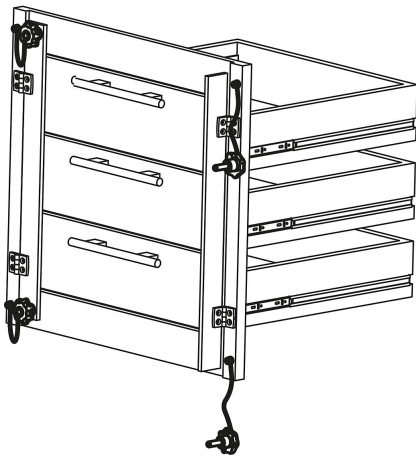

产品说明

材料：
热塑性塑料材质的星型旋钮。
钢制衬套和螺栓。
弹性 TPU 材质的连接线。


规格：
衬套和螺栓，亮色。

装配：
在连接线未夹紧的状态下进行安装。
连接线固定位置不要离旋钮过远。

附件：
连接线也可以作为配件购买，相关内容参见 K0743.04190。

图纸提示：
KS 型：带螺纹轴套，带盖子
LS 型：带外螺纹

图纸

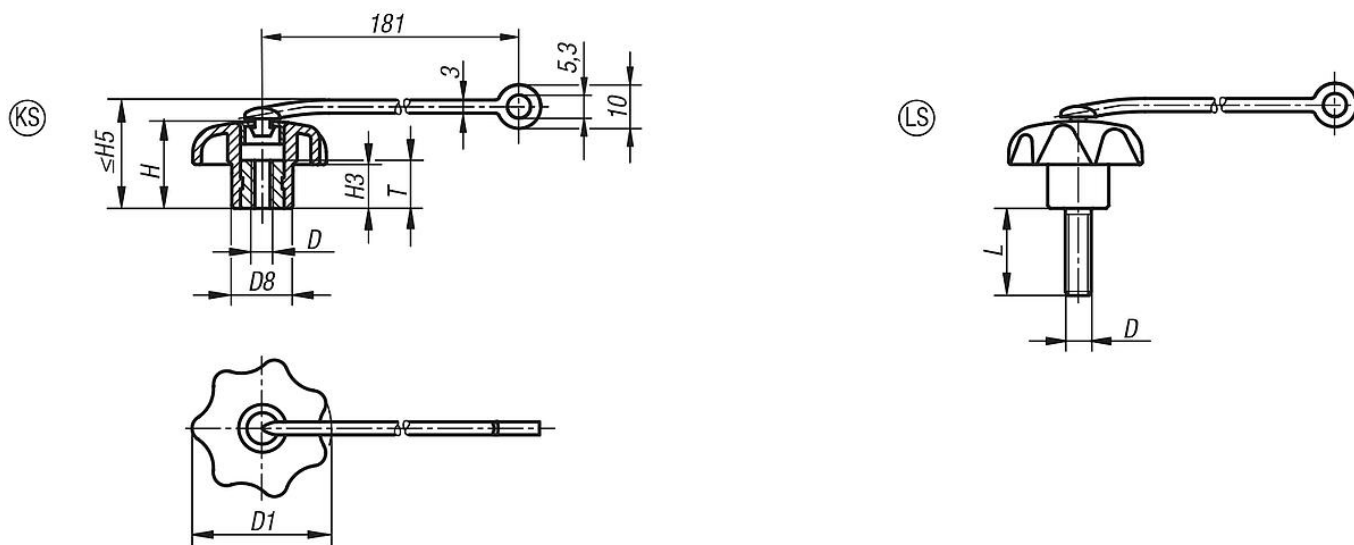

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	L	T
06220-6AE	KS	黑色 RAL 7021	8-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6AE5	KS	灰色 RAL 7035	8-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6AE6	KS	红色 RAL 3020	8-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6AE7	KS	黄色 RAL 1021	8-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A1	KS	黑色 RAL 7021	10-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A15	KS	灰色 RAL 7035	10-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A16	KS	红色 RAL 3020	10-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A17	KS	黄色 RAL 1021	10-32	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A21	KS	黑色 RAL 7021	1/4-20	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A215	KS	灰色 RAL 7035	1/4-20	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A216	KS	红色 RAL 3020	1/4-20	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A217	KS	黄色 RAL 1021	1/4-20	25	12	16	8	22	-	10
06220-6A11	KS	黑色 RAL 7021	10-32	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A115	KS	灰色 RAL 7035	10-32	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A116	KS	红色 RAL 3020	10-32	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A117	KS	黄色 RAL 1021	10-32	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A2	KS	黑色 RAL 7021	1/4-20	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A25	KS	灰色 RAL 7035	1/4-20	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A26	KS	红色 RAL 3020	1/4-20	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A27	KS	黄色 RAL 1021	1/4-20	32	14	20	10	26	-	10
06220-6A3	KS	黑色 RAL 7021	5/16-18	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A35	KS	灰色 RAL 7035	5/16-18	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A36	KS	红色 RAL 3020	5/16-18	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A37	KS	黄色 RAL 1021	5/16-18	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A41	KS	黑色 RAL 7021	3/8-16	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A415	KS	灰色 RAL 7035	3/8-16	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A416	KS	红色 RAL 3020	3/8-16	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A417	KS	黄色 RAL 1021	3/8-16	40	18	25	13	31	-	14
06220-6A31	KS	黑色 RAL 7021	5/16-18	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A315	KS	灰色 RAL 7035	5/16-18	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A316	KS	红色 RAL 3020	5/16-18	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A317	KS	黄色 RAL 1021	5/16-18	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A4	KS	黑色 RAL 7021	3/8-16	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A45	KS	灰色 RAL 7035	3/8-16	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A46	KS	红色 RAL 3020	3/8-16	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A47	KS	黄色 RAL 1021	3/8-16	50	22	32	17	38	-	14
06220-6A51	KS	黑色 RAL 7021	1/2-13	50	22	32	17	38	-	18
06220-6A515	KS	灰色 RAL 7035	1/2-13	50	22	32	17	38	-	18
06220-6A516	KS	红色 RAL 3020	1/2-13	50	22	32	17	38	-	18
06220-6A517	KS	黄色 RAL 1021	1/2-13	50	22	32	17	38	-	18

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	L	T
06220-6A42	KS	黑色 RAL 7021	3/8-16	63	26	40	21	46	-	14
06220-6A425	KS	灰色 RAL 7035	3/8-16	63	26	40	21	46	-	14
06220-6A426	KS	红色 RAL 3020	3/8-16	63	26	40	21	46	-	14
06220-6A427	KS	黄色 RAL 1021	3/8-16	63	26	40	21	46	-	14
06220-6A5	KS	黑灰色 RAL 7021	1/2-13	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A55	KS	灰色 RAL 7035	1/2-13	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A56	KS	红色 RAL 3020	1/2-13	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A57	KS	黄色 RAL 1021	1/2-13	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A6	KS	黑色 RAL 7021	5/8-11	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A65	KS	灰色 RAL 7035	5/8-11	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A66	KS	红色 RAL 3020	5/8-11	63	26	40	21	46	-	18
06220-6A67	KS	黄色 RAL 1021	5/8-11	63	26	40	21	46	-	18
06220-7A1X10	LS	黑色 RAL 7021	10-32	25	12	16	8	22	10	-
06220-7A15X10	LS	灰色 RAL 7035	10-32	25	12	16	8	22	10	-
06220-7A16X10	LS	红色 RAL 3020	10-32	25	12	16	8	22	10	-
06220-7A17X10	LS	黄色 RAL 1021	10-32	25	12	16	8	22	10	-
06220-7A1X20	LS	黑色 RAL 7021	10-32	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A15X20	LS	灰色 RAL 7035	10-32	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A16X20	LS	红色 RAL 3020	10-32	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A17X20	LS	黄色 RAL 1021	10-32	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A2X20	LS	黑色 RAL 7021	1/4-20	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A25X20	LS	灰色 RAL 7035	1/4-20	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A26X20	LS	红色 RAL 3020	1/4-20	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A27X20	LS	黄色 RAL 1021	1/4-20	25	12	16	8	22	20	-
06220-7A2X30	LS	黑色 RAL 7021	1/4-20	25	12	16	8	22	30	-
06220-7A25X30	LS	灰色 RAL 7035	1/4-20	25	12	16	8	22	30	-
06220-7A26X30	LS	红色 RAL 3020	1/4-20	25	12	16	8	22	30	-
06220-7A27X30	LS	黄色 RAL 1021	1/4-20	25	12	16	8	22	30	-
06220-7A21X20	LS	黑色 RAL 7021	1/4-20	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A215X20	LS	灰色 RAL 7035	1/4-20	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A216X20	LS	红色 RAL 3020	1/4-20	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A217X20	LS	黄色 RAL 1021	1/4-20	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A21X30	LS	黑色 RAL 7021	1/4-20	32	14	20	10	26	30	-
06220-7A215X30	LS	灰色 RAL 7035	1/4-20	32	14	20	10	26	30	-
06220-7A216X30	LS	红色 RAL 3020	1/4-20	32	14	20	10	26	30	-
06220-7A217X30	LS	黄色 RAL 1021	1/4-20	32	14	20	10	26	30	-
06220-7A3X20	LS	黑色 RAL 7021	5/16-18	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A35X20	LS	灰色 RAL 7035	5/16-18	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A36X20	LS	红色 RAL 3020	5/16-18	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A37X20	LS	黄色 RAL 1021	5/16-18	32	14	20	10	26	20	-
06220-7A3X40	LS	黑色 RAL 7021	5/16-18	32	14	20	10	26	40	-
06220-7A35X40	LS	灰色 RAL 7035	5/16-18	32	14	20	10	26	40	-
06220-7A36X40	LS	红色 RAL 3020	5/16-18	32	14	20	10	26	40	-
06220-7A37X40	LS	黄色 RAL 1021	5/16-18	32	14	20	10	26	40	-
06220-7A31X20	LS	黑色 RAL 7021	5/16-18	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A315X20	LS	灰色 RAL 7035	5/16-18	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A316X20	LS	红色 RAL 3020	5/16-18	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A317X20	LS	黄色 RAL 1021	5/16-18	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A31X40	LS	黑色 RAL 7021	5/16-18	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A315X40	LS	灰色 RAL 7035	5/16-18	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A316X40	LS	红色 RAL 3020	5/16-18	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A317X40	LS	黄色 RAL 1021	5/16-18	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A4X20	LS	黑色 RAL 7021	3/8-16	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A45X20	LS	灰色 RAL 7035	3/8-16	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A46X20	LS	红色 RAL 3020	3/8-16	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A47X20	LS	黄色 RAL 1021	3/8-16	40	18	25	13	31	20	-
06220-7A4X40	LS	黑色 RAL 7021	3/8-16	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A45X40	LS	灰色 RAL 7035	3/8-16	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A46X40	LS	红色 RAL 3020	3/8-16	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A47X40	LS	黄色 RAL 1021	3/8-16	40	18	25	13	31	40	-
06220-7A41X20	LS	黑色 RAL 7021	3/8-16	50	22	32	17	38	20	-
06220-7A415X20	LS	灰色 RAL 7035	3/8-16	50	22	32	17	38	20	-
06220-7A416X20	LS	红色 RAL 3020	3/8-16	50	22	32	17	38	20	-
06220-7A417X20	LS	黄色 RAL 1021	3/8-16	50	22	32	17	38	20	-
06220-7A41X40	LS	黑色 RAL 7021	3/8-16	50	22	32	17	38	40	-

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	L	T
06220-7A415X40	LS	灰色 RAL 7035	3/8-16	50	22	32	17	38	40	-
06220-7A416X40	LS	红色 RAL 3020	3/8-16	50	22	32	17	38	40	-
06220-7A417X40	LS	黄色 RAL 1021	3/8-16	50	22	32	17	38	40	-
06220-7A5X30	LS	黑色 RAL 7021	1/2-13	50	22	32	17	38	30	-
06220-7A55X30	LS	灰色 RAL 7035	1/2-13	50	22	32	17	38	30	-
06220-7A56X30	LS	红色 RAL 3020	1/2-13	50	22	32	17	38	30	-
06220-7A57X30	LS	黄色 RAL 1021	1/2-13	50	22	32	17	38	30	-
06220-7A5X60	LS	黑色 RAL 7021	1/2-13	50	22	32	17	38	60	-
06220-7A55X60	LS	灰色 RAL 7035	1/2-13	50	22	32	17	38	60	-
06220-7A56X60	LS	红色 RAL 3020	1/2-13	50	22	32	17	38	60	-
06220-7A57X60	LS	黄色 RAL 1021	1/2-13	50	22	32	17	38	60	-
06220-7A42X20	LS	黑色 RAL 7021	3/8-16	63	26	40	21	46	20	-
06220-7A425X20	LS	灰色 RAL 7035	3/8-16	63	26	40	21	46	20	-
06220-7A426X20	LS	红色 RAL 3020	3/8-16	63	26	40	21	46	20	-
06220-7A427X20	LS	黄色 RAL 1021	3/8-16	63	26	40	21	46	20	-
06220-7A42X40	LS	黑色 RAL 7021	3/8-16	63	26	40	21	46	40	-
06220-7A425X40	LS	灰色 RAL 7035	3/8-16	63	26	40	21	46	40	-
06220-7A426X40	LS	红色 RAL 3020	3/8-16	63	26	40	21	46	40	-
06220-7A427X40	LS	黄色 RAL 1021	3/8-16	63	26	40	21	46	40	-
06220-7A51X30	LS	黑色 RAL 7021	1/2-13	63	26	40	21	46	30	-
06220-7A515X30	LS	灰色 RAL 7035	1/2-13	63	26	40	21	46	30	-
06220-7A516X30	LS	红色 RAL 3020	1/2-13	63	26	40	21	46	30	-
06220-7A517X30	LS	黄色 RAL 1021	1/2-13	63	26	40	21	46	30	-
06220-7A51X60	LS	黑色 RAL 7021	1/2-13	63	26	40	21	46	60	-
06220-7A515X60	LS	灰色 RAL 7035	1/2-13	63	26	40	21	46	60	-
06220-7A516X60	LS	红色 RAL 3020	1/2-13	63	26	40	21	46	60	-
06220-7A517X60	LS	黄色 RAL 1021	1/2-13	63	26	40	21	46	60	-