

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢。
不锈钢 A2。

规格：
亮色不锈钢。
亮色钢制。
镀锌钢制。

提示：
DIN 5406 限位片用于固定 DIN 981 的帽型螺母。要使用限位片，螺栓螺纹上需要有一个键槽。

图纸

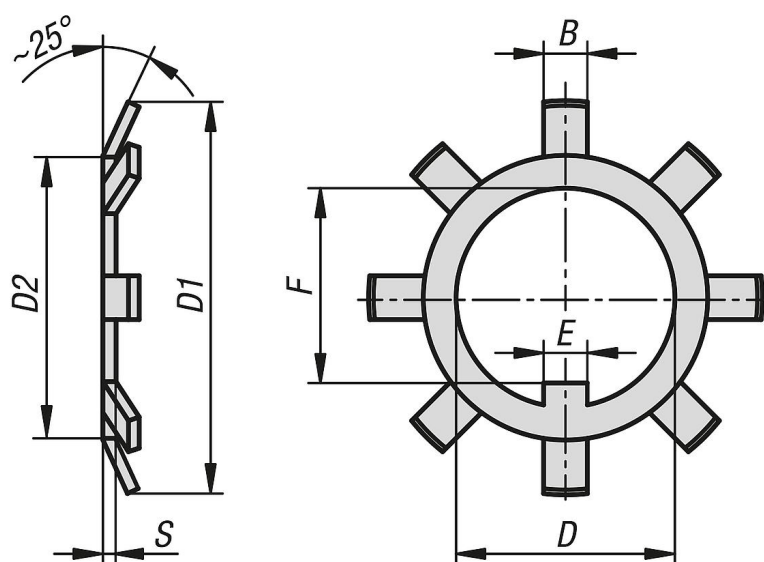

商品概述

订货号	主体材料	主体表面	B	D	D1	D2	E	F	S	适用
07590-02-0010	钢制	亮色	3	10	21	13,5	3	8,5	1	07590-01-0010
07590-02-0012	钢制	亮色	3	12	25	17	3	10,5	1	07590-01-0012
07590-02-0015	钢制	亮色	4	15	28	21	4	13,5	1	07590-01-0015
07590-02-0017	钢制	亮色	4	17	32	24	4	15,5	1	07590-01-0017
07590-02-0020	钢制	亮色	4	20	36	26	4	18,5	1	07590-01-0020
07590-02-0025	钢制	亮色	5	25	42	32	5	23	1,25	07590-01-0025
07590-02-0030	钢制	亮色	5	30	49	38	5	27,5	1,25	07590-01-0030
07590-02-0035	钢制	亮色	5	35	57	44	6	32,5	1,25	07590-01-0035
07590-02-0040	钢制	亮色	6	40	62	50	6	37,5	1,25	07590-01-0040
07590-02-0045	钢制	亮色	6	45	69	56	6	42,5	1,25	07590-01-0045
07590-02-0050	钢制	亮色	6	50	74	61	6	47,5	1,25	07590-01-0050
07590-02-0055	钢制	亮色	7	55	81	67	8	52,5	1,5	07590-01-0055
07590-02-0060	钢制	亮色	7	60	86	73	8	57,5	1,5	07590-01-0060
07590-02-0065	钢制	亮色	7	65	92	79	8	62,5	1,5	07590-01-0065
07590-02-0070	钢制	亮色	8	70	98	85	8	66,5	1,5	07590-01-0070
07590-02-0075	钢制	亮色	8	75	104	90	8	71,5	1,5	07590-01-0075
07590-02-0080	钢制	亮色	8	80	112	95	10	76,5	1,8	07590-01-0080
07590-02-0085	钢制	亮色	8	85	119	102	10	81,8	1,8	07590-01-0085

商品概述

订货号	主体材料	主体表面	B	D	D1	D2	E	F	S	适用
07590-02-0090	钢制	亮色	10	90	126	108	10	86,5	1,8	07590-01-0090
07590-02-0095	钢制	亮色	10	95	133	113	10	91,5	1,8	07590-01-0095
07590-02-0100	钢制	亮色	10	100	142	120	12	96,5	1,8	07590-01-0100
07590-02-1010	钢制	镀锌	3	10	21	13,5	3	8,5	1	07590-01-010
07590-02-1012	钢制	镀锌	3	12	25	17	3	10,5	1	07590-01-012
07590-02-1015	钢制	镀锌	4	15	28	21	4	13,5	1	07590-01-015
07590-02-1017	钢制	镀锌	4	17	32	24	4	15,5	1	07590-01-017
07590-02-1020	钢制	镀锌	4	20	36	26	4	18,5	1	07590-01-020
07590-02-1025	钢制	镀锌	5	25	42	32	5	23	1,25	07590-01-025
07590-02-1030	钢制	镀锌	5	30	49	38	5	27,5	1,25	07590-01-030
07590-02-1035	钢制	镀锌	5	35	57	44	6	32,5	1,25	07590-01-035
07590-02-1040	钢制	镀锌	6	40	62	50	6	37,5	1,25	07590-01-040
07590-02-1045	钢制	镀锌	6	45	69	56	6	42,5	1,25	07590-01-045
07590-02-1050	钢制	镀锌	6	50	74	61	6	47,5	1,25	07590-01-050
07590-02-1055	钢制	镀锌	7	55	81	67	8	52,5	1,5	07590-01-055
07590-02-1060	钢制	镀锌	7	60	86	73	8	57,5	1,5	07590-01-060
07590-02-1065	钢制	镀锌	7	65	92	79	8	62,5	1,5	07590-01-065
07590-02-1070	钢制	镀锌	8	70	98	85	8	66,5	1,5	07590-01-070
07590-02-1075	钢制	镀锌	8	75	104	90	8	71,5	1,5	07590-01-075
07590-02-1080	钢制	镀锌	8	80	112	95	10	76,5	1,8	07590-01-080
07590-02-1085	钢制	镀锌	8	85	119	102	10	81,8	1,8	07590-01-085
07590-02-1090	钢制	镀锌	10	90	126	108	10	86,5	1,8	07590-01-090
07590-02-1095	钢制	镀锌	10	95	133	113	10	91,5	1,8	07590-01-095
07590-02-1100	钢制	镀锌	10	100	142	120	12	96,5	1,8	07590-01-100
07590-02-2010	不锈钢 A2	亮色	3	10	21	13,5	3	8,5	1	07590-01-1010
07590-02-2012	不锈钢 A2	亮色	3	12	25	17	3	10,5	1	07590-01-1012
07590-02-2015	不锈钢 A2	亮色	4	15	28	21	4	13,5	1	07590-01-1015
07590-02-2017	不锈钢 A2	亮色	4	17	32	24	4	15,5	1	07590-01-1017
07590-02-2020	不锈钢 A2	亮色	4	20	36	26	4	18,5	1	07590-01-1020
07590-02-2025	不锈钢 A2	亮色	5	25	42	32	5	23	1,25	07590-01-1025
07590-02-2030	不锈钢 A2	亮色	5	30	49	38	5	27,5	1,25	07590-01-1030
07590-02-2035	不锈钢 A2	亮色	6	35	57	44	5	32,5	1,25	07590-01-1035
07590-02-2040	不锈钢 A2	亮色	6	40	62	50	6	37,5	1,25	07590-01-1040
07590-02-2045	不锈钢 A2	亮色	6	45	69	56	6	42,5	1,25	07590-01-1045
07590-02-2050	不锈钢 A2	亮色	6	50	74	61	6	47,5	1,25	07590-01-1050
07590-02-2055	不锈钢 A2	亮色	7	55	81	67	8	52,5	1,5	07590-01-1055
07590-02-2060	不锈钢 A2	亮色	7	60	86	73	8	57,5	1,5	07590-01-1060
07590-02-2065	不锈钢 A2	亮色	7	65	92	79	8	62,5	1,5	07590-01-1065
07590-02-2070	不锈钢 A2	亮色	8	70	98	85	8	66,5	1,5	07590-01-1070
07590-02-2075	不锈钢 A2	亮色	8	75	104	90	8	71,5	1,5	07590-01-1075
07590-02-2080	不锈钢 A2	亮色	8	80	112	95	10	76,5	1,8	07590-01-1080
07590-02-2085	不锈钢 A2	亮色	8	85	119	102	10	81,8	1,8	07590-01-1085
07590-02-2090	不锈钢 A2	亮色	10	90	126	108	10	86,5	1,8	07590-01-1090
07590-02-2095	不锈钢 A2	亮色	10	95	133	113	10	91,5	1,8	07590-01-1095
07590-02-2100	不锈钢 A2	亮色	10	100	142	120	12	96,5	1,8	07590-01-1100