

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

专为食品加工领域中的应用而研发的 Hygienic DESIGN 螺栓系统。尤为重要的是清洁优化的几何形状和 $Ra \leq 0.8 \mu m$ 的表面粗糙度。预装的密封环完善了整个包装，更加快捷简便地使用产品。

材料：

六角螺栓：不锈钢 1.4404。

密封环：EU10/2011 和符合 FDA 标准的热塑性塑料 (POM)。

规格：

六角螺栓：不锈钢经抛光处理或未经抛光处理。

密封环：RAL 5002 - 深蓝青 (POM)。

提示：

理想情况下，密封圈的支撑面必须平坦且与螺栓孔成直角，表面粗糙度 $Ra \leq 0.8 \mu m$ 。

密封圈不适用于酸性清洗 (pH 值 < 4) 和氧化剂。

温度范围：

-20 °C 至 +100 °C (POM)。

优点：

预组装、可更换的密封环。

符合食品要求的材料。

清洁优化的几何形状。

根据要求：

特殊类型。

注意：

用户必须检查 Hygienic DESIGN 螺纹套管接头是否适合各自的应用。应根据负载和外界影响 (温度、清洁介质、产品介质) 定期检查密封环，必要时进行更换。

供货范围：

六角螺栓含密封环。

附件：

密封圈 07301

带密封圈的不锈钢六角螺母 07280-11。

螺纹规格：


M4 - M16。

图纸提示：

1) 六角螺栓

2) 密封环

图纸

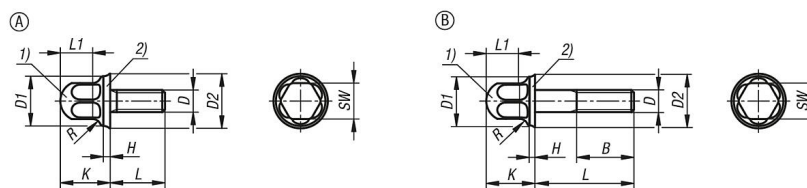

商品概述

订货号	类型	形状类型	主体表面	B	D	D1	D2	H	K	L	L1	R	SW
07170-11-1104X08	A	无轴杆	抛光	-	M4	10	11,25	2	11,1	8	5,9	3	7
07170-11-1104X10	A	无轴杆	抛光	-	M4	10	11,25	2	11,1	10	5,9	3	7
07170-11-1104X12	A	无轴杆	抛光	-	M4	10	11,25	2	11,1	12	5,9	3	7
07170-11-1104X16	A	无轴杆	抛光	-	M4	10	11,25	2	11,1	16	5,9	3	7
07170-11-1104X20	A	无轴杆	抛光	-	M4	10	11,25	2	11,1	20	5,9	3	7
07170-11-1104X25	B	带轴杆	抛光	14	M4	10	11,25	2	11,1	25	5,9	3	7
07170-11-1104X30	B	带轴杆	抛光	14	M4	10	11,25	2	11,1	30	5,9	3	7
07170-11-1104X35	B	带轴杆	抛光	14	M4	10	11,25	2	11,1	35	5,9	3	7
07170-11-1104X40	B	带轴杆	抛光	14	M4	10	11,25	2	11,1	40	5,9	3	7
07170-11-1105X10	A	无轴杆	抛光	-	M5	12	13,25	2	13,1	10	7,4	3	8
07170-11-1105X12	A	无轴杆	抛光	-	M5	12	13,25	2	13,1	12	7,4	3	8
07170-11-1105X16	A	无轴杆	抛光	-	M5	12	13,25	2	13,1	16	7,4	3	8
07170-11-1105X20	A	无轴杆	抛光	-	M5	12	13,25	2	13,1	20	7,4	3	8
07170-11-1105X25	B	带轴杆	抛光	16	M5	12	13,25	2	13,1	25	7,4	3	8
07170-11-1105X30	B	带轴杆	抛光	16	M5	12	13,25	2	13,1	30	7,4	3	8
07170-11-1105X35	B	带轴杆	抛光	16	M5	12	13,25	2	13,1	35	7,4	3	8
07170-11-1105X40	B	带轴杆	抛光	16	M5	12	13,25	2	13,1	40	7,4	3	8
07170-11-1105X45	B	带轴杆	抛光	16	M5	12	13,25	2	13,1	45	7,4	3	8
07170-11-1105X50	B	带轴杆	抛光	16	M5	12	13,25	2	13,1	50	7,4	3	8
07170-11-1106X12	A	无轴杆	抛光	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	12	9,1	3	10
07170-11-1106X16	A	无轴杆	抛光	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	16	9,1	3	10
07170-11-1106X20	A	无轴杆	抛光	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	20	9,1	3	10
07170-11-1106X25	A	无轴杆	抛光	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	25	9,1	3	10
07170-11-1106X30	B	带轴杆	抛光	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	30	9,1	3	10
07170-11-1106X35	B	带轴杆	抛光	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	35	9,1	3	10
07170-11-1106X40	B	带轴杆	抛光	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	40	9,1	3	10
07170-11-1106X45	B	带轴杆	抛光	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	45	9,1	3	10
07170-11-1106X50	B	带轴杆	抛光	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	50	9,1	3	10
07170-11-1106X60	B	带轴杆	抛光	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	60	9,1	3	10
07170-11-1108X16	A	无轴杆	抛光	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	16	11,7	3	13
07170-11-1108X20	A	无轴杆	抛光	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	20	11,7	3	13
07170-11-1108X25	A	无轴杆	抛光	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	25	11,7	3	13
07170-11-1108X30	A	无轴杆	抛光	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	30	11,7	3	13
07170-11-1108X35	A	无轴杆	抛光	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	35	11,7	3	13
07170-11-1108X40	B	带轴杆	抛光	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	40	11,7	3	13
07170-11-1108X45	B	带轴杆	抛光	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	45	11,7	3	13
07170-11-1108X50	B	带轴杆	抛光	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	50	11,7	3	13
07170-11-1108X60	B	带轴杆	抛光	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	60	11,7	3	13
07170-11-1108X70	B	带轴杆	抛光	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	70	11,7	3	13
07170-11-1108X80	B	带轴杆	抛光	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	80	11,7	3	13
07170-11-1110X20	A	无轴杆	抛光	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	20	15	4	16
07170-11-1110X25	A	无轴杆	抛光	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	25	15	4	16
07170-11-1110X30	A	无轴杆	抛光	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	30	15	4	16
07170-11-1110X35	A	无轴杆	抛光	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	35	15	4	16
07170-11-1110X40	A	无轴杆	抛光	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	40	15	4	16
07170-11-1110X45	B	带轴杆	抛光	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	45	15	4	16
07170-11-1110X50	B	带轴杆	抛光	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	50	15	4	16
07170-11-1110X60	B	带轴杆	抛光	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	60	15	4	16
07170-11-1110X70	B	带轴杆	抛光	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	70	15	4	16
07170-11-1110X80	B	带轴杆	抛光	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	80	15	4	16
07170-11-1112X25	A	无轴杆	抛光	-	M12	26	28,25	3	25,1	25	16,1	5	18
07170-11-1112X30	A	无轴杆	抛光	-	M12	26	28,25	3	25,1	30	16,1	5	18
07170-11-1112X35	A	无轴杆	抛光	-	M12	26	28,25	3	25,1	35	16,1	5	18
07170-11-1112X40	A	无轴杆	抛光	-	M12	26	28,25	3	25,1	40	16,1	5	18

商品概述

订货号	类型	形状类型	主体表面	B	D	D1	D2	H	K	L	L1	R	SW
07170-11-1112X45	A	无轴杆	抛光	-	M12	26	28,25	3	25,1	45	16,1	5	18
07170-11-1112X50	B	带轴杆	抛光	30	M12	26	28,25	3	25,1	50	16,1	5	18
07170-11-1112X60	B	带轴杆	抛光	30	M12	26	28,25	3	25,1	60	16,1	5	18
07170-11-1112X70	B	带轴杆	抛光	30	M12	26	28,25	3	25,1	70	16,1	5	18
07170-11-1112X80	B	带轴杆	抛光	30	M12	26	28,25	3	25,1	80	16,1	5	18
07170-11-1116X30	A	无轴杆	抛光	-	M16	35	37,25	3	32,1	30	21,8	6	24
07170-11-1116X35	A	无轴杆	抛光	-	M16	35	37,25	3	32,1	35	21,8	6	24
07170-11-1116X40	A	无轴杆	抛光	-	M16	35	37,25	3	32,1	40	21,8	6	24
07170-11-1116X45	A	无轴杆	抛光	-	M16	35	37,25	3	32,1	45	21,8	6	24
07170-11-1116X50	A	无轴杆	抛光	-	M16	35	37,25	3	32,1	50	21,8	6	24
07170-11-1116X60	A	无轴杆	抛光	-	M16	35	37,25	3	32,1	60	21,8	6	24
07170-11-1116X70	B	带轴杆	抛光	38	M16	35	37,25	3	32,1	70	21,8	6	24
07170-11-1116X80	B	带轴杆	抛光	38	M16	35	37,25	3	32,1	80	21,8	6	24
07170-11-2104X08	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M4	10	11,25	2	11,1	8	5,9	3	7
07170-11-2104X10	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M4	10	11,25	2	11,1	10	5,9	3	7
07170-11-2104X12	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M4	10	11,25	2	11,1	12	5,9	3	7
07170-11-2104X16	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M4	10	11,25	2	11,1	16	5,9	3	7
07170-11-2104X20	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M4	10	11,25	2	11,1	20	5,9	3	7
07170-11-2104X25	B	带轴杆	未经抛光处理	14	M4	10	11,25	2	11,1	25	5,9	3	7
07170-11-2104X30	B	带轴杆	未经抛光处理	14	M4	10	11,25	2	11,1	30	5,9	3	7
07170-11-2104X35	B	带轴杆	未经抛光处理	14	M4	10	11,25	2	11,1	35	5,9	3	7
07170-11-2104X40	B	带轴杆	未经抛光处理	14	M4	10	11,25	2	11,1	40	5,9	3	7
07170-11-2105X10	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M5	12	13,25	2	13,1	10	7,4	3	8
07170-11-2105X12	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M5	12	13,25	2	13,1	12	7,4	3	8
07170-11-2105X16	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M5	12	13,25	2	13,1	16	7,4	3	8
07170-11-2105X20	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M5	12	13,25	2	13,1	20	7,4	3	8
07170-11-2105X25	B	带轴杆	未经抛光处理	16	M5	12	13,25	2	13,1	25	7,4	3	8
07170-11-2105X30	B	带轴杆	未经抛光处理	16	M5	12	13,25	2	13,1	30	7,4	3	8
07170-11-2105X35	B	带轴杆	未经抛光处理	16	M5	12	13,25	2	13,1	35	7,4	3	8
07170-11-2105X40	B	带轴杆	未经抛光处理	16	M5	12	13,25	2	13,1	40	7,4	3	8
07170-11-2105X45	B	带轴杆	未经抛光处理	16	M5	12	13,25	2	13,1	45	7,4	3	8
07170-11-2105X50	B	带轴杆	未经抛光处理	16	M5	12	13,25	2	13,1	50	7,4	3	8
07170-11-2106X12	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	12	9,1	3	10
07170-11-2106X16	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	16	9,1	3	10
07170-11-2106X20	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	20	9,1	3	10
07170-11-2106X25	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	25	9,1	3	10
07170-11-2106X30	B	带轴杆	未经抛光处理	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	30	9,1	3	10
07170-11-2106X35	B	带轴杆	未经抛光处理	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	35	9,1	3	10
07170-11-2106X40	B	带轴杆	未经抛光处理	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	40	9,1	3	10
07170-11-2106X45	B	带轴杆	未经抛光处理	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	45	9,1	3	10
07170-11-2106X50	B	带轴杆	未经抛光处理	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	50	9,1	3	10
07170-11-2106X60	B	带轴杆	未经抛光处理	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	60	9,1	3	10
07170-11-2108X16	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	16	11,7	3	13
07170-11-2108X20	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	20	11,7	3	13
07170-11-2108X25	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	25	11,7	3	13
07170-11-2108X30	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	30	11,7	3	13
07170-11-2108X35	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	35	11,7	3	13
07170-11-2108X40	B	带轴杆	未经抛光处理	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	40	11,7	3	13
07170-11-2108X45	B	带轴杆	未经抛光处理	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	45	11,7	3	13
07170-11-2108X50	B	带轴杆	未经抛光处理	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	50	11,7	3	13
07170-11-2108X60	B	带轴杆	未经抛光处理	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	60	11,7	3	13
07170-11-2108X70	B	带轴杆	未经抛光处理	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	70	11,7	3	13
07170-11-2108X80	B	带轴杆	未经抛光处理	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	80	11,7	3	13
07170-11-2110X20	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	20	15	4	16
07170-11-2110X25	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	25	15	4	16
07170-11-2110X30	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	30	15	4	16
07170-11-2110X35	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	35	15	4	16
07170-11-2110X40	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	40	15	4	16
07170-11-2110X45	B	带轴杆	未经抛光处理	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	45	15	4	16
07170-11-2110X50	B	带轴杆	未经抛光处理	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	50	15	4	16
07170-11-2110X60	B	带轴杆	未经抛光处理	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	60	15	4	16
07170-11-2110X70	B	带轴杆	未经抛光处理	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	70	15	4	16
07170-11-2110X80	B	带轴杆	未经抛光处理	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	80	15	4	16
07170-11-2112X25	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M12	26	28,25	3	25,1	25	16,1	5	18
07170-11-2112X30	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M12	26	28,25	3	25,1	30	16,1	5	18

商品概述

订货号	类型	形状类型	主体表面	B	D	D1	D2	H	K	L	L1	R	SW
07170-11-2112X35	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M12	26	28,25	3	25,1	35	16,1	5	18
07170-11-2112X40	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M12	26	28,25	3	25,1	40	16,1	5	18
07170-11-2112X45	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M12	26	28,25	3	25,1	45	16,1	5	18
07170-11-2112X50	B	带轴杆	未经抛光处理	30	M12	26	28,25	3	25,1	50	16,1	5	18
07170-11-2112X60	B	带轴杆	未经抛光处理	30	M12	26	28,25	3	25,1	60	16,1	5	18
07170-11-2112X70	B	带轴杆	未经抛光处理	30	M12	26	28,25	3	25,1	70	16,1	5	18
07170-11-2112X80	B	带轴杆	未经抛光处理	30	M12	26	28,25	3	25,1	80	16,1	5	18
07170-11-2116X30	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M16	35	37,25	3	32,1	30	21,8	6	24
07170-11-2116X35	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M16	35	37,25	3	32,1	35	21,8	6	24
07170-11-2116X40	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M16	35	37,25	3	32,1	40	21,8	6	24
07170-11-2116X45	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M16	35	37,25	3	32,1	45	21,8	6	24
07170-11-2116X50	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M16	35	37,25	3	32,1	50	21,8	6	24
07170-11-2116X60	A	无轴杆	未经抛光处理	-	M16	35	37,25	3	32,1	60	21,8	6	24
07170-11-2116X70	B	带轴杆	未经抛光处理	38	M16	35	37,25	3	32,1	70	21,8	6	24
07170-11-2116X80	B	带轴杆	未经抛光处理	38	M16	35	37,25	3	32,1	80	21,8	6	24