
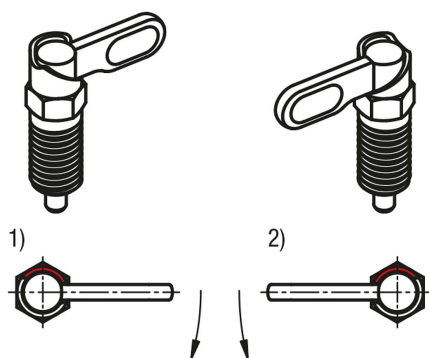


商品描述/产品说明

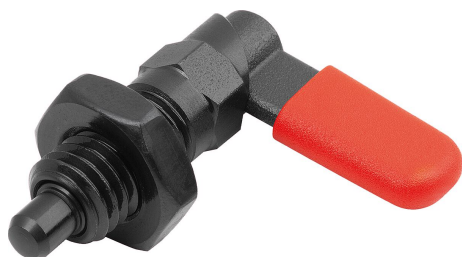

产品说明

产品描述：

用凸轮手柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回，因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置，柱塞顶销保持缩回状态。

通过 180° 的止动面从卡槽跳出，以此防止柱塞顶销重新伸出。

通过选择停止侧（左、右），决定手柄的旋转方向。

材料：

手柄 1.0503。

螺纹套筒和柱塞顶销为易切削钢。

压力弹簧 1.4310。

螺栓帽热塑性塑料 PA。

规格：

螺纹套筒和锁扣经黑色氧化处理。

柱塞顶销硬化，经打磨和黑色氧化。

压力弹簧亮色。

不同颜色的螺栓帽：

- 黑灰色 RAL 7021
- 纯橙色 RAL 2004
- 油菜籽黄色 RAL 1021
- 交通红色 RAL 3020
- 信号绿色 RAL 6032
- 交通蓝色 RAL 5017
- 浅灰色 RAL 7035

优点：

手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。

可选择彩色塑料螺栓帽。

180° 停止，单侧旋转方向。

根据要求：

特殊类型。

附件：

固定支架 03099。


定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。

图纸提示：

1) 左侧限位器

2) 右侧限位器

图纸

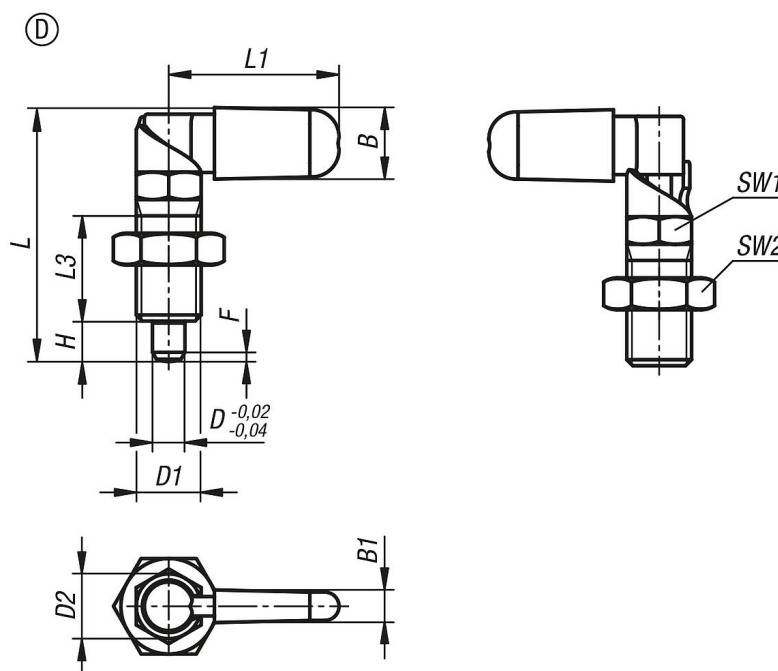

商品概述

订货号	类型	类型 2	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-22-1070410	D	左	黑色 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-1070510	D	左	黑色 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-1070610	D	左	黑色 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-1070512	D	左	黑色 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-1070612	D	左	黑色 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-1070812	D	左	黑色 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-1070616	D	左	黑色 RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-1070816	D	左	黑色 RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-1071016	D	左	黑色 RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-10708201	D	左	黑色 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-10710201	D	左	黑色 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-10712201	D	左	黑色 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-10704102	D	左	橙色 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-10705102	D	左	橙色 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-10706102	D	左	橙色 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-10705122	D	左	橙色 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-10706122	D	左	橙色 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-10708122	D	左	橙色 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-10706162	D	左	橙色 RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-10708162	D	左	橙色 RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-10710162	D	左	橙色 RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-107082012	D	左	橙色 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-107102012	D	左	橙色 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-107122012	D	左	橙色 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-107041016	D	左	黄色 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-107051016	D	左	黄色 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-107061016	D	左	黄色 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-107051216	D	左	黄色 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-107061216	D	左	黄色 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-107081216	D	左	黄色 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-107061616	D	左	黄色 RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-107081616	D	左	黄色 RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-107101616	D	左	黄色 RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-1070820116	D	左	黄色 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-1071020116	D	左	黄色 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-1071220116	D	左	黄色 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60

商品概述

订货号	类型	类型 2	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-22-107041084	D	左	红色 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-107051084	D	左	红色 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-107061084	D	左	红色 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-107051284	D	左	红色 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-107061284	D	左	红色 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-107081284	D	左	红色 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-107061684	D	左	红色 RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-107081684	D	左	红色 RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-107101684	D	左	红色 RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-1070820184	D	左	红色 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-1071020184	D	左	红色 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-1071220184	D	左	红色 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-107041086	D	左	灰色 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-107051086	D	左	灰色 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-107061086	D	左	灰色 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-107051286	D	左	灰色 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-107061286	D	左	灰色 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-107081286	D	左	灰色 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-107061686	D	左	灰色 RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-107081686	D	左	灰色 RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-107101686	D	左	灰色 RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-1070820186	D	左	灰色 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-1071020186	D	左	灰色 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-1071220186	D	左	灰色 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-107041087	D	左	蓝色 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-107051087	D	左	蓝色 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-107061087	D	左	蓝色 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-107051287	D	左	蓝色 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-107061287	D	左	蓝色 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-107081287	D	左	蓝色 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-107061687	D	左	蓝色 RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-107081687	D	左	蓝色 RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-107101687	D	左	蓝色 RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-1070820187	D	左	蓝色 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-1071020187	D	左	蓝色 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-1071220187	D	左	蓝色 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-107041088	D	左	灰色 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-107051088	D	左	灰色 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-107061088	D	左	灰色 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-107051288	D	左	灰色 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-107061288	D	左	灰色 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-107081288	D	左	灰色 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-107061688	D	左	灰色 RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-107081688	D	左	灰色 RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-107101688	D	左	灰色 RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-1070820188	D	左	灰色 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-1071020188	D	左	灰色 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-1071220188	D	左	灰色 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-2070410	D	右	黑色 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-2070510	D	右	黑色 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-2070610	D	右	黑色 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-2070512	D	右	黑色 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-2070612	D	右	黑色 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-2070812	D	右	黑色 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-2070616	D	右	黑色 RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-2070816	D	右	黑色 RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-2071016	D	右	黑色 RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-20708201	D	右	黑色 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-20710201	D	右	黑色 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-20712201	D	右	黑色 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-20704102	D	右	橙色 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-20705102	D	右	橙色 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-20706102	D	右	橙色 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-20705122	D	右	橙色 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15

商品概述

订货号	类型	类型 2	组件颜色	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-22-20706122	D	右	橙色 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-20708122	D	右	橙色 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-20706162	D	右	橙色 RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-20708162	D	右	橙色 RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-20710162	D	右	橙色 RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-207082012	D	右	橙色 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-207102012	D	右	橙色 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-207122012	D	右	橙色 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-207041016	D	右	黄色 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-207051016	D	右	黄色 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-207061016	D	右	黄色 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-207051216	D	右	黄色 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-207061216	D	右	黄色 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-207081216	D	右	黄色 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-207061616	D	右	黄色 RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-207081616	D	右	黄色 RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-207101616	D	右	黄色 RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-2070820116	D	右	黄色 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-2071020116	D	右	黄色 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-2071220116	D	右	黄色 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-207041084	D	右	红色 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-207051084	D	右	红色 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-207061084	D	右	红色 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-207051284	D	右	红色 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-207061284	D	右	红色 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-207081284	D	右	红色 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-207061684	D	右	红色 RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-207081684	D	右	红色 RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-207101684	D	右	红色 RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-2070820184	D	右	红色 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-2071020184	D	右	红色 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-2071220184	D	右	红色 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-207041086	D	右	灰色 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-207051086	D	右	灰色 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-207061086	D	右	灰色 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-207051286	D	右	灰色 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-207061286	D	右	灰色 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-207081286	D	右	灰色 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-207061686	D	右	灰色 RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-207081686	D	右	灰色 RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-207101686	D	右	灰色 RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-2070820186	D	右	灰色 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-2071020186	D	右	灰色 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-2071220186	D	右	灰色 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-207041087	D	右	蓝色 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-207051087	D	右	蓝色 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-207061087	D	右	蓝色 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-207051287	D	右	蓝色 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-207061287	D	右	蓝色 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-207081287	D	右	蓝色 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-207061687	D	右	蓝色 RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-207081687	D	右	蓝色 RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
03099-22-207101687	D	右	蓝色 RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-2070820187	D	右	蓝色 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-2071020187	D	右	蓝色 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-2071220187	D	右	蓝色 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
03099-22-207041088	D	右	灰色 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
03099-22-207051088	D	右	灰色 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
03099-22-207061088	D	右	灰色 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
03099-22-207051288	D	右	灰色 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
03099-22-207061288	D	右	灰色 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
03099-22-207081288	D	右	灰色 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
03099-22-207061688	D	右	灰色 RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
03099-22-207081688	D	右	灰色 RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35

商品概述

订货号	类型	类型 2	组件 颜色	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-22-207101688	D	右	灰色 RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
03099-22-2070820188	D	右	灰色 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
03099-22-2071020188	D	右	灰色 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
03099-22-2071220188	D	右	灰色 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60