

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
铝制或不锈钢制圆管。
热塑性接头。

规格：
铝制圆管经天然阳极氧化或黑色阳极氧化。
不锈钢制圆管经过研磨。
接头有黑灰色 RAL 7021，纯橙色 RAL 2004，油菜籽黄 RAL 1021，信号绿 RAL 6032，交通蓝 RAL 5017，交通红 RAL 3020 和浅灰色 RAL 7035。


提示：
固定握把的孔洞中有四个挡片。插入握把时，他们会被挤掉，从而能够紧密贴合。
交付范围中包括塑料自攻安装螺钉。
最大拧紧扭矩为 7 Nm。

装配：
背面安装。

优点：
用自攻螺钉固定
从背面安装
不同颜色的接头
按要求提供单独的中心距

根据要求：
其他中心距。

图纸

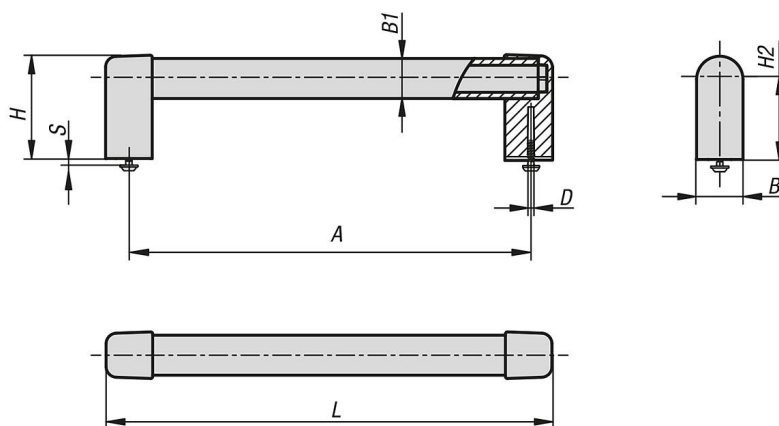

商品概述

订货号	主体材料	主体颜色	主体表面	材料	组件颜色	A	B	D	H	L	负载能力 N	B1	H2	S max.
06926-05-300150011	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	150	35	6	77,5	185	1000	30x2	60	7
06926-05-300180011	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	180	35	6	77,5	215	1000	30x2	60	7
06926-05-300200011	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	200	35	6	77,5	235	1000	30x2	60	7
06926-05-300250011	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	250	35	6	77,5	285	1000	30x2	60	7
06926-05-300300011	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	300	35	6	77,5	335	1000	30x2	60	7

订货号	主体材料	主体颜色	主体表面	材料	组件颜色	A	B	D	H	L	负载能力 N	B1	H2	S max.
06926-05-300350011	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-300400011	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-300500011	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7
06926-05-300600011	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	600	35	6	77,5	635	1000	30x2	60	7
06926-05-300700011	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	700	35	6	77,5	735	1000	30x2	60	7
06926-05-300800011	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	800	35	6	77,5	835	1000	30x2	60	7
06926-05-300900011	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	900	35	6	77,5	935	1000	30x2	60	7
06926-05-301000011	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	1000	35	6	77,5	1035	1000	30x2	60	7
06926-05-300150021	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	150	35	6	77,5	185	1000	30x2	60	7
06926-05-300180021	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	180	35	6	77,5	215	1000	30x2	60	7
06926-05-300200021	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	200	35	6	77,5	235	1000	30x2	60	7
06926-05-300250021	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	250	35	6	77,5	285	1000	30x2	60	7
06926-05-300300021	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	300	35	6	77,5	335	1000	30x2	60	7
06926-05-300350021	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-300400021	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-300500021	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7
06926-05-300600021	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	600	35	6	77,5	635	1000	30x2	60	7
06926-05-300700021	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	700	35	6	77,5	735	1000	30x2	60	7
06926-05-300800021	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	800	35	6	77,5	835	1000	30x2	60	7
06926-05-300900021	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	900	35	6	77,5	935	1000	30x2	60	7
06926-05-301000021	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	1000	35	6	77,5	1035	1000	30x2	60	7
06926-05-300150031	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	150	35	6	77,5	185	1000	30x2	60	7
06926-05-300180031	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	180	35	6	77,5	215	1000	30x2	60	7
06926-05-300200031	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	200	35	6	77,5	235	1000	30x2	60	7
06926-05-300250031	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	250	35	6	77,5	285	1000	30x2	60	7
06926-05-300300031	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	300	35	6	77,5	335	1000	30x2	60	7
06926-05-300350031	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-300400031	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-300500031	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	黑色 RAL 7021	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7
06926-05-30060003														

订货号	主体材料	主体颜色	主体表面	材料	组件颜色	A	B	D	H	L	负载能力 N	B1	H2	S max.
06926-05-300350032	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	橙色 RAL 2004	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-300400032	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	橙色 RAL 2004	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-300500032	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	橙色 RAL 2004	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7
06926-05-300600032	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	橙色 RAL 2004	600	35	6	77,5	635	1000	30x2	60	7
06926-05-300700032	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	橙色 RAL 2004	700	35	6	77,5	735	1000	30x2	60	7
06926-05-300800032	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	橙色 RAL 2004	800	35	6	77,5	835	1000	30x2	60	7
06926-05-300900032	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	橙色 RAL 2004	900	35	6	77,5	935	1000	30x2	60	7
06926-05-301000032	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	橙色 RAL 2004	1000	35	6	77,5	1035	1000	30x2	60	7
06926-05-3001500116	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	150	35	6	77,5	185	1000	30x2	60	7
06926-05-3001800116	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	180	35	6	77,5	215	1000	30x2	60	7
06926-05-3002000116	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	200	35	6	77,5	235	1000	30x2	60	7
06926-05-3002500116	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	250	35	6	77,5	285	1000	30x2	60	7
06926-05-3003000116	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	300	35	6	77,5	335	1000	30x2	60	7
06926-05-3003500116	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-3004000116	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-3005000116	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7
06926-05-3006000116	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	600	35	6	77,5	635	1000	30x2	60	7
06926-05-3007000116	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	700	35	6	77,5	735	1000	30x2	60	7
06926-05-3008000116	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	800	35	6	77,5	835	1000	30x2	60	7
06926-05-3009000116	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	900	35	6	77,5	935	1000	30x2	60	7
06926-05-3010000116	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	1000	35	6	77,5	1035	1000	30x2	60	7
06926-05-3001500216	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	150	35	6	77,5	185	1000	30x2	60	7
06926-05-3001800216	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	180	35	6	77,5	215	1000	30x2	60	7
06926-05-3002000216	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	200	35	6	77,5	235	1000	30x2	60	7
06926-05-3002500216	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	250	35	6	77,5	285	1000	30x2	60	7
06926-05-3003000216	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	300	35	6	77,5	335	1000	30x2	60	7
06926-05-3003500216	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-3004000216	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-3005000216	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	黄色 RAL 1021	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7

订货号	主体材料	主体颜色	主体表面	材料	组件颜色	A	B	D	H	L	负载能力 N	B1	H2	S max.
06926-05-3003500286	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-3004000286	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-3005000286	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7
06926-05-3006000286	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	600	35	6	77,5	635	1000	30x2	60	7
06926-05-3007000286	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	700	35	6	77,5	735	1000	30x2	60	7
06926-05-3008000286	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	800	35	6	77,5	835	1000	30x2	60	7
06926-05-3009000286	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	900	35	6	77,5	935	1000	30x2	60	7
06926-05-3010000286	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	1000	35	6	77,5	1035	1000	30x2	60	7
06926-05-3001500386	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	150	35	6	77,5	185	1000	30x2	60	7
06926-05-3001800386	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	180	35	6	77,5	215	1000	30x2	60	7
06926-05-3002000386	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	200	35	6	77,5	235	1000	30x2	60	7
06926-05-3002500386	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	250	35	6	77,5	285	1000	30x2	60	7
06926-05-3003000386	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	300	35	6	77,5	335	1000	30x2	60	7
06926-05-3003500386	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-3004000386	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-3005000386	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7
06926-05-3006000386	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	600	35	6	77,5	635	1000	30x2	60	7
06926-05-3007000386	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	700	35	6	77,5	735	1000	30x2	60	7
06926-05-3008000386	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	800	35	6	77,5	835	1000	30x2	60	7
06926-05-3009000386	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	900	35	6	77,5	935	1000	30x2	60	7
06926-05-3010000386	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 6032	1000	35	6	77,5	1035	1000	30x2	60	7
06926-05-3001500187	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	蓝色 RAL 5017	150	35	6	77,5	185	1000	30x2	60	7
06926-05-3001800187	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	蓝色 RAL 5017	180	35	6	77,5	215	1000	30x2	60	7
06926-05-3002000187	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	蓝色 RAL 5017	200	35	6	77,5	235	1000	30x2	60	7
06926-05-3002500187	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	蓝色 RAL 5017	250	35	6	77,5	285	1000	30x2	60	7
06926-05-3003000187	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	蓝色 RAL 5017	300	35	6	77,5	335	1000	30x2	60	7
06926-05-3003500187	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	蓝色 RAL 5017	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-3004000187	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	蓝色 RAL 5017	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-3005000187	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	蓝色 RAL 5017	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7

订货号	主体材料	主体颜色	主体表面	材料	组件颜色	A	B	D	H	L	负载能力 N	B1	H2	S max.
06926-05-3003500184	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-3004000184	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-3005000184	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7
06926-05-3006000184	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	600	35	6	77,5	635	1000	30x2	60	7
06926-05-3007000184	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	700	35	6	77,5	735	1000	30x2	60	7
06926-05-3008000184	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	800	35	6	77,5	835	1000	30x2	60	7
06926-05-3009000184	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	900	35	6	77,5	935	1000	30x2	60	7
06926-05-3010000184	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	1000	35	6	77,5	1035	1000	30x2	60	7
06926-05-3001500284	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	150	35	6	77,5	185	1000	30x2	60	7
06926-05-3001800284	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	180	35	6	77,5	215	1000	30x2	60	7
06926-05-3002000284	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	200	35	6	77,5	235	1000	30x2	60	7
06926-05-3002500284	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	250	35	6	77,5	285	1000	30x2	60	7
06926-05-3003000284	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	300	35	6	77,5	335	1000	30x2	60	7
06926-05-3003500284	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-3004000284	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-3005000284	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7
06926-05-3006000284	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	600	35	6	77,5	635	1000	30x2	60	7
06926-05-3007000284	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	700	35	6	77,5	735	1000	30x2	60	7
06926-05-3008000284	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	800	35	6	77,5	835	1000	30x2	60	7
06926-05-3009000284	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	900	35	6	77,5	935	1000	30x2	60	7
06926-05-3010000284	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	红色 RAL 3020	1000	35	6	77,5	1035	1000	30x2	60	7
06926-05-3001500384	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	红色 RAL 3020	150	35	6	77,5	185	1000	30x2	60	7
06926-05-3001800384	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	红色 RAL 3020	180	35	6	77,5	215	1000	30x2	60	7
06926-05-3002000384	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	红色 RAL 3020	200	35	6	77,5	235	1000	30x2	60	7
06926-05-3002500384	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	红色 RAL 3020	250	35	6	77,5	285	1000	30x2	60	7
06926-05-3003000384	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	红色 RAL 3020	300	35	6	77,5	335	1000	30x2	60	7
06926-05-3003500384	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	红色 RAL 3020	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-3004000384	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	红色 RAL 3020	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-3005000384	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	红色 RAL 3020	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7
06926-05-3006000384	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	红色 RAL 3020	600	35	6	77,5	635	1000	30x2	60	7
06926-05-3007000384	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	红色 RAL 3020	700	35	6	77,5	735	1000	30x2	60	7
06926-05-3008000384	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	红色 RAL 3020	800	35	6	77,5	835	1000	30x2	60	7
06926-05-3009000384	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	红色 RAL 3020	900	35	6	77,5	935	1000	30x2	60	7
06926-05-3010000384	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	红色 RAL 3020	1000	35	6	77,5	1035	1000	30x2	60	7
06926-05-3001500188	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	150	35	6	77,5	185	1000	30x2	60	7
06926-05-3001800188	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	180	35	6	77,5	215	1000	30x2	60	7
06926-05-3002000188	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	200	35	6	77,5	235	1000	30x2	60	7
06926-05-3002500188	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	250	35	6	77,5	285	1000	30x2	60	7
06926-05-3003000188	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	300	35	6	77,5	335	1000	30x2	60	7
06926-05-3003500188	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-3004000188	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-3005000188	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7
06926-05-3006000188	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	600	35	6	77,5	635	1000	30x2	60	7
06926-05-3007000188	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	700	35	6	77,5	735	1000	30x2	60	7
06926-05-3008000188	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	800	35	6	77,5	835	1000	30x2	60	7
06926-05-3009000188	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	900	35	6	77,5	935	1000	30x2	60	7
06926-05-3010000188	铝制	自然色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	1000	35	6	77,5	1035	1000	30x2	60	7
06926-05-3001500288	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	150	35	6	77,5	185	1000	30x2	60	7
06926-05-3001800288	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	180	35	6	77,5	215	1000	30x2	60	7
06926-05-3002000288	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	200	35	6	77,5	235	1000	30x2	60	7
06926-05-3002500288	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	250	35	6	77,5	285	1000	30x2	60	7
06926-05-3003000288	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	300	35	6	77,5	335	1000	30x2	60	7
06926-05-3003500288	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-3004000288	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-3005000288	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7
06926-05-3006000288	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	600	35	6	77,5	635	1000	30x2	60	7
06926-05-3007000288	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	700	35	6	77,5	735	1000	30x2	60	7
06926-05-3008000288	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	800	35	6	77,5	835	1000	30x2	60	7
06926-05-3009000288	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	900	35	6	77,5	935	1000	30x2	60	7
06926-05-3010000288	铝制	黑色	阳极氧化	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	1000	35	6	77,5	1035	1000	30x2	60	7
06926-05-3001500388	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	150	35	6	77,5	185	1000	30x2	60	7
06926-05-3001800388	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	180	35	6	77,5	215	1000	30x2	60	7
06926-05-3002000388	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	200	35	6	77,5	235	1000	30x2	60	7
06926-05-3002500388	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	250	35	6	77,5	285	1000	30x2	60	7
06926-05-3003000388	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	300	35	6	77,5	335	1000	30x2	60	7

商品概述

订货号	主体材料	主体颜色	主体表面	材料	组件颜色	A	B	D	H	L	负载能力 N	B1	H2	S max.
06926-05-3003500388	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	350	35	6	77,5	385	1000	30x2	60	7
06926-05-3004000388	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	400	35	6	77,5	435	1000	30x2	60	7
06926-05-3005000388	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	500	35	6	77,5	535	1000	30x2	60	7
06926-05-3006000388	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	600	35	6	77,5	635	1000	30x2	60	7
06926-05-3007000388	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	700	35	6	77,5	735	1000	30x2	60	7
06926-05-3008000388	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	800	35	6	77,5	835	1000	30x2	60	7
06926-05-3009000388	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	900	35	6	77,5	935	1000	30x2	60	7
06926-05-3010000388	不锈钢	-	经打磨处理	热塑性塑料	灰色 RAL 7035	1000	35	6	77,5	1035	1000	30x2	60	7