

产品说明

产品描述：

带安全锁紧功能的锁紧手柄，防止因意外开启或闭合导致夹紧位置产生变化。

初始状态下可自由旋转，与夹紧位置间没有连接。按下把手后才能啮合，可以松开或拧紧夹紧装置。

通过弹簧释放把手后会立即复位。

材料：

把手和嵌件由增强型热塑性塑料制成。

钢制螺栓。

规格：

钢制，经蓝色钝化处理。

优点：

防止意外开启或关闭。

闭合的把手轮廓，没有干扰边缘。

根据要求：

特殊类型。

图纸提示：


1) 平端 DIN EN ISO 4753



压下卡入
(安全功能)



图纸

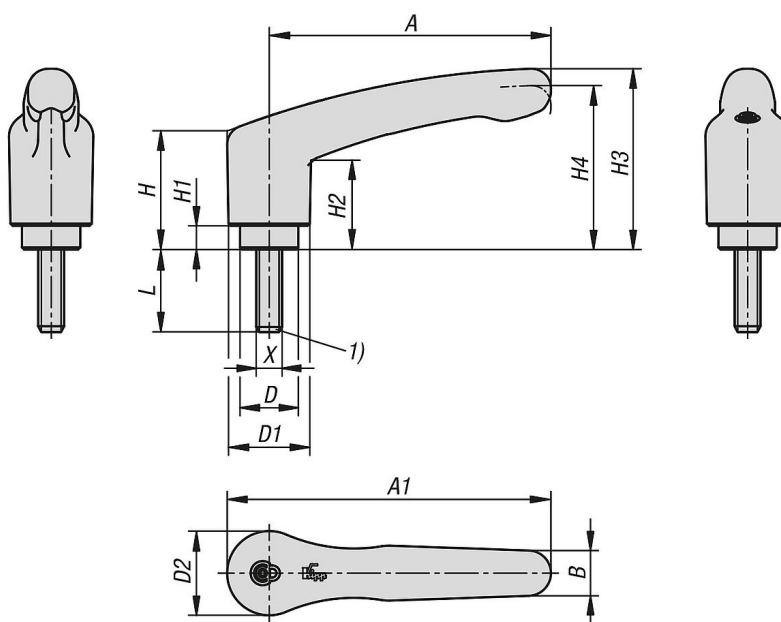

06613-11 塑料锁紧手柄，带外螺纹和安全功能，钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理



商品概述

订货号	主体颜色	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	齿数
06613-11-1041X10	黑色 RAL 7021	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
06613-11-1041X15	黑色 RAL 7021	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
06613-11-1041X20	黑色 RAL 7021	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
06613-11-1051X10	黑色 RAL 7021	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
06613-11-1051X15	黑色 RAL 7021	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
06613-11-1051X20	黑色 RAL 7021	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
06613-11-1051X25	黑色 RAL 7021	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	25	12
06613-11-2051X10	黑色 RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
06613-11-2051X15	黑色 RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
06613-11-2051X20	黑色 RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
06613-11-2051X25	黑色 RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
06613-11-2051X30	黑色 RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
06613-11-2051X40	黑色 RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
06613-11-2061X10	黑色 RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
06613-11-2061X15	黑色 RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
06613-11-2061X20	黑色 RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
06613-11-2061X25	黑色 RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
06613-11-2061X30	黑色 RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
06613-11-2061X40	黑色 RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
06613-11-2081X10	黑色 RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
06613-11-2081X15	黑色 RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
06613-11-2081X20	黑色 RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
06613-11-2081X25	黑色 RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
06613-11-2081X30	黑色 RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
06613-11-2081X40	黑色 RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
06613-11-3081X20	黑色 RAL 7021	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
06613-11-3081X25	黑色 RAL 7021	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
06613-11-3081X30	黑色 RAL 7021	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
06613-11-3081X40	黑色 RAL 7021	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12
06613-11-3101X20	黑色 RAL 7021	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
06613-11-3101X25	黑色 RAL 7021	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
06613-11-3101X30	黑色 RAL 7021	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
06613-11-3101X40	黑色 RAL 7021	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12
06613-11-10484X10	红色 RAL 3020	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
06613-11-10484X15	红色 RAL 3020	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
06613-11-10484X20	红色 RAL 3020	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
06613-11-10584X10	红色 RAL 3020	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
06613-11-10584X15	红色 RAL 3020	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
06613-11-10584X20	红色 RAL 3020	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
06613-11-10584X25	红色 RAL 3020	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	25	12
06613-11-20584X10	红色 RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
06613-11-20584X15	红色 RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
06613-11-20584X20	红色 RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
06613-11-20584X25	红色 RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
06613-11-20584X30	红色 RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
06613-11-20584X40	红色 RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
06613-11-20684X10	红色 RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
06613-11-20684X15	红色 RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
06613-11-20684X20	红色 RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
06613-11-20684X25	红色 RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
06613-11-20684X30	红色 RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
06613-11-20684X40	红色 RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
06613-11-20884X10	红色 RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
06613-11-20884X15	红色 RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
06613-11-20884X20	红色 RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
06613-11-20884X25	红色 RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
06613-11-20884X30	红色 RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
06613-11-20884X40	红色 RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
06613-11-30884X20	红色 RAL 3020	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
06613-11-30884X25	红色 RAL 3020	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
06613-11-30884X30	红色 RAL 3020	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
06613-11-30884X40	红色 RAL 3020	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12
06613-11-31084X20	红色 RAL 3020	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
06613-11-31084X25	红色 RAL 3020	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
06613-11-31084X30	红色 RAL 3020	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12

商品概述

订货号	主体颜色	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	齿数
06613-11-31084X40	红色 RAL 3020	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12