

商品描述/产品说明



黑色 亚光处理 RAL 9005	黑色 哑光纹理 RAL 9005	橙色 哑光纹理 RAL 2004	黄色 哑光纹理 RAL 1021
红色 哑光纹理 RAL 3020	绿色 哑光纹理 RAL 6032	蓝色 哑光纹理 RAL 5017	浅灰色 哑光纹理 RAL 7035
灰色 哑光纹理 RAL 7040			

产品说明

材料：

压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。

不锈钢金属件 1.4305。

不锈钢材质的保护罩 1.4305。

规格：

把手有塑料涂层。

钢制，亮色。

根据要求：


其他内螺纹、颜色和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

抬起
脱开



图纸

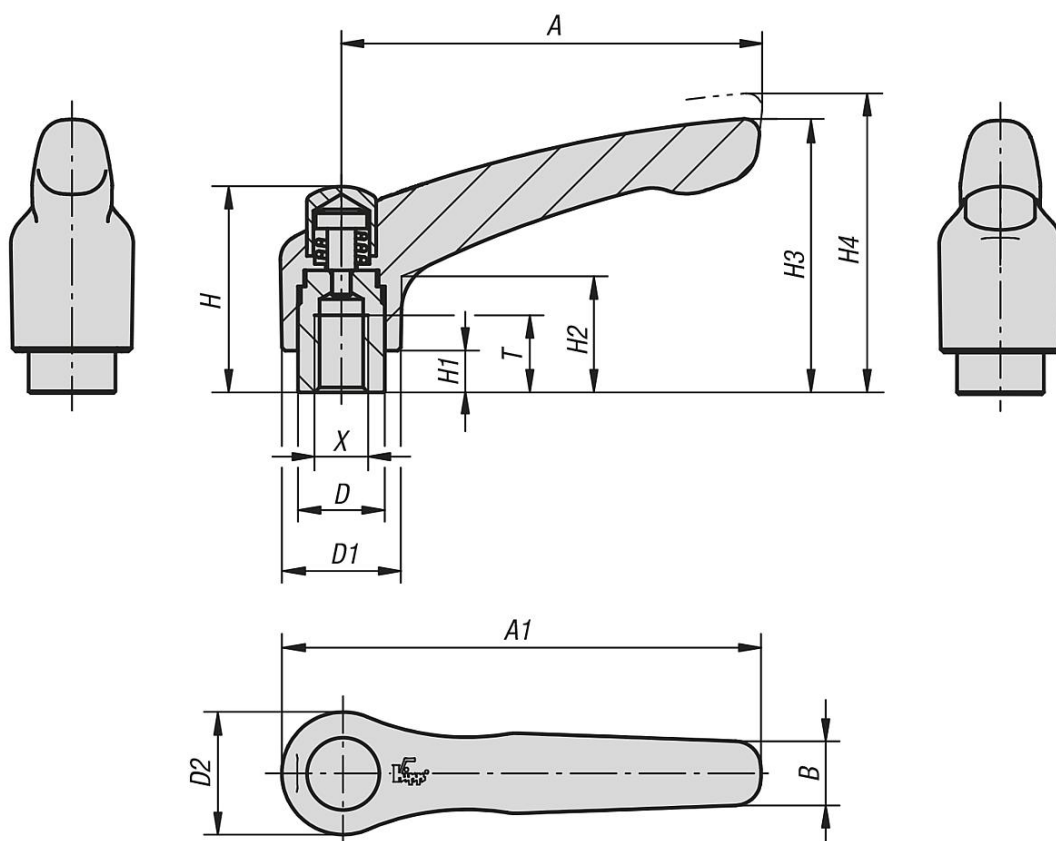

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06451-92061	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-92081	黑色 RAL 9005	亚光处理	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-93081	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-93101	黑色 RAL 9005	亚光处理	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9206181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9206182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9206183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9206184	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9206185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9206186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9206187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9206188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9208181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9208182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9208183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9208184	红色 RAL 3020	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9208185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9208186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9208187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9208188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-9308181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9308182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9308183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9308184	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9308185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9308186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9308187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9308188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9310181	黑色 RAL 9005	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06451-9310182	橙色 RAL 2004	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9310183	黄色 RAL 1021	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9310184	红色 RAL 3020	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9310185	灰色 RAL 6032	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9310186	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9310187	灰色 RAL 7035	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-9310188	灰色 RAL 7040	哑光纹理	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22