

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
尼龙主体。  
聚氨酯防滑插件。

规格：  
黑色主体。

提示：  
支脚必须在无负荷的情况下进行调整。  
规定的轴向静态负载能力是螺钉已拧下 10 mm，并完全平放。  
调节插头不适合作为负载滑块，也不适用于动态负载。


螺母的片状形状可以是闭合或断裂。

A 型和 B 型：60 mm 起，装有螺纹外壳。

应用：  
调节插头用于工业、手工业和家庭中的钢管、管盖或铝制底座。特别适用于防止在光滑地面上打滑。

装配：  
可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。

## 图纸

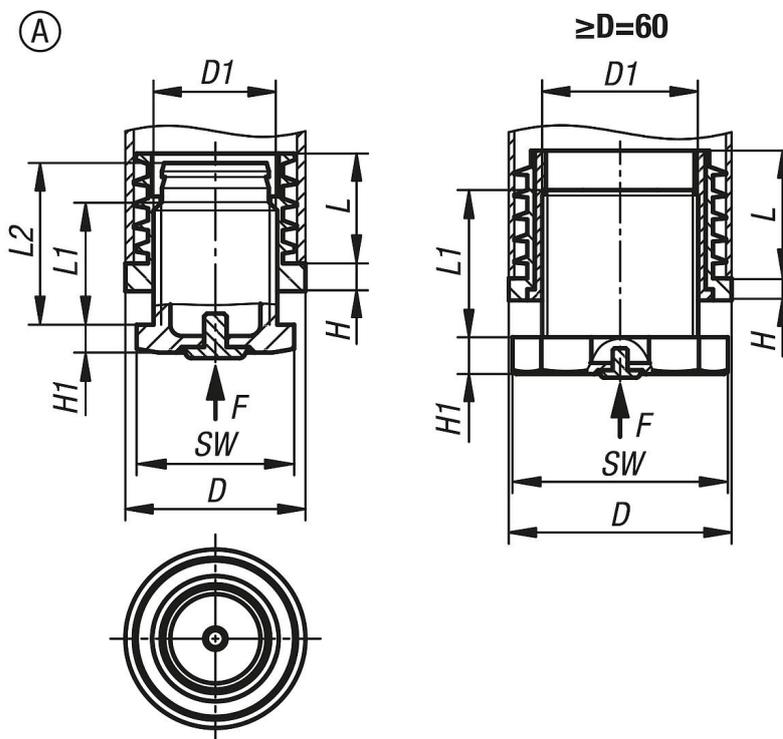

## 商品概述

订货号	类型 2	类型	形状类型	D	D1	H	H1	L	L1	L2	SW	负载能力 max. kN (静态负载)	适用
27799-10-00251520	针对圆形管	A	圆形	25	M16	5	5	19,7	22	29	24	1,5	Ø25x1.5-2

## 商品概述

订货号	类型 2	类型	形状类型	D	D1	H	H1	L	L1	L2	SW	负载能力 max. kN (静态负载)	适用
27799-10-00301015	针对圆形管	A	圆形	30	M22	5	5	19,7	29	-	28	3	Ø30x1-1,5
27799-10-00301520	针对圆形管	A	圆形	30	M22	5	5	27	29	-	28	2,5	Ø30x1.5-2
27799-10-00321520	针对圆形管	A	圆形	32	M22	5	5	19,7	29	-	28	3	Ø32x1.5-2
27799-10-00351520	针对圆形管	A	圆形	35	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø35x1.5-2
27799-10-00352025	针对圆形管	A	圆形	35	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø35x2-2,5
27799-10-00381520	针对圆形管	A	圆形	38	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø38x1.5-2
27799-10-00401520	针对圆形管	A	圆形	40	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø40x1.5-2
27799-10-00402025	针对圆形管	A	圆形	40	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø40x2-2,5
27799-10-00421520	针对圆形管	A	圆形	42	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø42x1.5-2
27799-10-00451520	针对圆形管	A	圆形	45	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø45x1.5-2
27799-10-00501520	针对圆形管	A	圆形	50	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø50x1.5-2
27799-10-00511220	针对圆形管	A	圆形	50,8	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø50,8x1,2-2
27799-10-00601520	针对圆形管	A	圆形	60	S42X2	6	10	34,7	40	-	58	3	Ø60x1,5-2
27799-10-00801520	针对圆形管	A	圆形	80	S56X2	6	10	34,7	40	-	74	3	Ø80x1,5-2