27799-15_B 用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料调节插头,B 型,正方形



商品描述/产品说明



产品说明

材料: 尼龙主体。

滑动表面为合成针毡。

规格: 黑色主体。

提示:

支脚必须在无负荷的情况下进行调整。 规定的轴向静态负载能力是螺钉已拧下 10 mm,并完全平放。 调节插头不适合作为负载滑块,也不适用于动态负载。

螺母的片状形状可以是闭合或断裂。


应用:

调节插头用于工业、手工业和家庭中的钢管、管盖或铝制底座。特别适用于易损坏和坚硬的地面,如石材或层压板,以避免刮出划痕。

装配:

可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。

图纸

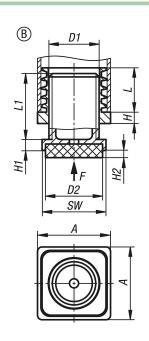

商品概述

订货号	类型 2	类型	形状类型	A	D1	D2	Н	H1	H2	L	L1	SW	负载能力 max. kN (静态负载)	适用
27799-15-3030101529	适用于方形管	В	方形	30	M22	25	5	5	3	19,5	29	28	3	30x30x1-1,5
27799-15-3030101560	适用于方形管	В	方形	30	M22	25	5	5	3	19,5	60	28	3	30x30x1-1,5
27799-15-3030152029	适用于方形管	В	方形	30	M22	25	5	5	3	19,5	29	28	3	30x30x1,5-2
27799-15-3030152060	适用于方形管	В	方形	30	M22	25	5	5	3	19,5	60	28	3	30x30x1,5-2
27799-15-3535152029	适用于方形管	В	方形	35	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	35x35x1,5-2
27799-15-3535152060	适用于方形管	В	方形	35	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	35x35x1,5-2
27799-15-3535202529	适用于方形管	В	方形	35	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	35x35x2-2,5
27799-15-3535202560	适用于方形管	В	方形	35	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	35x35x2-2,5

27799-15_B 用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料调节插头,B 型,正方形



商品概述

订货号	类型 2	类型	形状类型	А	D1	D2	Н	H1	H2	L	L1	SW	负载能力 max. kN (静态负载)	适用
27799-15-4040152029	适用于方形管	В	方形	40	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	40x40x1,5-2
27799-15-4040152060	适用于方形管	В	方形	40	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	40x40x1,5-2
27799-15-4040202529	适用于方形管	В	方形	40	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	40x40x2-2,5
27799-15-4040202560	适用于方形管	В	方形	40	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	40x40x2-2,5
27799-15-4545152029	适用于方形管	В	方形	45	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	45x45x1,5-2
27799-15-5050152031	适用于方形管	В	方形	50	M30	25	5	5	3	29,3	31	41	3	50x50x1,5-2

© norelem www.norelem.com 2/2