
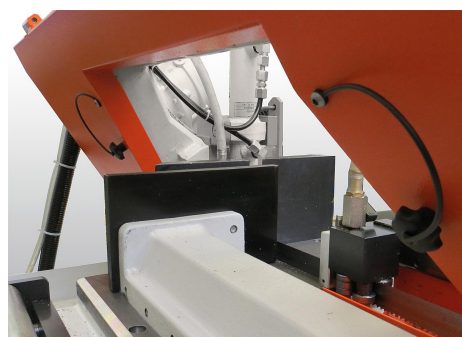


商品描述/产品说明

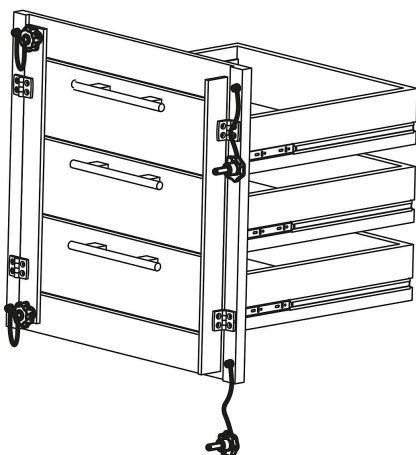

产品说明

材料：

热塑性塑料材质的星型旋钮。

不锈钢 1.4305 材质的衬套和螺栓。

弹性 TPU 材质的连接线。

规格：

衬套和螺栓，亮色。

提示：

连接线能避免旋钮掉落遗失。

星型旋钮不能离安装位置过远，

保证安装、拆卸方便，防止旋钮遗失。

装配：

在连接线未夹紧的状态下进行安装。

连接线固定位置不要离旋钮过远。

附件：


连接线也可以作为配件购买，相关内容参见 03198-04190。

图纸提示：

KS 型：带螺纹轴套，带盖子

LS 型：带外螺纹

图纸

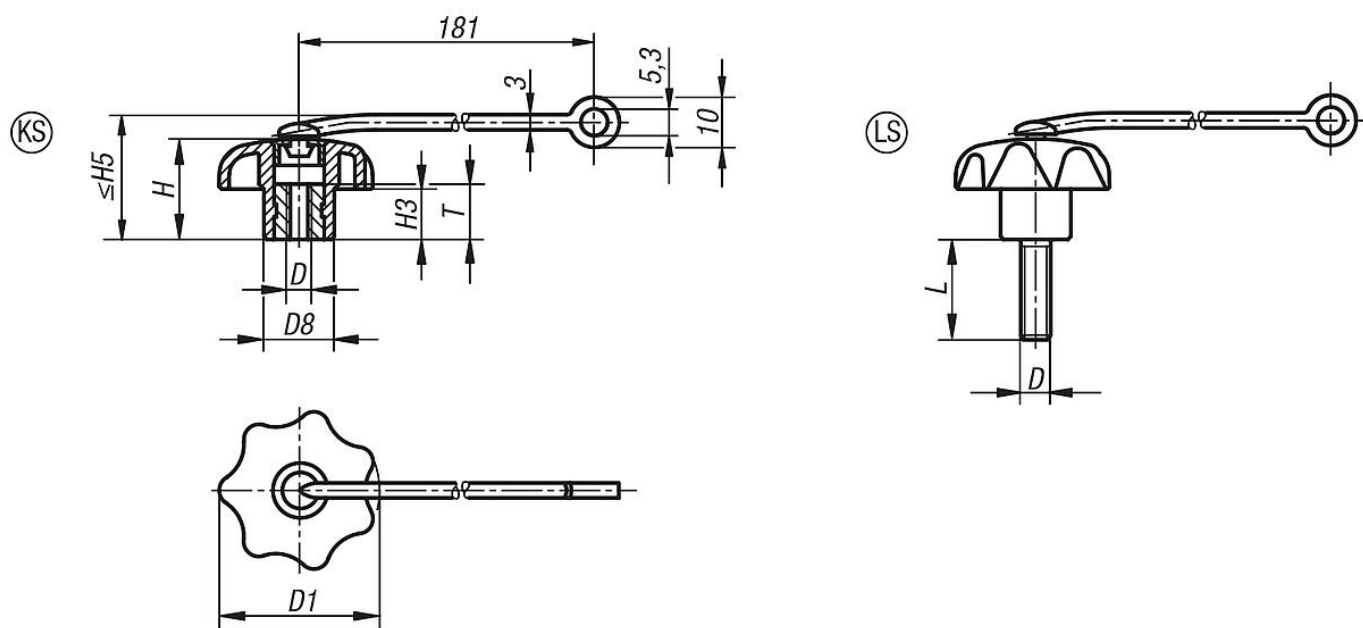

商品概述

带连接线的星形旋钮，不锈钢金属件，内螺纹，KS 型

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	L	T
06212-604	KS	黑色 RAL 7021	M4	25	12	16	8	22	-	10
06212-6045	KS	灰色 RAL 7035	M4	25	12	16	8	22	-	10
06212-6046	KS	红色 RAL 3020	M4	25	12	16	8	22	-	10
06212-6047	KS	黄色 RAL 1021	M4	25	12	16	8	22	-	10
06212-605	KS	黑灰色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	-	10
06212-6055	KS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	-	10
06212-6056	KS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	-	10
06212-6057	KS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	-	10
06212-6061	KS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	-	10
06212-60615	KS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	-	10
06212-60616	KS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	-	10
06212-60617	KS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	-	10
06212-6051	KS	黑色 RAL 7021	M5	32	14	20	10	26	-	10
06212-60515	KS	灰色 RAL 7035	M5	32	14	20	10	26	-	10
06212-60516	KS	红色 RAL 3020	M5	32	14	20	10	26	-	10
06212-60517	KS	黄色 RAL 1021	M5	32	14	20	10	26	-	10
06212-606	KS	黑灰色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	-	10
06212-6065	KS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	-	10
06212-6066	KS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	-	10
06212-6067	KS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	-	10
06212-608	KS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	-	14
06212-6085	KS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	-	14
06212-6086	KS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	-	14
06212-6087	KS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	-	14
06212-6101	KS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	-	14
06212-61015	KS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	-	14
06212-61016	KS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	-	14
06212-61017	KS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	-	14
06212-6081	KS	黑色 RAL 7021	M8	50	22	32	17	38	-	14
06212-60815	KS	灰色 RAL 7035	M8	50	22	32	17	38	-	14
06212-60816	KS	红色 RAL 3020	M8	50	22	32	17	38	-	14
06212-60817	KS	黄色 RAL 1021	M8	50	22	32	17	38	-	14
06212-610	KS	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	-	14
06212-6105	KS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	-	14
06212-6106	KS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	-	14

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	L	T
06212-6107	KS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	-	14
06212-6121	KS	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	38	-	18
06212-61215	KS	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	-	18
06212-61216	KS	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	-	18
06212-61217	KS	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	-	18
06212-6102	KS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	-	14
06212-61025	KS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	-	14
06212-61026	KS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	-	14
06212-61027	KS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	-	14
06212-612	KS	黑灰色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	46	-	18
06212-6125	KS	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	-	18
06212-6126	KS	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	-	18
06212-6127	KS	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	-	18
06212-616	KS	黑色 RAL 7021	M16	63	26	40	21	46	-	18
06212-6165	KS	灰色 RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	-	18
06212-6166	KS	红色 RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	-	18
06212-6167	KS	黄色 RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	-	18
06212-705X10	LS	黑色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	10	-
06212-7055X10	LS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	10	-
06212-7056X10	LS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	10	-
06212-7057X10	LS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	10	-
06212-705X15	LS	黑灰色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	15	-
06212-7055X15	LS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	15	-
06212-7056X15	LS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	15	-
06212-7057X15	LS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	15	-
06212-705X20	LS	黑灰色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	20	-
06212-7055X20	LS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	20	-
06212-7056X20	LS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	20	-
06212-7057X20	LS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	20	-
06212-705X25	LS	黑色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	25	-
06212-7055X25	LS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	25	-
06212-7056X25	LS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	25	-
06212-7057X25	LS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	25	-
06212-705X30	LS	黑色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	30	-
06212-7055X30	LS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	30	-
06212-7056X30	LS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	30	-
06212-7057X30	LS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	30	-
06212-705X40	LS	黑色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	40	-
06212-7055X40	LS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	40	-
06212-7056X40	LS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	40	-
06212-7057X40	LS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	40	-
06212-7061X10	LS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	10	-
06212-70615X10	LS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	10	-
06212-70616X10	LS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	10	-
06212-70617X10	LS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	10	-
06212-7061X15	LS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	15	-
06212-70615X15	LS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	15	-
06212-70616X15	LS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	15	-
06212-70617X15	LS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	15	-
06212-7061X20	LS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	20	-
06212-70615X20	LS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	20	-
06212-70616X20	LS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	20	-
06212-70617X20	LS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	20	-
06212-7061X25	LS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	25	-
06212-70615X25	LS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	25	-
06212-70616X25	LS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	25	-
06212-70617X25	LS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	25	-
06212-7061X30	LS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	30	-
06212-70615X30	LS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	30	-
06212-70616X30	LS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	30	-
06212-70617X30	LS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	30	-
06212-7061X40	LS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	40	-
06212-70615X40	LS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	40	-
06212-70616X40	LS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	40	-
06212-70617X40	LS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	40	-

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	L	T
06212-706X10	LS	黑色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	10	-
06212-7065X10	LS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	10	-
06212-7066X10	LS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	10	-
06212-7067X10	LS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	10	-
06212-706X15	LS	黑色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	15	-
06212-7065X15	LS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	15	-
06212-7066X15	LS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	15	-
06212-7067X15	LS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	15	-
06212-706X20	LS	黑灰色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	20	-
06212-7065X20	LS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	20	-
06212-7066X20	LS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	20	-
06212-7067X20	LS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	20	-
06212-706X25	LS	黑色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	25	-
06212-7065X25	LS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	25	-
06212-7066X25	LS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	25	-
06212-7067X25	LS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	25	-
06212-706X30	LS	黑灰色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	30	-
06212-7065X30	LS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	30	-
06212-7066X30	LS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	30	-
06212-7067X30	LS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	30	-
06212-706X40	LS	黑色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	40	-
06212-7065X40	LS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	40	-
06212-7066X40	LS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	40	-
06212-7067X40	LS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	40	-
06212-7081X15	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	15	-
06212-70815X15	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	15	-
06212-70816X15	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	15	-
06212-70817X15	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	15	-
06212-7081X20	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	20	-
06212-70815X20	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	20	-
06212-70816X20	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	20	-
06212-70817X20	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	20	-
06212-7081X25	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	25	-
06212-70815X25	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	25	-
06212-70816X25	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	25	-
06212-70817X25	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	25	-
06212-7081X30	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	30	-
06212-70815X30	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	30	-
06212-70816X30	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	30	-
06212-70817X30	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	30	-
06212-7081X40	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	40	-
06212-70815X40	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	40	-
06212-70816X40	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	40	-
06212-70817X40	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	40	-
06212-7081X45	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	45	-
06212-70815X45	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	45	-
06212-70816X45	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	45	-
06212-70817X45	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	45	-
06212-7081X50	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	50	-
06212-70815X50	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	50	-
06212-70816X50	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	50	-
06212-70817X50	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	50	-
06212-7081X60	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	60	-
06212-70815X60	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	60	-
06212-70816X60	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	60	-
06212-70817X60	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	60	-
06212-708X15	LS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	15	-
06212-7085X15	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	15	-
06212-7086X15	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	15	-
06212-7087X15	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	15	-
06212-708X20	LS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	20	-
06212-7085X20	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	20	-
06212-7086X20	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	20	-
06212-7087X20	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	20	-
06212-708X25	LS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	25	-

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	L	T
06212-7085X25	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	25	-
06212-7086X25	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	25	-
06212-7087X25	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	25	-
06212-708X30	LS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	30	-
06212-7085X30	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	30	-
06212-7086X30	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	30	-
06212-7087X30	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	30	-
06212-708X40	LS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	40	-
06212-7085X40	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	40	-
06212-7086X40	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	40	-
06212-7087X40	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	40	-
06212-708X45	LS	黑色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	45	-
06212-7085X45	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	45	-
06212-7086X45	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	45	-
06212-7087X45	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	45	-
06212-708X50	LS	黑色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	50	-
06212-7085X50	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	50	-
06212-7086X50	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	50	-
06212-7087X50	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	50	-
06212-708X60	LS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	60	-
06212-7085X60	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	60	-
06212-7086X60	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	60	-
06212-7087X60	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	60	-
06212-7101X20	LS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	20	-
06212-71015X20	LS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	20	-
06212-71016X20	LS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	20	-
06212-71017X20	LS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	20	-
06212-7101X25	LS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	25	-
06212-71015X25	LS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	25	-
06212-71016X25	LS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	25	-
06212-71017X25	LS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	25	-
06212-7101X30	LS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	30	-
06212-71015X30	LS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	30	-
06212-71016X30	LS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	30	-
06212-71017X30	LS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	30	-
06212-7101X40	LS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	40	-
06212-71015X40	LS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	40	-
06212-71016X40	LS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	40	-
06212-71017X40	LS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	40	-
06212-7101X50	LS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	50	-
06212-71015X50	LS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	50	-
06212-71016X50	LS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	50	-
06212-71017X50	LS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	50	-
06212-7101X60	LS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	60	-
06212-71015X60	LS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	60	-
06212-71016X60	LS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	60	-
06212-71017X60	LS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	60	-
06212-710X20	LS	黑色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	20	-
06212-7105X20	LS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	20	-
06212-7106X20	LS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	20	-
06212-7107X20	LS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	20	-
06212-710X25	LS	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	25	-
06212-7105X25	LS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	25	-
06212-7106X25	LS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	25	-
06212-7107X25	LS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	25	-
06212-710X30	LS	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	30	-
06212-7105X30	LS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	30	-
06212-7106X30	LS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	30	-
06212-7107X30	LS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	30	-
06212-710X40	LS	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	40	-
06212-7105X40	LS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	40	-
06212-7106X40	LS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	40	-
06212-7107X40	LS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	40	-
06212-710X50	LS	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	50	-
06212-7105X50	LS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	50	-

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	L	T
06212-7106X50	LS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	50	-
06212-7107X50	LS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	50	-
06212-710X60	LS	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	60	-
06212-7105X60	LS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	60	-
06212-7106X60	LS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	60	-
06212-7107X60	LS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	60	-
06212-7121X30	LS	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	38	30	-
06212-71215X30	LS	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	30	-
06212-71216X30	LS	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	30	-
06212-71217X30	LS	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	30	-
06212-7121X40	LS	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	38	40	-
06212-71215X40	LS	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	40	-
06212-71216X40	LS	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	40	-
06212-71217X40	LS	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	40	-
06212-7121X50	LS	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	38	50	-
06212-71215X50	LS	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	50	-
06212-71216X50	LS	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	50	-
06212-71217X50	LS	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	50	-
06212-7121X60	LS	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	38	60	-
06212-71215X60	LS	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	60	-
06212-71216X60	LS	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	60	-
06212-71217X60	LS	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	60	-
06212-7102X20	LS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	20	-
06212-71025X20	LS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	20	-
06212-71026X20	LS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	20	-
06212-71027X20	LS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	20	-
06212-7102X25	LS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	25	-
06212-71025X25	LS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	25	-
06212-71026X25	LS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	25	-
06212-71027X25	LS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	25	-
06212-7102X30	LS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	30	-
06212-71025X30	LS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	30	-
06212-71026X30	LS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	30	-
06212-71027X30	LS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	30	-
06212-7102X40	LS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	40	-
06212-71025X40	LS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	40	-
06212-71026X40	LS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	40	-
06212-71027X40	LS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	40	-
06212-7102X50	LS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	50	-
06212-71025X50	LS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	50	-
06212-71026X50	LS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	50	-
06212-71027X50	LS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	50	-
06212-7102X60	LS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	60	-
06212-71025X60	LS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	60	-
06212-71026X60	LS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	60	-
06212-71027X60	LS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	60	-
06212-712X30	LS	黑色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	46	30	-
06212-7125X30	LS	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	30	-
06212-7126X30	LS	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	30	-
06212-7127X30	LS	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	30	-
06212-712X40	LS	黑色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	46	40	-
06212-7125X40	LS	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	40	-
06212-7126X40	LS	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	40	-
06212-7127X40	LS	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	40	-
06212-712X50	LS	黑色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	46	50	-
06212-7125X50	LS	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	50	-
06212-7126X50	LS	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	50	-
06212-7127X50	LS	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	50	-
06212-712X60	LS	黑色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	46	60	-
06212-7125X60	LS	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	60	-
06212-7126X60	LS	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	60	-
06212-7127X60	LS	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	60	-

商品概述
