


产品说明


材料：
热塑性塑料的星型旋钮，不锈钢 1.4305 材质的螺栓。
弹性 TPU 材质的连接线。

规格：
螺栓，亮色。

提示：
连接线能避免旋钮掉落遗失。
星型旋钮不能离安装位置过远，
保证安装、拆卸方便，防止旋钮遗失。

装配：
在连接线未夹紧的状态下进行安装。
连接线固定位置不要离旋钮过远。

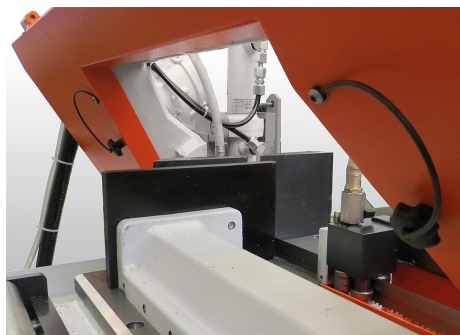

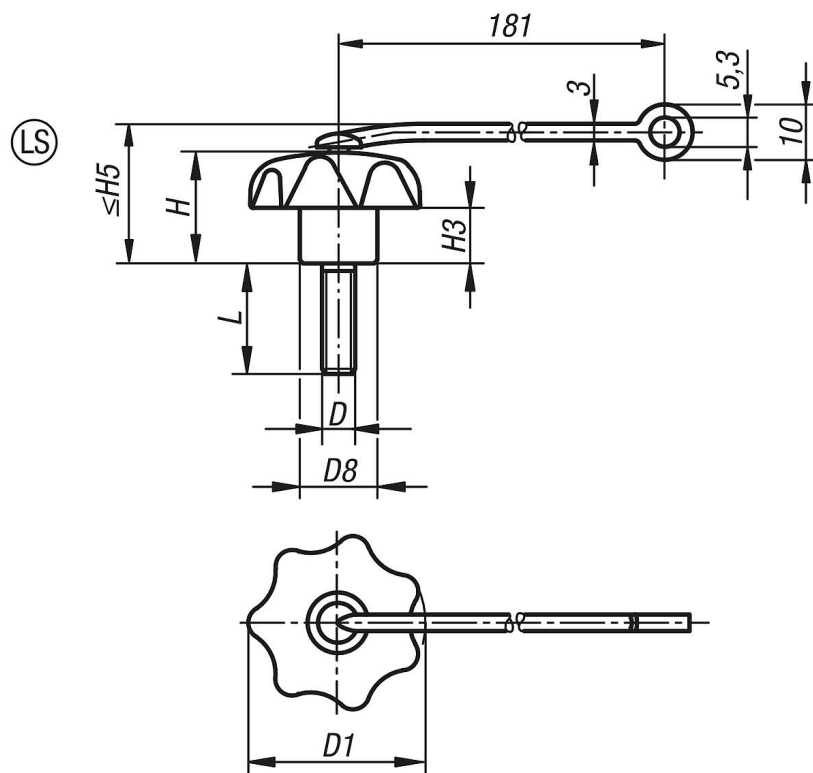

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	L
06212-705X10	LS	黑色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	10
06212-7055X10	LS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	10
06212-7056X10	LS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	10
06212-7057X10	LS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	10
06212-705X15	LS	黑灰色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	15
06212-7055X15	LS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	15
06212-7056X15	LS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	15
06212-7057X15	LS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	15
06212-705X20	LS	黑灰色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	20
06212-7055X20	LS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	20
06212-7056X20	LS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	20
06212-7057X20	LS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	20
06212-705X25	LS	黑色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	25
06212-7055X25	LS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	25
06212-7056X25	LS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	25
06212-7057X25	LS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	25
06212-705X30	LS	黑色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	30
06212-7055X30	LS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	30
06212-7056X30	LS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	30
06212-7057X30	LS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	30
06212-705X40	LS	黑色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	40
06212-7055X40	LS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	40
06212-7056X40	LS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	40
06212-7057X40	LS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	40
06212-7061X10	LS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	10
06212-70615X10	LS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	10
06212-70616X10	LS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	10
06212-70617X10	LS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	10
06212-7061X15	LS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	15
06212-70615X15	LS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	15
06212-70616X15	LS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	15
06212-70617X15	LS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	15

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	L
06212-7061X20	LS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	20
06212-70615X20	LS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	20
06212-70616X20	LS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	20
06212-70617X20	LS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	20
06212-7061X25	LS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	25
06212-70615X25	LS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	25
06212-70616X25	LS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	25
06212-70617X25	LS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	25
06212-7061X30	LS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	30
06212-70615X30	LS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	30
06212-70616X30	LS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	30
06212-70617X30	LS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	30
06212-7061X40	LS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	40
06212-70615X40	LS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	40
06212-70616X40	LS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	40
06212-70617X40	LS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	40
06212-706X10	LS	黑色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	10
06212-7065X10	LS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	10
06212-7066X10	LS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	10
06212-7067X10	LS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	10
06212-706X15	LS	黑色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	15
06212-7065X15	LS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	15
06212-7066X15	LS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	15
06212-7067X15	LS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	15
06212-706X20	LS	黑灰色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	20
06212-7065X20	LS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	20
06212-7066X20	LS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	20
06212-7067X20	LS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	20
06212-706X25	LS	黑色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	25
06212-7065X25	LS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	25
06212-7066X25	LS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	25
06212-7067X25	LS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	25
06212-706X30	LS	黑灰色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	30
06212-7065X30	LS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	30
06212-7066X30	LS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	30
06212-7067X30	LS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	30
06212-706X40	LS	黑色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	40
06212-7065X40	LS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	40
06212-7066X40	LS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	40
06212-7067X40	LS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	40
06212-7081X15	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	15
06212-70815X15	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	15
06212-70816X15	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	15
06212-70817X15	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	15
06212-7081X20	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	20
06212-70815X20	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	20
06212-70816X20	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	20
06212-70817X20	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	20
06212-7081X25	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	25
06212-70815X25	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	25
06212-70816X25	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	25
06212-70817X25	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	25
06212-7081X30	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	30
06212-70815X30	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	30
06212-70816X30	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	30
06212-70817X30	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	30
06212-7081X40	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	40
06212-70815X40	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	40
06212-70816X40	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	40
06212-70817X40	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	40
06212-7081X45	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	45
06212-70815X45	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	45
06212-70816X45	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	45
06212-70817X45	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	45
06212-7081X50	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	50

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	L
06212-70815X50	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	50
06212-70816X50	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	50
06212-70817X50	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	50
06212-7081X60	LS	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	26	60
06212-70815X60	LS	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	60
06212-70816X60	LS	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	60
06212-70817X60	LS	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	60
06212-708X15	LS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	15
06212-7085X15	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	15
06212-7086X15	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	15
06212-7087X15	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	15
06212-708X20	LS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	20
06212-7085X20	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	20
06212-7086X20	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	20
06212-7087X20	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	20
06212-708X25	LS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	25
06212-7085X25	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	25
06212-7086X25	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	25
06212-7087X25	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	25
06212-708X30	LS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	30
06212-7085X30	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	30
06212-7086X30	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	30
06212-7087X30	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	30
06212-708X40	LS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	40
06212-7085X40	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	40
06212-7086X40	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	40
06212-7087X40	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	40
06212-708X45	LS	黑色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	45
06212-7085X45	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	45
06212-7086X45	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	45
06212-7087X45	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	45
06212-708X50	LS	黑色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	50
06212-7085X50	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	50
06212-7086X50	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	50
06212-7087X50	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	50
06212-708X60	LS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	60
06212-7085X60	LS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	60
06212-7086X60	LS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	60
06212-7087X60	LS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	60
06212-7101X20	LS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	20
06212-71015X20	LS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	20
06212-71016X20	LS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	20
06212-71017X20	LS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	20
06212-7101X25	LS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	25
06212-71015X25	LS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	25
06212-71016X25	LS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	25
06212-71017X25	LS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	25
06212-7101X30	LS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	30
06212-71015X30	LS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	30
06212-71016X30	LS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	30
06212-71017X30	LS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	30
06212-7101X40	LS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	40
06212-71015X40	LS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	40
06212-71016X40	LS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	40
06212-71017X40	LS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	40
06212-7101X50	LS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	50
06212-71015X50	LS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	50
06212-71016X50	LS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	50
06212-71017X50	LS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	50
06212-7101X60	LS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	60
06212-71015X60	LS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	60
06212-71016X60	LS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	60
06212-71017X60	LS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	60
06212-710X20	LS	黑色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	20
06212-7105X20	LS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	20

06212_LS 带挂绳的星型旋钮 类似 DIN 6336, 不锈钢金属件, 外螺纹, LS 型



商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	L
06212-7106X20	LS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	20
06212-7107X20	LS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	20
06212-710X25	LS	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	25
06212-7105X25	LS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	25
06212-7106X25	LS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	25
06212-7107X25	LS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	25
06212-710X30	LS	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	30
06212-7105X30	LS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	30
06212-7106X30	LS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	30
06212-7107X30	LS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	30
06212-710X40	LS	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	40
06212-7105X40	LS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	40
06212-7106X40	LS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	40
06212-7107X40	LS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	40
06212-710X50	LS	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	50
06212-7105X50	LS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	50
06212-7106X50	LS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	50
06212-7107X50	LS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	50
06212-710X60	LS	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	60
06212-7105X60	LS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	60
06212-7106X60	LS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	60
06212-7107X60	LS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	60
06212-7121X30	LS	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	38	30
06212-71215X30	LS	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	30
06212-71216X30	LS	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	30
06212-71217X30	LS	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	30
06212-7121X40	LS	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	38	40
06212-71215X40	LS	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	40
06212-71216X40	LS	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	40
06212-71217X40	LS	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	40
06212-7121X50	LS	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	38	50
06212-71215X50	LS	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	50
06212-71216X50	LS	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	50
06212-71217X50	LS	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	50
06212-7121X60	LS	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	38	60
06212-71215X60	LS	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	60
06212-71216X60	LS	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	60
06212-71217X60	LS	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	60
06212-7102X20	LS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	20
06212-71025X20	LS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	20
06212-71026X20	LS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	20
06212-71027X20	LS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	20
06212-7102X25	LS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	25
06212-71025X25	LS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	25
06212-71026X25	LS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	25
06212-71027X25	LS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	25
06212-7102X30	LS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	30
06212-71025X30	LS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	30
06212-71026X30	LS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	30
06212-71027X30	LS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	30
06212-7102X40	LS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	40
06212-71025X40	LS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	40
06212-71026X40	LS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	40
06212-71027X40	LS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	40
06212-7102X50	LS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	50
06212-71025X50	LS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	50
06212-71026X50	LS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	50
06212-71027X50	LS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	50
06212-7102X60	LS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	60
06212-71025X60	LS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	60
06212-71026X60	LS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	60
06212-71027X60	LS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	60
06212-712X30	LS	黑色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	46	30
06212-7125X30	LS	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	30
06212-7126X30	LS	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	30

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	L
06212-7127X30	LS	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	30
06212-712X40	LS	黑色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	46	40
06212-7125X40	LS	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	40
06212-7126X40	LS	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	40
06212-7127X40	LS	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	40
06212-712X50	LS	黑色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	46	50
06212-7125X50	LS	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	50
06212-7126X50	LS	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	50
06212-7127X50	LS	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	50
06212-712X60	LS	黑色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	46	60
06212-7125X60	LS	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	60
06212-7126X60	LS	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	60
06212-7127X60	LS	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	60