

INCH
Parts



产品说明

材料：

热塑性塑料的星形旋钮，不锈钢 Ss14305 材质衬套。
弹性TPU材质连接线

规格：

衬套，亮色。

提示：

连接线能避免旋钮掉落遗失。
星形旋钮不能离安装位置过远，
保证安装、拆卸方便，防止旋钮遗失。

装配：

在连接线未夹紧的状态下进行安装。
连接线固定位置不要离旋钮过远。


附件：

连接线也可以作为配件购买，相关内容参见 K0743.04190。

图纸提示：

KS 型：带螺纹轴套，带盖子

图纸

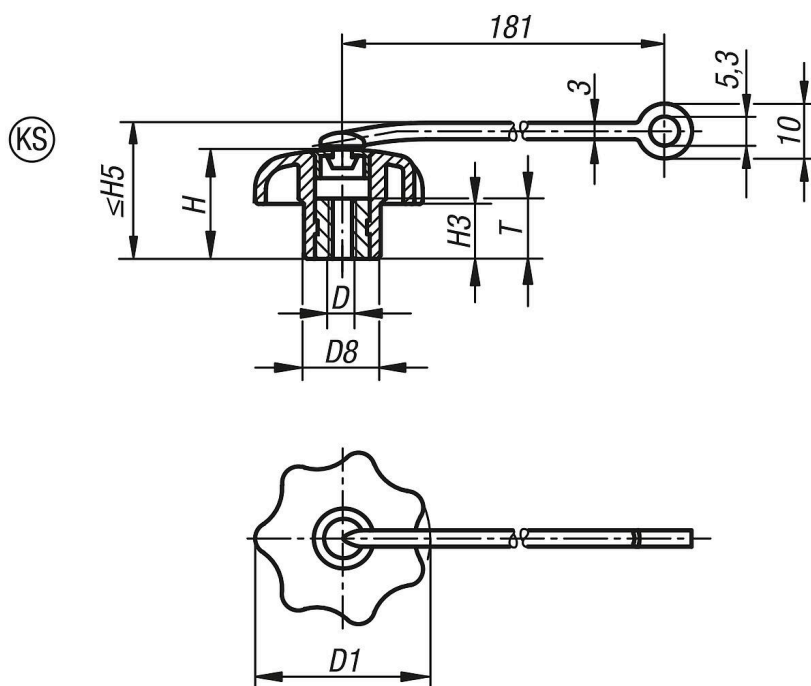

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	T
06212-6AE	KS	黑色 RAL 7021	8-32	25	12	16	8	22	10
06212-6AE5	KS	灰色 RAL 7035	8-32	25	12	16	8	22	10
06212-6AE6	KS	红色 RAL 3020	8-32	25	12	16	8	22	10
06212-6AE7	KS	黄色 RAL 1021	8-32	25	12	16	8	22	10
06212-6A1	KS	黑色 RAL 7021	10-32	25	12	16	8	22	10
06212-6A15	KS	灰色 RAL 7035	10-32	25	12	16	8	22	10
06212-6A16	KS	红色 RAL 3020	10-32	25	12	16	8	22	10
06212-6A17	KS	黄色 RAL 1021	10-32	25	12	16	8	22	10
06212-6A21	KS	黑色 RAL 7021	1/4-20	25	12	16	8	22	10
06212-6A215	KS	灰色 RAL 7035	1/4-20	25	12	16	8	22	10
06212-6A216	KS	红色 RAL 3020	1/4-20	25	12	16	8	22	10
06212-6A217	KS	黄色 RAL 1021	1/4-20	25	12	16	8	22	10
06212-6A11	KS	黑色 RAL 7021	10-32	32	14	20	10	26	10
06212-6A115	KS	灰色 RAL 7035	10-32	32	14	20	10	26	10
06212-6A116	KS	红色 RAL 3020	10-32	32	14	20	10	26	10
06212-6A117	KS	黄色 RAL 1021	10-32	32	14	20	10	26	10
06212-6A2	KS	黑色 RAL 7021	1/4-20	32	14	20	10	26	10
06212-6A25	KS	灰色 RAL 7035	1/4-20	32	14	20	10	26	10
06212-6A26	KS	红色 RAL 3020	1/4-20	32	14	20	10	26	10
06212-6A27	KS	黄色 RAL 1021	1/4-20	32	14	20	10	26	10
06212-6A3	KS	黑色 RAL 7021	5/16-18	40	18	25	13	31	14
06212-6A35	KS	灰色 RAL 7035	5/16-18	40	18	25	13	31	14
06212-6A36	KS	红色 RAL 3020	5/16-18	40	18	25	13	31	14
06212-6A37	KS	黄色 RAL 1021	5/16-18	40	18	25	13	31	14
06212-6A41	KS	黑色 RAL 7021	3/8-16	40	18	25	13	31	14
06212-6A415	KS	灰色 RAL 7035	3/8-16	40	18	25	13	31	14
06212-6A416	KS	红色 RAL 3020	3/8-16	40	18	25	13	31	14
06212-6A417	KS	黄色 RAL 1021	3/8-16	40	18	25	13	31	14
06212-6A31	KS	黑色 RAL 7021	5/16-18	50	22	32	17	38	14
06212-6A315	KS	灰色 RAL 7035	5/16-18	50	22	32	17	38	14
06212-6A316	KS	红色 RAL 3020	5/16-18	50	22	32	17	38	14
06212-6A317	KS	黄色 RAL 1021	5/16-18	50	22	32	17	38	14
06212-6A4	KS	黑色 RAL 7021	3/8-16	50	22	32	17	38	14
06212-6A45	KS	灰色 RAL 7035	3/8-16	50	22	32	17	38	14
06212-6A46	KS	红色 RAL 3020	3/8-16	50	22	32	17	38	14
06212-6A47	KS	黄色 RAL 1021	3/8-16	50	22	32	17	38	14
06212-6A51	KS	黑色 RAL 7021	1/2-13	50	22	32	17	38	18
06212-6A515	KS	灰色 RAL 7035	1/2-13	50	22	32	17	38	18
06212-6A516	KS	红色 RAL 3020	1/2-13	50	22	32	17	38	18
06212-6A517	KS	黄色 RAL 1021	1/2-13	50	22	32	17	38	18
06212-6A6	KS	黑色 RAL 7021	5/8-11	63	26	40	21	46	18
06212-6A65	KS	灰色 RAL 7035	5/8-11	63	26	40	21	46	18
06212-6A66	KS	红色 RAL 3020	5/8-11	63	26	40	21	46	18
06212-6A67	KS	黄色 RAL 1021	5/8-11	63	26	40	21	46	18
06212-6A42	KS	黑色 RAL 7021	3/8-16	63	26	40	21	46	14
06212-6A425	KS	灰色 RAL 7035	3/8-16	63	26	40	21	46	14
06212-6A426	KS	红色 RAL 3020	3/8-16	63	26	40	21	46	14
06212-6A427	KS	黄色 RAL 1021	3/8-16	63	26	40	21	46	14
06212-6A5	KS	黑色 RAL 7021	1/2-13	63	26	40	21	46	18
06212-6A55	KS	灰色 RAL 7035	1/2-13	63	26	40	21	46	18
06212-6A56	KS	红色 RAL 3020	1/2-13	63	26	40	21	46	18
06212-6A57	KS	黄色 RAL 1021	1/2-13	63	26	40	21	46	18