

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制规格：
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。
锁销 1.4305.

不锈钢规格：
螺纹套筒和锁销 1.4305.

热塑性塑料孔眼把手。

规格：
钢制规格：
螺纹套筒，蓝色钝化处理。
未经硬化处理顶销，亮色。


不锈钢规格：
亮色螺纹套筒。
未经硬化处理顶销，亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

提示：
在安装过程中，必须遵守规定的最大拧紧扭矩。

根据要求：
特殊类型。

图纸

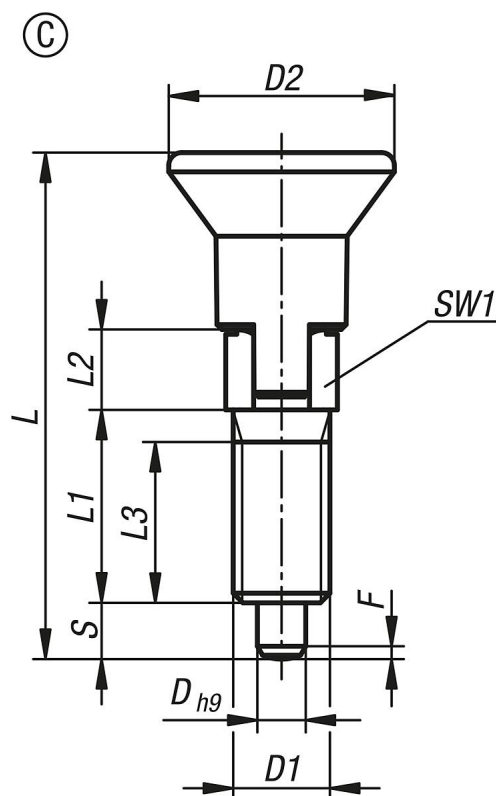

商品概述

订货号	类型	主体材料	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	锁紧扭矩 max. Nm
03089-03903060	C	钢制	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	0,8	4	10	2
03089-03004060	C	钢制	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	1	6	12	2
03089-03004080	C	钢制	4	M8	14	36	15	6	13	4	8	1	6	12	7
03089-03105080	C	钢制	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	1,3	6	12	7
03089-03105100	C	钢制	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10	1,3	6	12	15
03089-03206100	C	钢制	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	1,8	8	15	15
03089-03206120	C	钢制	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12	1,8	8	15	20
03089-03308120	C	钢制	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	2,3	8	19	20
03089-13903060	C	不锈钢	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	0,8	4	10	2
03089-13004060	C	不锈钢	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	1	6	12	2
03089-13004080	C	不锈钢	4	M8	14	36	15	6	13	4	8	1	6	12	7
03089-13105080	C	不锈钢	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	1,3	6	12	7
03089-13105100	C	不锈钢	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10	1,3	6	12	15
03089-13206100	C	不锈钢	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	1,8	8	15	15
03089-13206120	C	不锈钢	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12	1,8	8	15	20
03089-13308120	C	不锈钢	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	2,3	8	19	20
03089-03903061	C	钢制	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6	0,8	4	10	2
03089-03004061	C	钢制	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6	1	6	12	2
03089-03004081	C	钢制	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8	1	6	12	7
03089-03105081	C	钢制	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8	1,3	6	12	7
03089-03105101	C	钢制	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10	1,3	6	12	15
03089-03206101	C	钢制	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10	1,8	8	15	15
03089-03206121	C	钢制	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12	1,8	8	15	20
03089-03308121	C	钢制	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12	2,3	8	19	20
03089-13903061	C	不锈钢	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6	0,8	4	10	2
03089-13004061	C	不锈钢	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6	1	6	12	2
03089-13004081	C	不锈钢	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8	1	6	12	7
03089-13105081	C	不锈钢	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8	1,3	6	12	7
03089-13105101	C	不锈钢	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10	1,3	6	12	15
03089-13206101	C	不锈钢	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10	1,8	8	15	15
03089-13206121	C	不锈钢	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12	1,8	8	15	20
03089-13308121	C	不锈钢	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12	2,3	8	19	20