


商品描述/产品说明

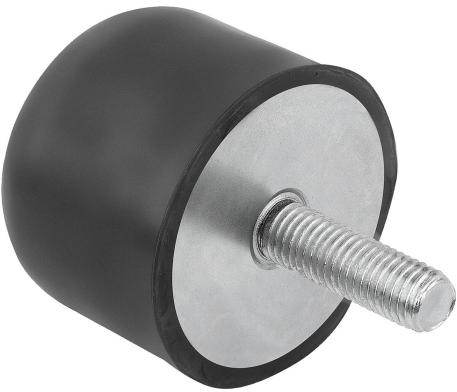

产品说明

材料：
强度 5.6 钢制金属件。
天然橡胶弹性体，硬度 55° Shore A 或 70° Shore A。


规格：
钢制镀锌。

提示：
橡胶止动缓冲器的特征是坚固以及有效缓冲和减弱冲击。橡胶止动缓冲器尤其适用于限制弹性行程和缓冲移动和非移动机组、机器的冲击，以及通常用作止动器。
由于材料成分的原因，橡胶缓冲器会接触着色，由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。
可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。

温度范围：
-20 °C 至 +75 °C。

根据要求：
其它邵氏硬度。

图纸

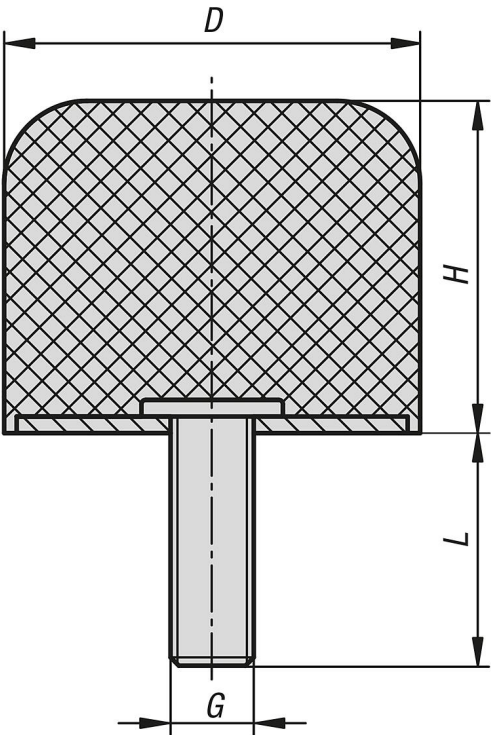

商品概述

订货号	D	H	G	L	弹簧刚度 N/mm	负载 N	肖氏硬度
26116-0400320857	40	32	M8	23	180	900	55A
26116-0500401057	50	40	M10	28	200	1000	55A
26116-0630501057	63	50	M10	28	280	1400	55A

商品概述

订货号	D	H	G	L	弹簧刚度 N/mm	负载 N	肖氏硬度
26116-0800631057	80	63	M10	28	380	1900	55A
26116-0800631257	80	63	M12	37	380	1900	55A
26116-1000801257	100	80	M12	36	460	2300	55A
26116-1251001657	125	100	M16	36	580	2900	55A
26116-1601251657	160	125	M16	44	760	3800	55A
26116-2001602057	200	160	M20	44	940	4700	55A
26116-0400320870	40	32	M8	23	800	4000	70A
26116-0500401070	50	40	M10	28	1000	5000	70A
26116-0630501070	63	50	M10	28	1200	6000	70A
26116-0800631070	80	63	M10	28	1600	8000	70A
26116-0800631270	80	63	M12	37	1600	8000	70A
26116-1000801270	100	80	M12	36	2000	10000	70A
26116-1251001670	125	100	M16	36	2400	12000	70A
26116-1601251670	160	125	M16	44	3200	16000	70A
26116-2001602070	200	160	M20	44	4000	20000	70A