

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
青铜，石墨嵌入件。

规格：
自润滑性。


提示：
滑板具有垂直和水平的滑动方向。
铜质滑动元件免维护且耐磨损。
石墨嵌件可提供终身润滑效果。

技术参数：
材料特性：
基础合金：CuZn25Al5Mn4Fe3-C。
密度：8.2 kg/dm³。
抗弯曲疲劳强度：+/- 150 MPa。
弹性模数：120,000 N/mm²。
摩擦系数：0.05 - 0.12。
最大速度：0.5 m/s。
导热系数：50 W/(mK)。
热膨胀系数：18x10⁻⁶ K⁻¹。
电导率：7-8 m/(Ω·m-1)。
固体润滑剂含量：20-25%。
静态表面压力：50 N/mm²。
动态表面压力：35 N/mm²。

温度范围：
最高 230 °C。

图纸提示：
1) 23765-01-018050、23765-01-018075 和 23765-01-018100 剖面。

图纸

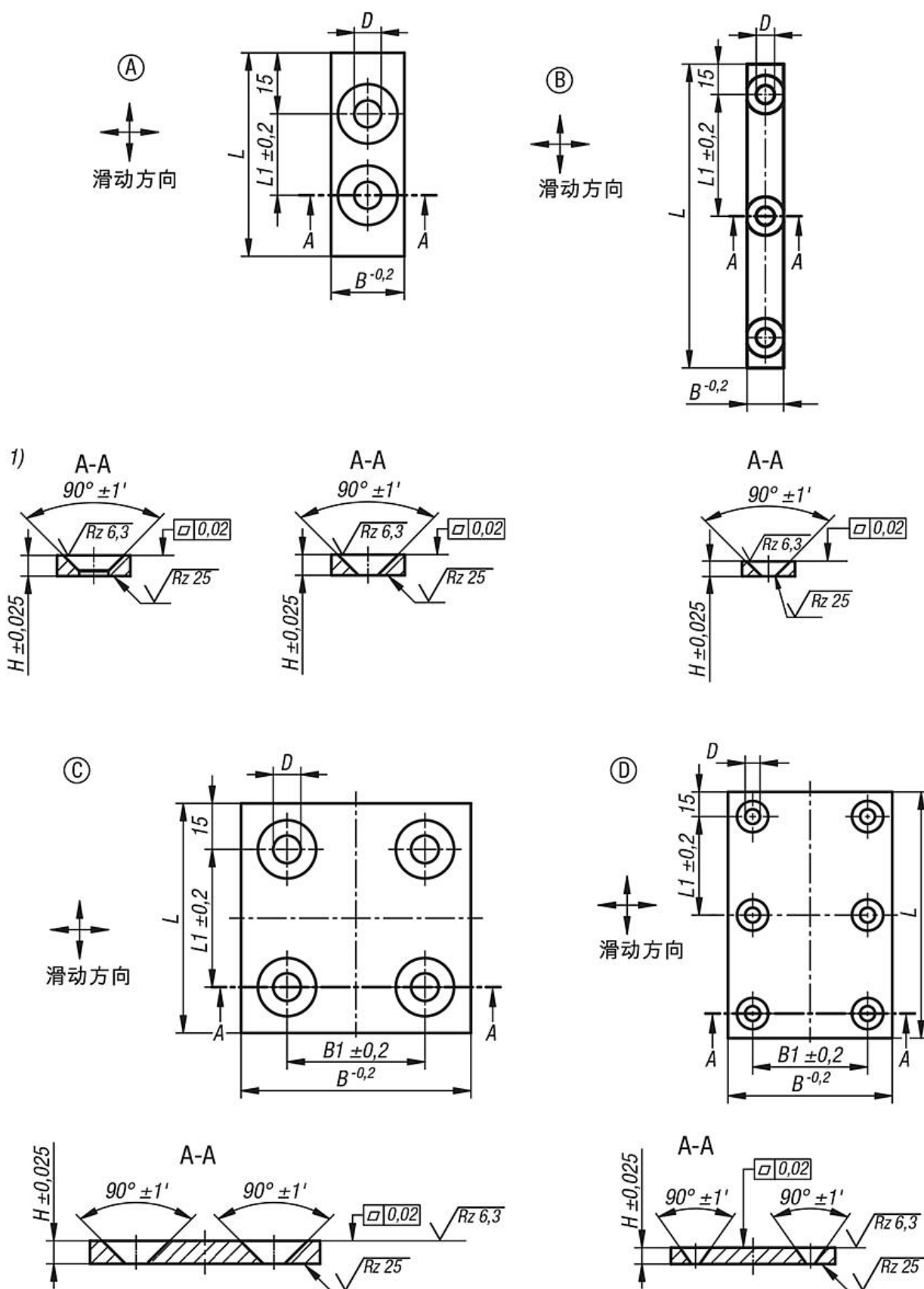

商品概述

订货号	类型	B	D	H	L	L1
23765-01-018050	A	18	6,6	5	50	20
23765-01-018075	A	18	6,6	5	75	45
23765-01-018100	A	18	6,6	5	100	70
23765-01-028050	A	28	9	5	50	20
23765-01-028075	A	28	9	5	75	45
23765-01-028100	A	28	9	5	100	70
23765-01-038050	A	38	9	5	50	20
23765-01-038075	A	38	9	5	75	45
23765-01-038100	A	38	9	5	100	70
23765-01-048075	A	48	9	5	75	45
23765-01-048100	A	48	9	5	100	70
23765-01-048125	A	48	9	5	125	95
23765-01-018150	B	18	9	5	150	60
23765-01-028150	B	28	9	5	150	60
23765-01-038150	B	38	9	5	150	60
23765-01-048150	B	48	9	5	150	60
23765-01-075075	C	75	9	5	75	45
23765-01-075100	C	75	9	5	100	70
23765-01-075125	C	75	9	5	125	95
23765-01-100100	C	100	9	5	100	70
23765-01-100125	C	100	9	5	125	95
23765-01-075150	D	75	9	5	150	60
23765-01-100150	D	100	9	5	150	60