

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后，才能将其移动到另一个锁定位置。

如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹，则应使用 C 型或 D 型。

材料：

钢制规格：

螺纹套筒采用易切削钢。

柱塞顶销 1.4305。

不锈钢规格：

螺纹套筒和柱塞顶销 1.4305。

热塑性塑料孔眼把手。

规格：

钢制：

销头未经硬化处理。

螺纹套筒，蓝色钝化处理。

销头，亮色。

不锈钢设计：

销头未经硬化处理。

钢制，亮色。

提示：

在安装过程中，必须遵守规定的最大拧紧扭矩。

根据要求：

根据需要可提供其他冲程。

图纸提示：


A型: 不带拔出锁槽，不带锁紧螺母

B型: 不带拔出锁槽，带锁紧螺母

C型: 带拔出锁槽，不带锁紧螺母

D型: 带拔出锁槽，带锁紧螺母

图纸

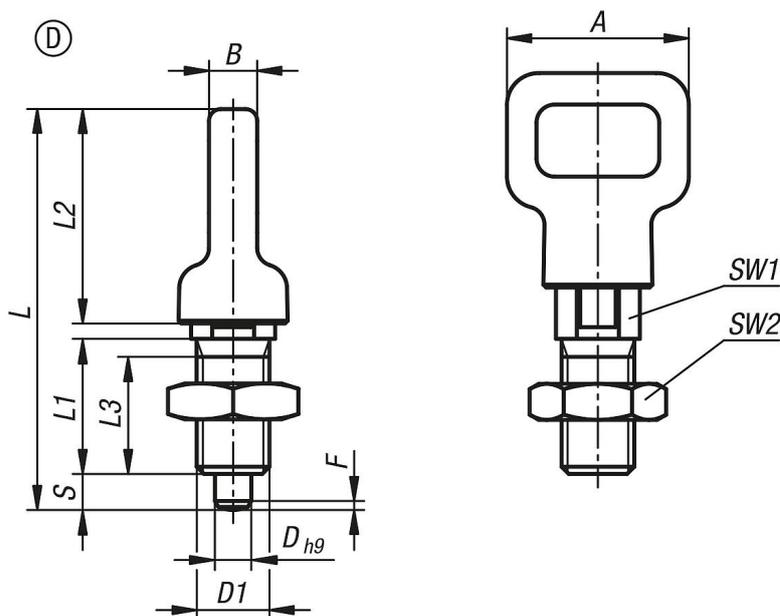

商品概述

订货号	类型	主体材料	组件颜色	D	D1	A	B	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧 弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧 弹力 F2 约 N	锁紧扭矩 max. Nm
03089-05-0404080	D	钢制	黑色 RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-0415100	D	钢制	黑色 RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-0426120	D	钢制	黑色 RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-0438160	D	钢制	黑色 RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-0404081	D	钢制	黑色 RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-0415101	D	钢制	黑色 RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-0426121	D	钢制	黑色 RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-0438161	D	钢制	黑色 RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-040408084	D	钢制	红色 RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-041510084	D	钢制	红色 RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-042612084	D	钢制	红色 RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-043816084	D	钢制	红色 RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-040408184	D	钢制	红色 RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-041510184	D	钢制	红色 RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-042612184	D	钢制	红色 RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-043816184	D	钢制	红色 RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-1404080	D	不锈钢	黑色 RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-1415100	D	不锈钢	黑色 RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-1426120	D	不锈钢	黑色 RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-1438160	D	不锈钢	黑色 RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-1404081	D	不锈钢	黑色 RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-1415101	D	不锈钢	黑色 RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-1426121	D	不锈钢	黑色 RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-1438161	D	不锈钢	黑色 RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-140408084	D	不锈钢	红色 RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-141510084	D	不锈钢	红色 RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7

商品概述

订货号	类型	主体材料	组件颜色	D	D1	A	B	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧 弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧 弹力 F2 约 N	锁紧扭矩 max. Nm
03089-05-142612084	D	不 锈钢	红色 RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-143816084	D	不 锈钢	红色 RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-140408184	D	不 锈钢	红色 RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-141510184	D	不 锈钢	红色 RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-142612184	D	不 锈钢	红色 RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-143816184	D	不 锈钢	红色 RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20